




TE 内部编号 1-2227303-2

SFP, SFP+ & zSFP+, Cage, EMI Springs, SFP, Not Optional, 1 x 1, Through Hole - Solder, 1 Port, Cable-to-Board, Printed Circuit Board, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > SFP、SFP+ 和 zSFP+

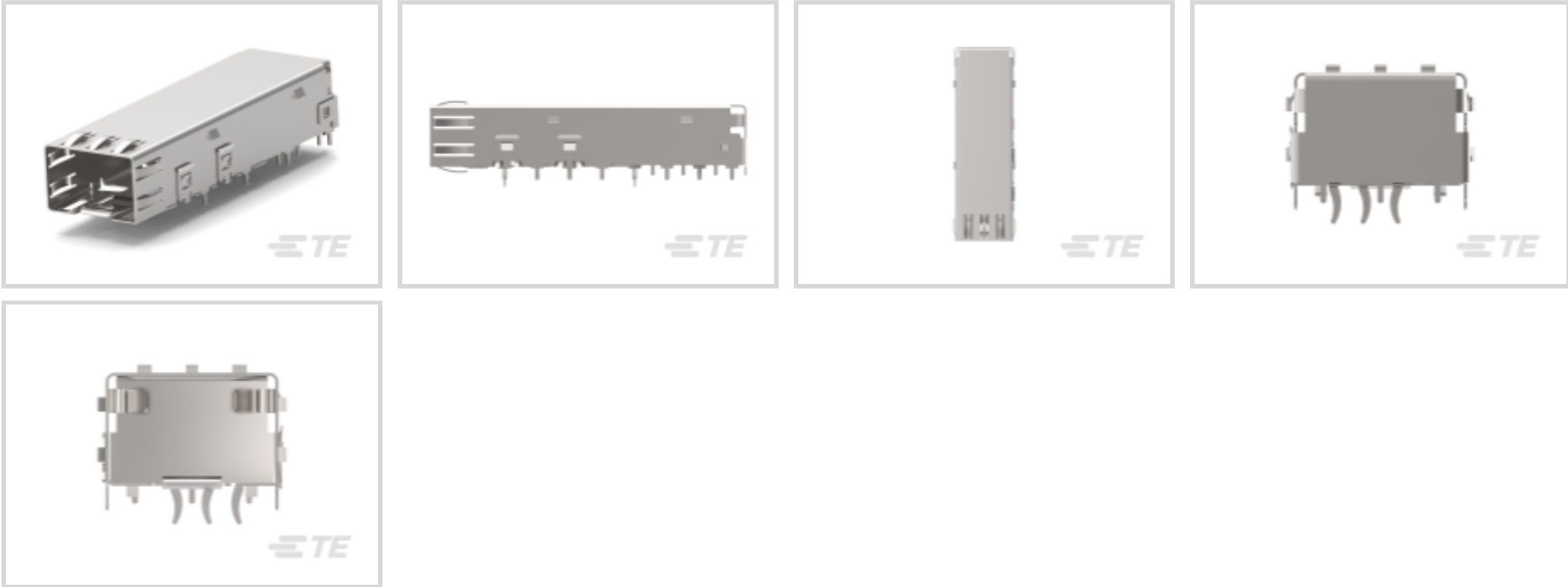

插拔式 I/O 产品类型: 壳体

EMI 遏制特性类型: EMI 簧片

插拔式 I/O 应用: SFP

光管选件: 不可选

端口矩阵配置: 1 x 1

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	SFP
笼子类型	单
插拔式 I/O 产品类型	壳体
光管选件	不可选
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

端口矩阵配置	1 x 1
端口数量	1

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----



使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	SFP
电路应用	Signal

其他

EMI 遏制特性类型	EMI 簧片
------------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年6月（224） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1367147-1
SFP COVER, UNPLATED



TE 产品编号 1367147-3
SFP COVER, UNPL, NO LOGO



TE 产品编号 1761394-1
DUST COVER, SFP, GANGED & STACKED

客户还购买了



TE 产品编号1367073-2
20 POS SMT CONN, SFP, 30AU



TE 产品编号5406296-1
MJ ASSY,S/P,8P,SHLD,RVPGT,CAT5E



TE 产品编号5145154-4
STANDARD EDGE .050 SERIES 60 DUAL ASSY



TE 产品编号1-2308107-2
DDR4 DIMM 288 PIN TH TYPE



TE 产品编号1829905-2
HEAT SINK SFP DWDM 13.5mm TALL



TE 产品编号2301994-6
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB 1X1



TE 产品编号3-1462039-4
IM06CJR=IM RELAY 140mW12V HDV



TE 产品编号1932258-5
Std USB 3.0, Type A, R/A, T/H,



TE 产品编号2041307-2
RJ45, SHIELDED, OFFSET, DIP, 30U', H=8.2



TE 产品编号2143451-2
SFP+ 1X2 Assy, Sldr Tail, T&R

文档

- CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2227303-2_C1.3d_stp.zip
- 英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2227303-2_C1.2d_dxf.zip
- 英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2227303-2_C1.3d_igs.zip



英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本