

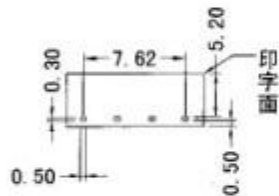
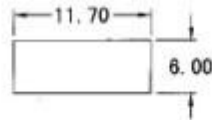


1. 成品尺寸

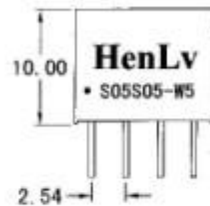

[高阻燃塑胶外壳]
[严禁长时间空载使用]

2. 管脚定义:

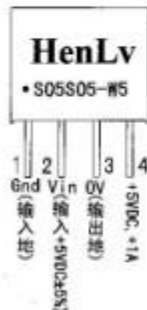

3. 电性规格 @25℃

输入/输出隔离耐压: 1000VDC 0.5mA 1Minute

输出纹波(20MHz带宽): 80mVp-p Max

输出噪声(20MHz带宽): 100mVp-p Max

输入电压: +5VDC±5%

输出电压: +5VDC±4%

输出电流: +1A Max

效率: 72% Min

工作壳温度: -40℃~+85℃

存储温度: -40℃~+125℃

输出特性: 负载效应: <±4% 10%~100%负载

源效应: <±4% 输入电压从低至高

温漂系数: <±0.03% 摄氏度

一般特性: 开关频率: 80KHz~150KHz

MTBF: 200000h

环境特性: 最大工作壳温: 85℃

相对湿度: 10%~90%

散热方式: 自然冷却, 无需加散热器

HenLv 宁波恒率电源科技有限公司

标题: 规格文件

版本号: A

绘制: 齐宁

DATE: 2016. 11. 14

产品型号: S05S05-W5

修改号: 0

审核: 任伟

DATE: 2016. 11. 14

未标注公差: .xx±0.25

页数: 1

批准: 齐宁

DATE: 2016. 11. 14

尺寸单位: mm

SCALE: NONE