
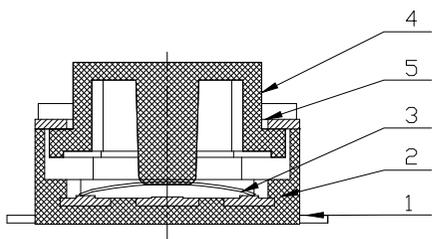
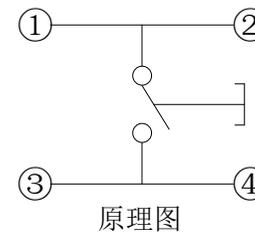
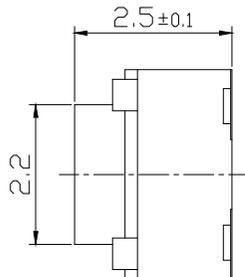


- 技术参数:
1. 做用温度:  $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$ ;
  2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
  3. 接触电阻:  $\leq 200\text{m}\Omega$ ;
  4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
  5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
  6. 动作力:  $260\pm 50\text{g}$ ;
  7. 行程:  $0.2\pm 0.1\text{mm}$
  8. 使用寿命: 50000~70000次;

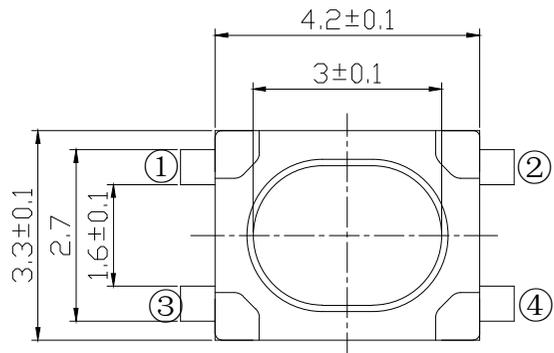

5	盖板	1	不锈钢 T=0.2	镀铜锡	
4	按钮	1	LCP	白	
3	簧片	2	进口不锈钢/复合银	Ag	
2	底座	1	LCP	白	
1	卡件	1	磷铜 T=0.12	镀银	
序号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备件

			GENERAL TOLERANCE		制图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
					DRAWING	ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审核	产品名称	轻触开关 (SMT 3x4x2.5mm)	版本	A
			X. X	$\pm 0.30$	CHECK	TITLE		REV.	
			X. XX	$\pm 0.20$	批准	产品料号	TC-S0403-2.5-260G	单位	mm
			X. XXX	$\pm 0.10$	APPROVAL	PART NO.		UNITS	
1	初版发行	日期	Angle	$\pm 3.0^{\circ}$	投影	材料		页次	1/1
序号	变更内容	日期	Projection		第一角	MATERIAL		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE							