

PTSM 0,5/ 6-P-2,5 - 印刷电路板连接器



1778874
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1778874>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插拔式连接器，额定横截面: 0.5 mm²，颜色: 黑色，额定电流: 6 A，额定电压(III/2): 160 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式插头，电位数: 6，行数: 1，位数: 6，连接量: 6，产品系列: PTSM 0,5/...-P，针距: 2.5 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: 0 °，插拔系统: COMBICON PTSM，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装

优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 在极为紧凑的空间内，可达到高达6 A的载流量

商业数据

订货号	1778874
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AAAFPB
产品关键代码	AAAFPB
目录页面	页码55 (C-1-2013)
GTIN	4046356530088
单件重量（含包装）	1.7 g
单件重量（不含包装）	1.7 g
关税号	8536901900
原产地	IN

PTSM 0,5/ 6-P-2,5 - 印刷电路板连接器


1778874

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1778874>




技术数据

尺寸

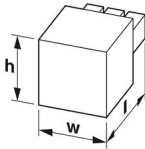尺寸图		
针距		2.5 mm
宽度 [w]		16.1 mm
高度[h]		5 mm
长度[l]		15 mm


图纸

图表

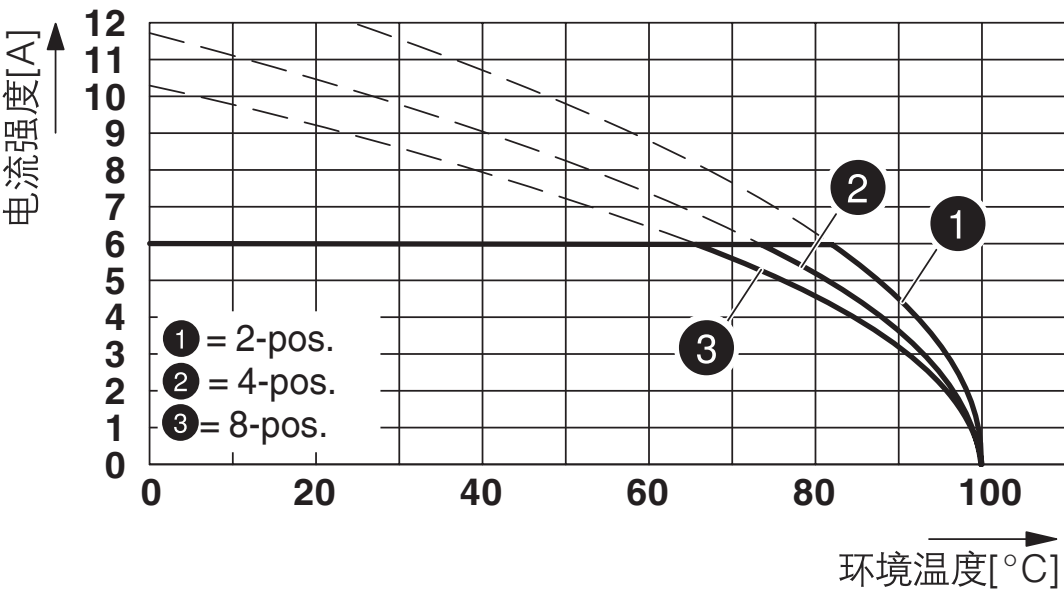

衰减曲线，用于：PTPM 0,5/...-P-2,5，带PTSM 0,5/...-HV-2,5-THR R...

图表

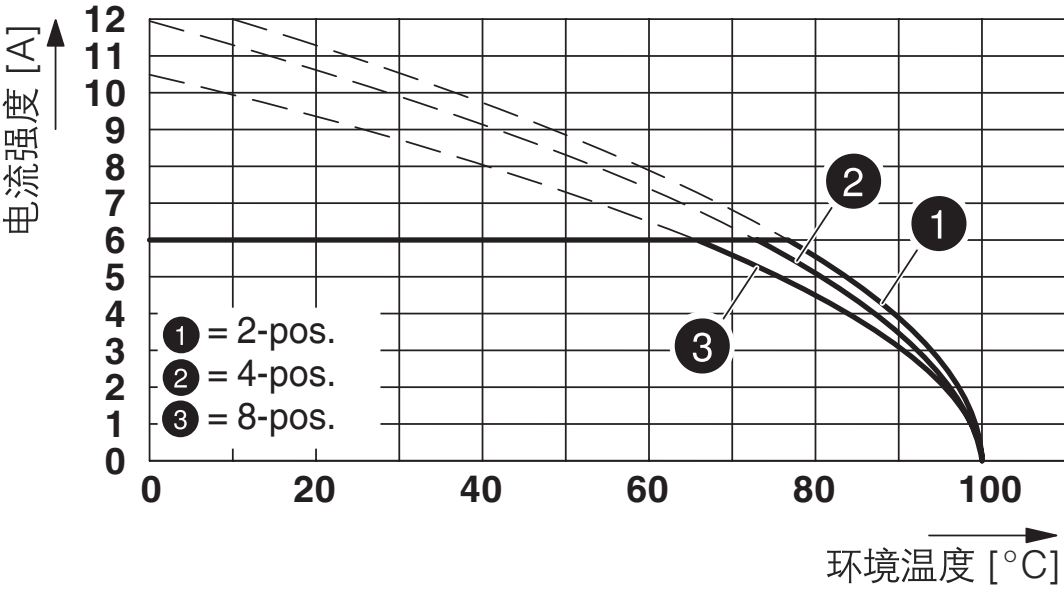


衰减曲线，用于：PTSM 0,5/...-P-2,5，带PTSM 0,5/...-HH-2,5-SMD R..

1778874


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1778874>

图表

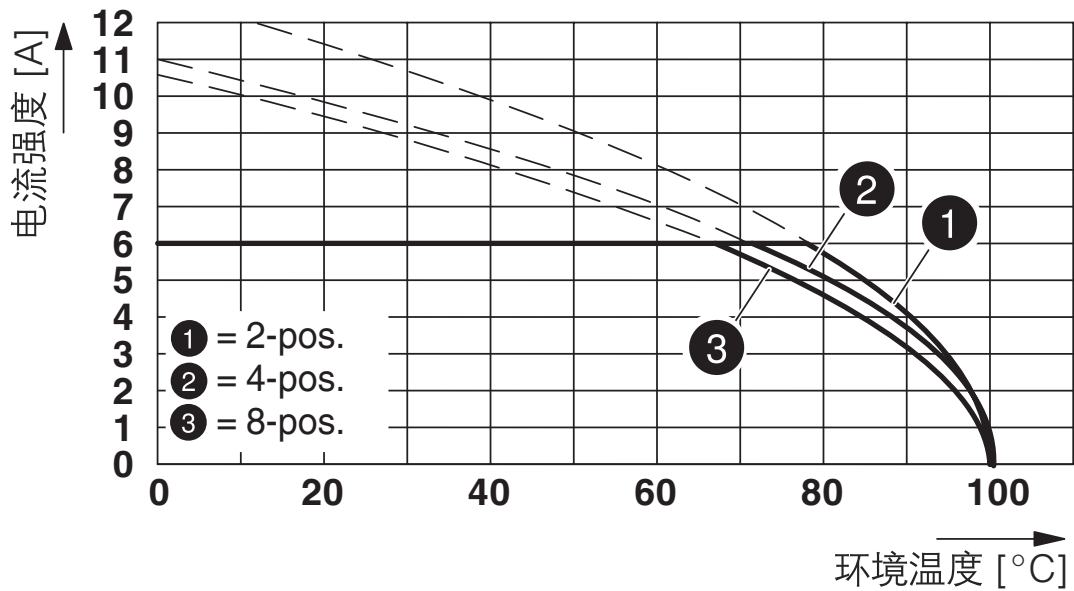

衰减曲线，用于：PTSM 0,5/...-P-2,5，带PTSM 0,5/...-HH-2,5-THR R...

尺寸图

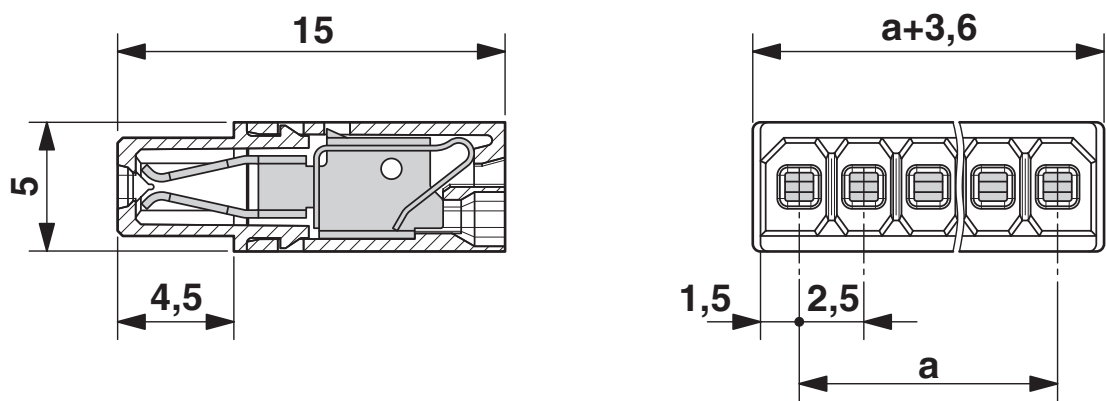

PTSM 0,5/ 6-P-2,5 - 印刷电路板连接器



1778874

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1778874>

认证



UL Recognized

认证ID: E118976-20130619



EAC

认证ID: B.01687



cULus Recognized

认证ID: E60425-20101209



VDE Zeichengenehmigung

认证ID: 40048497

PTSM 0,5/ 6-P-2,5 - 印刷电路板连接器



1778874

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1778874>

分类

ECLASS

ECLASS-10.0.1	27440309
ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202

ETIM

ETIM 8.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTSM 0,5/ 6-P-2,5 - 印刷电路板连接器



1778874

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1778874>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn