

PST 1,3/ 4-5,0 - 排针

1933202

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1933202>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

针式连接器，额定横截面: 1.5 mm²，颜色: 黑色，额定电流: 12 A (取决于所使用的插头)，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: 锡，触点类型: 针脚，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: PST 1,3/-V，针距: 5 mm，安装: THR 焊接，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.5 mm，插拔系统: COMBICON PST 1,3，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装，最大电流取决于所用插头。取插头和排针中较小的电流值。排针由耐高温材料制成，适用于回流焊工艺。



优势

- 适用于波峰焊和回流焊工艺
- 最佳的插针几何形状，适用于所有COMBICON针式连接器


商业数据

订货号	1933202
包装单位	250 pc
最小订货量	250 pc
销售关键代码	AACTFA
产品关键代码	AACTFA
目录页面	页码434 (C-1-2013)
GTIN	4017918918699
单件重量 (含包装)	0.67 g
单件重量 (不含包装)	0.668 g
关税号	8536901900
原产地	DE

技术数据


尺寸

尺寸图	
针距	5 mm
宽度 [w]	19.6 mm
高度 [h]	13 mm
长度 [l]	2.8 mm
高度	9.5 mm
焊针长度[P]	3.5 mm

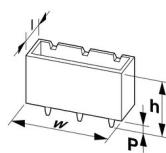


图纸

图表

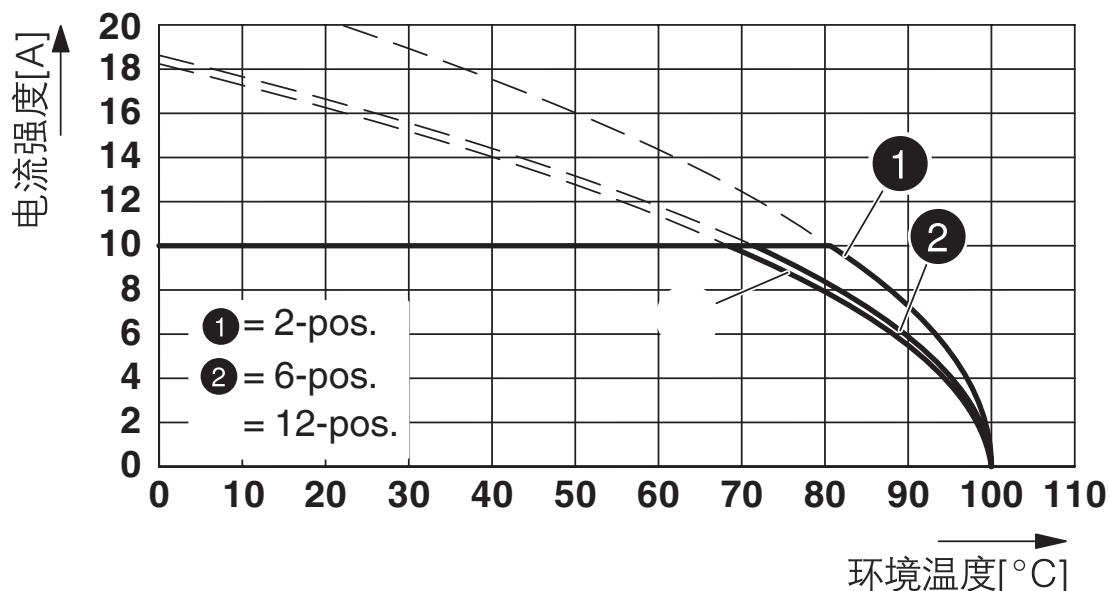


型号 : PTS 1,5/...-PH-5,0 CLIP 带 PST 1,3/...-5,0

图表

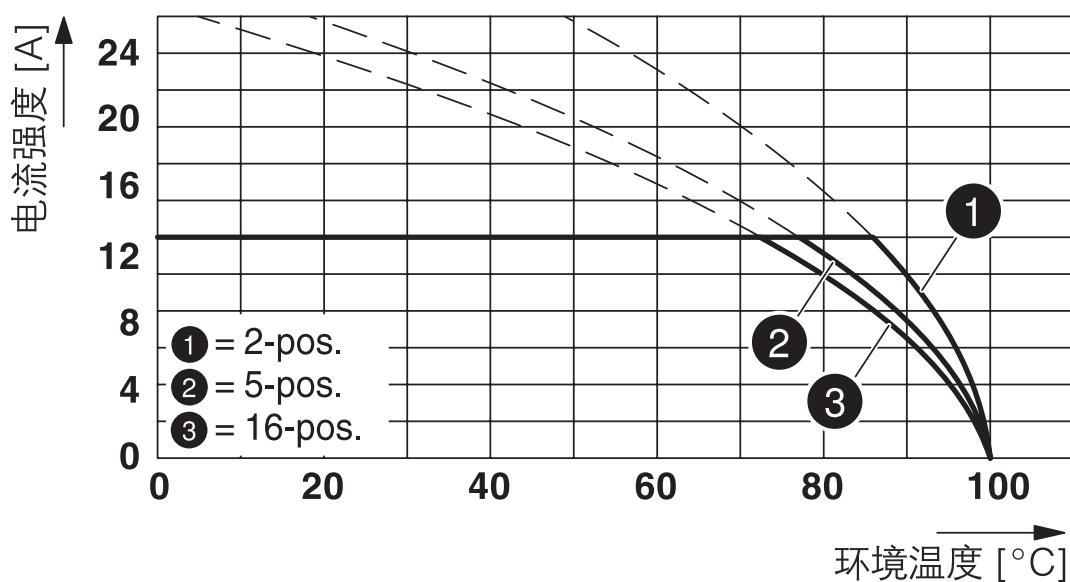


型号 : PT 1,5/...-PVH-5,0 , 带PST 1,3/...-5,0

图表

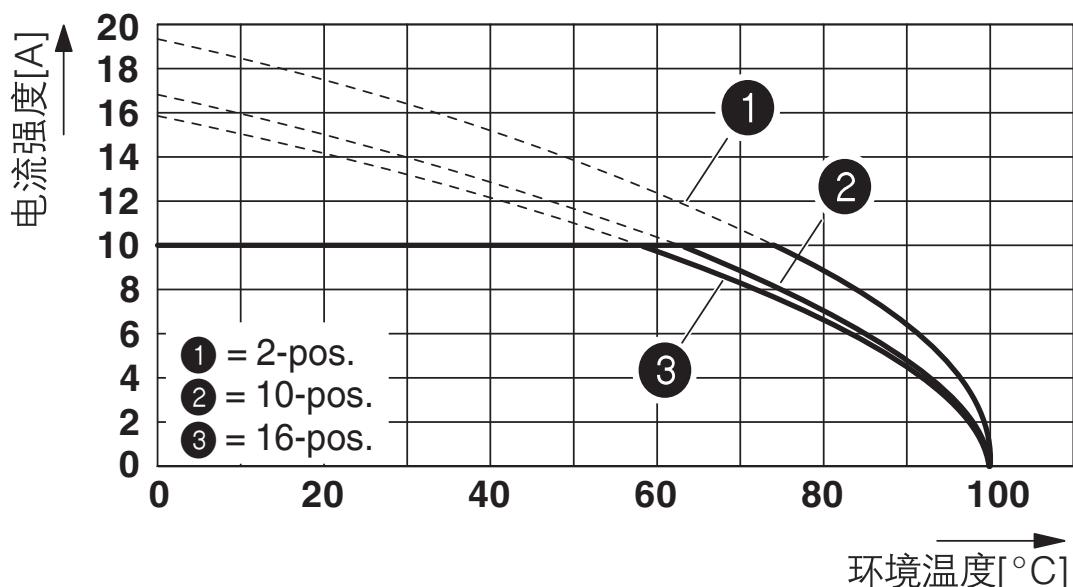


衰减曲线，用于：PT 1.5/...-PH-5.0，带PST 1.3/...-5.0

图表

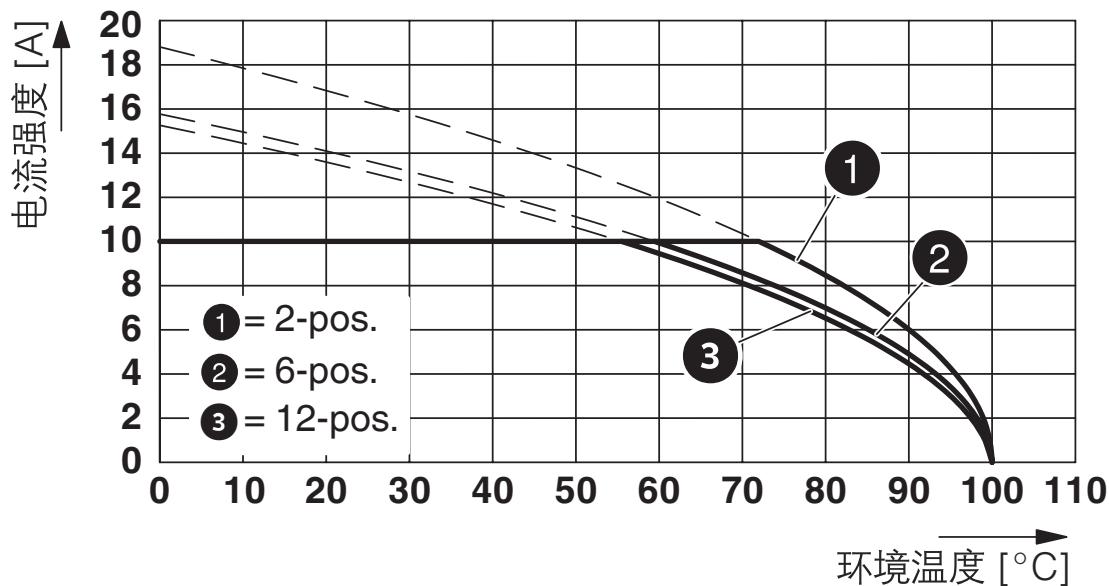

型号：PTS 1,5/...-PH-5.0 带 PST 1,3/...-5,0

图表

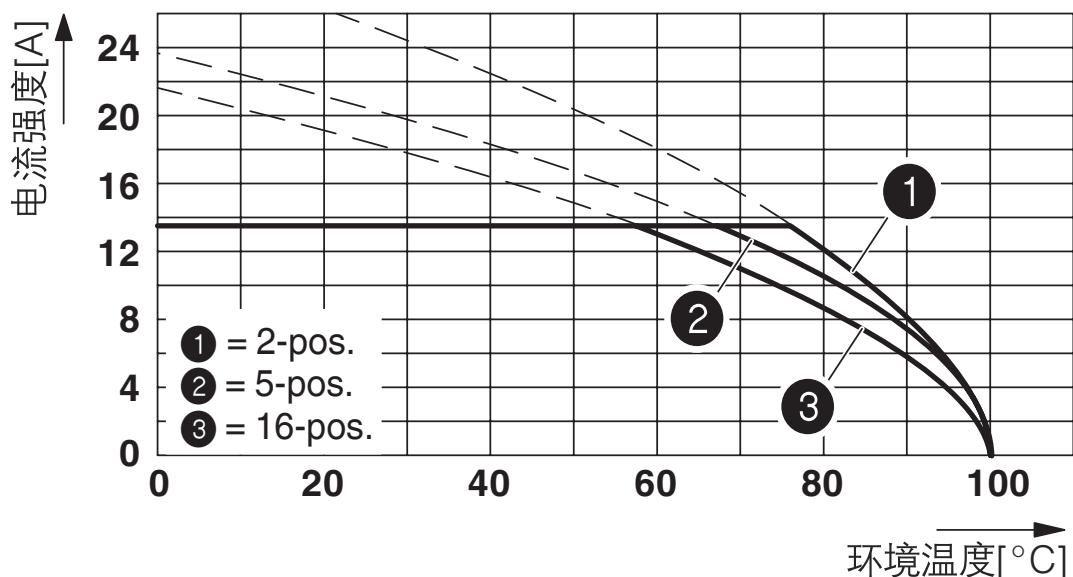

型号 : PTDA 2,5/...-PH-5,0 , 带PST 1,3/...-5,0

PST 1,3/ 4-5,0 - 排针

1933202

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1933202>



认证



IECEE CB Scheme

认证ID: DE1-60320



EAC

认证ID: B.01687



cULus Recognized

认证ID: E60425-20030211



VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

认证ID: 40040542

分类

ECCLASS

ECCLASS-10.0.1	27440402
ECCLASS-11.0	27460201
ECCLASS-12.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PST 1,3/ 4-5,0 - 排针

1933202

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1933202>



产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限 : 无限期 = EFUP-e 无超标的有害物质
------------	-----------------------------------

Phoenix Contact 2023 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn