

FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 - PCB 插拔式连接器



1881338

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1881338>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插拔式连接器，额定横截面: 0.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 4 A，额定电压(III/2): 160 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式插头，电位数: 3，行数: 1，位数: 3，连接量: 3，产品系列: FK-MC 0,5/-ST，针距: 2.5 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: 0°，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON FK-MC 0,5，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装

优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
- 从单一方向即可连接和断开导线，从而可将其整合到设备的正面
- 使用内置的测试元件，可快速方便地进行测试

商业数据

订货号	1881338
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AAAFCA
产品关键代码	AAAFCA
目录页面	页码168 (C-1-2013)
GTIN	4017918156589
单件重量 (含包装)	2.091 g
单件重量 (不含包装)	1.82 g
关税号	8536901900
原产地	DE

FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 - PCB 插拔式连接器

1881338

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1881338>




技术数据

尺寸

尺寸图		
针距		2.5 mm
宽度 [w]		8.1 mm
高度[h]		11.75 mm
长度[l]		19.05 mm


图纸

图表

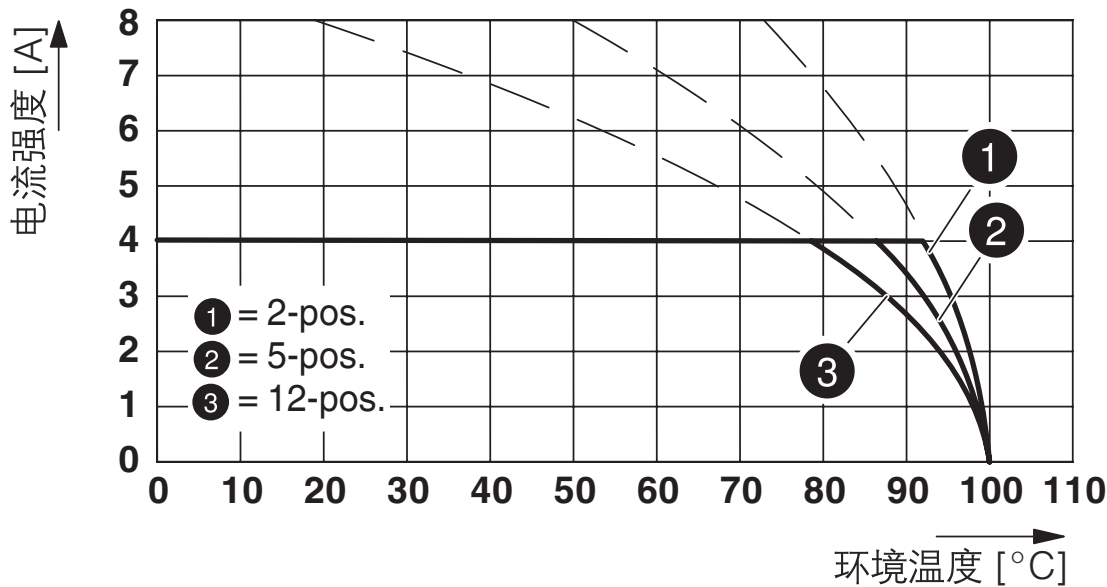

型号：FK-MC 0,5/...-ST-2,5，带MCV 0,5/...-G-2,5

图表

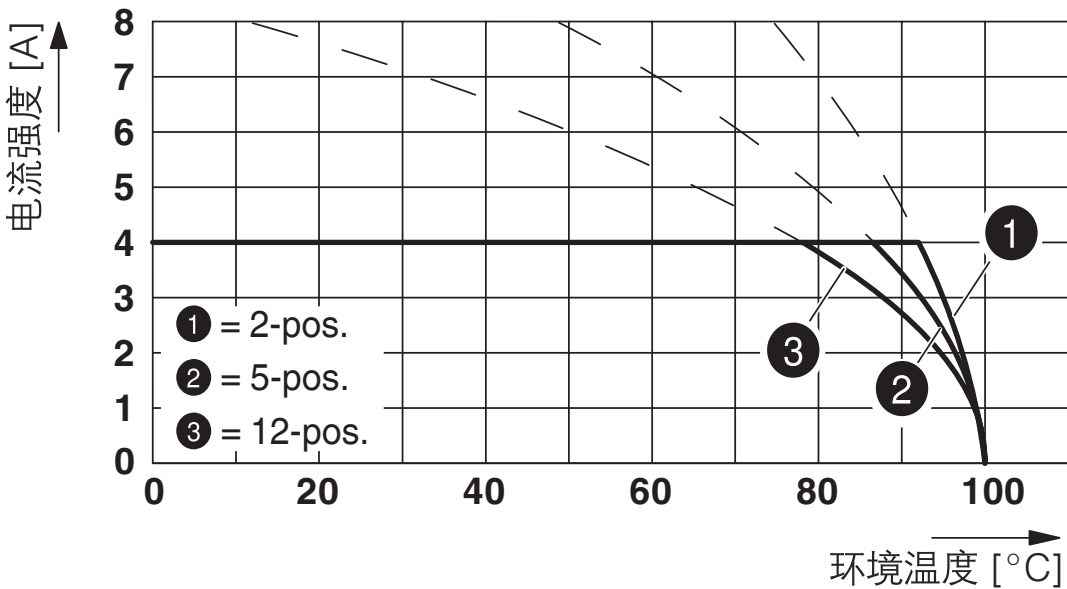

型号：FK-MC 0,5/...-ST-2,5带MCV 0,5/...-G-2,5 THT


FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 - PCB 插拔式连接器

1881338


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1881338>



尺寸图

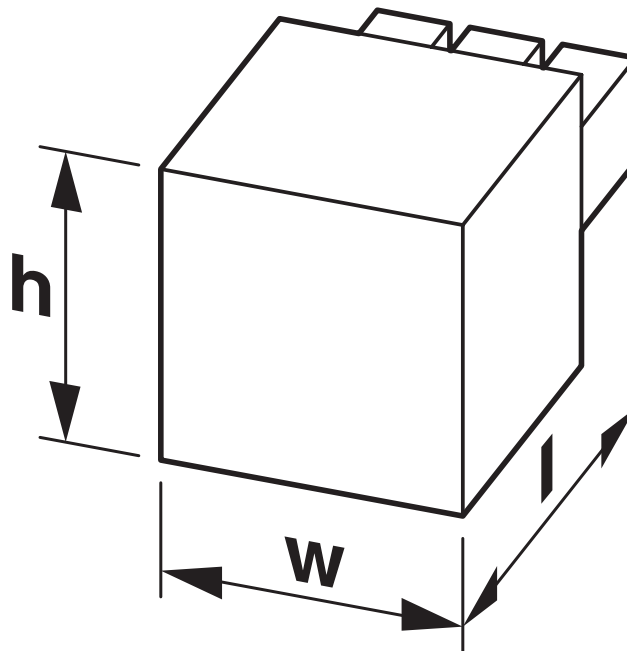


图表

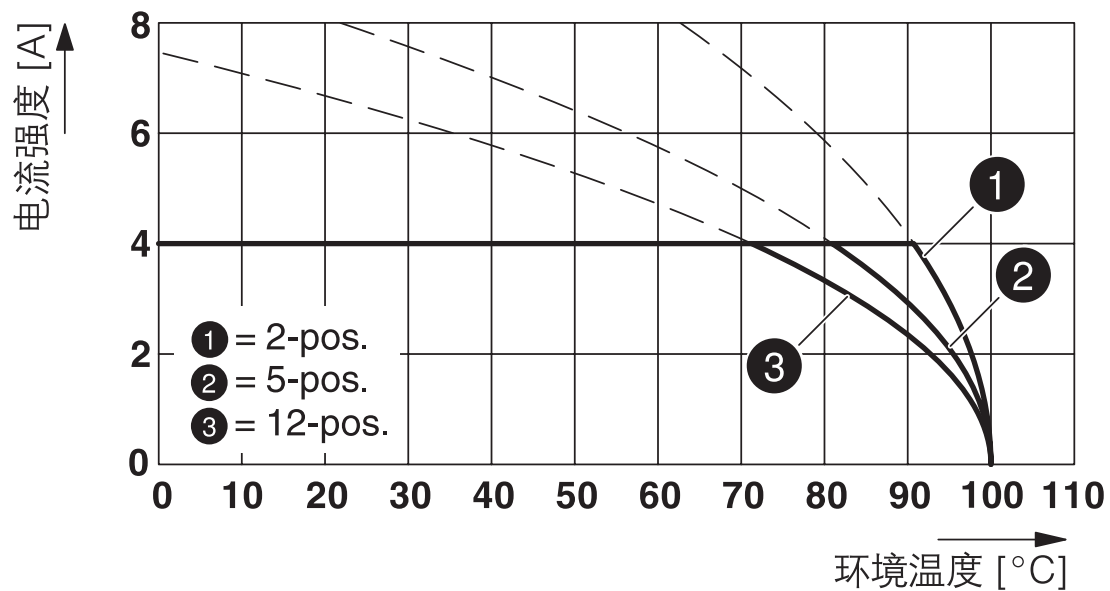


型号：FK-MC 0,5/...-ST-2,5带MCD 0,5/...-G1-2,5 HT BK

图表

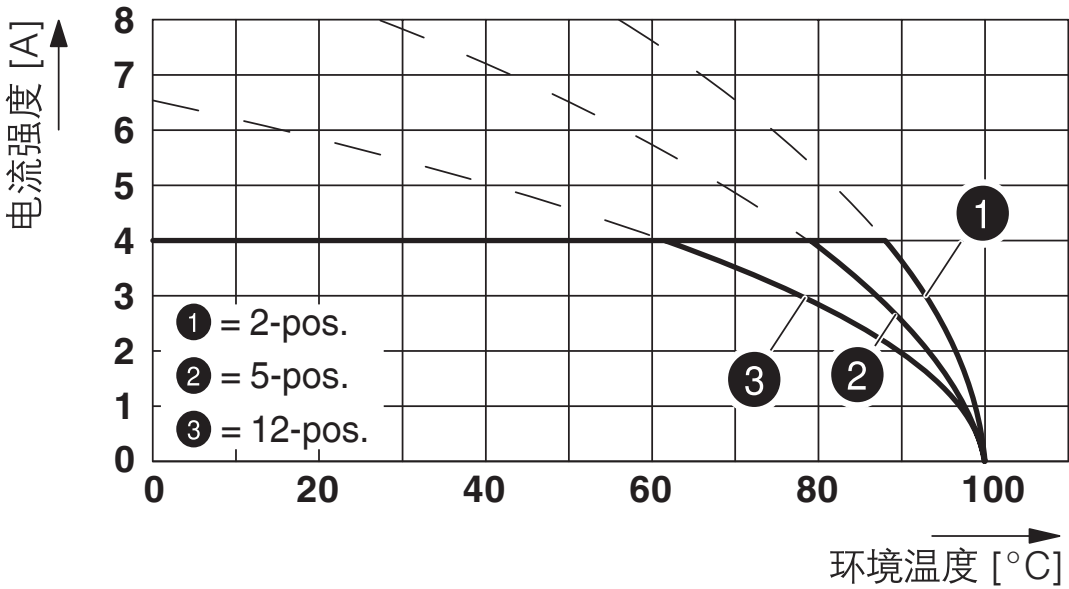


型号：FK-MC 0,5/...-ST-2,5带MCD 0,5/...-G1-2,5

图表

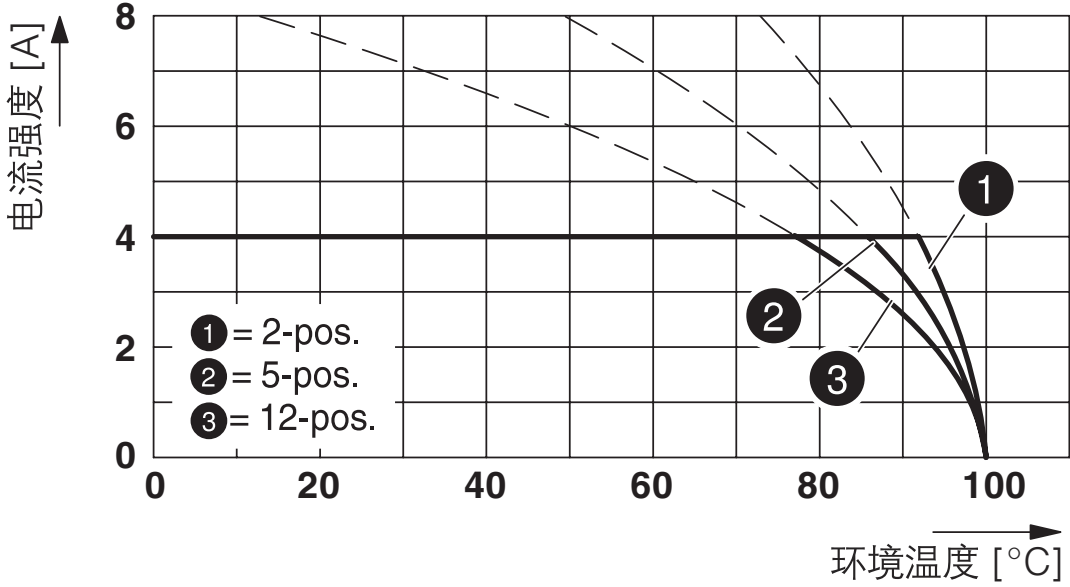


型号：FK-MC 0,5/...-ST-2,5带MC 0,5/...-G-2,5

图表

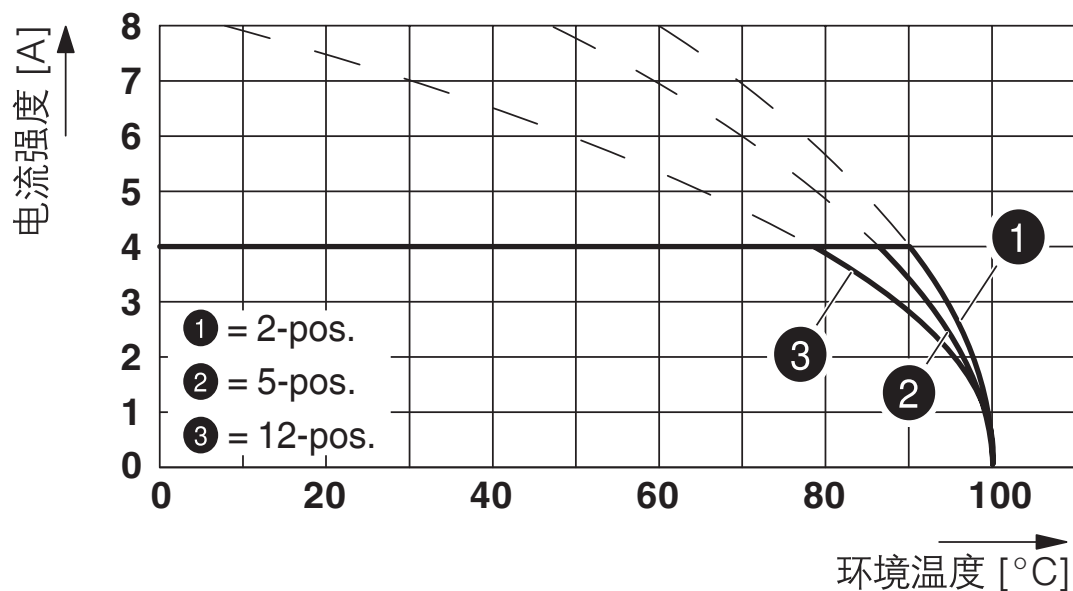

型号：FK-MC 0,5/...-ST-2,5带MC 0,5/...-G-2,5 THT

图表

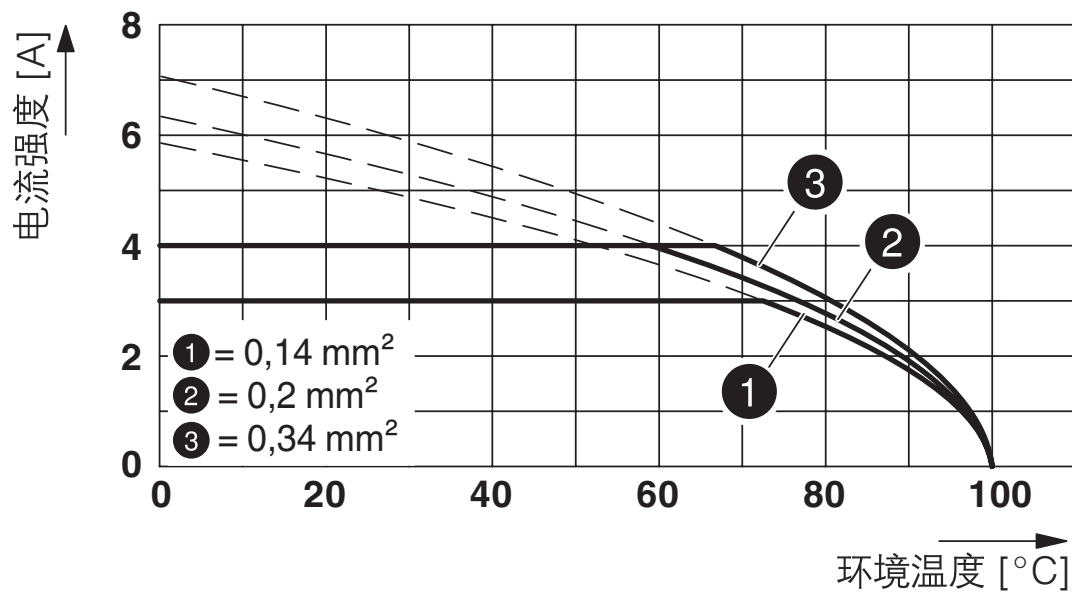

型号：FK-MC 0,5/...-ST-2,5带MC 0,5/...-G-2,5

FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 - PCB 插拔式连接器



1881338

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1881338>

认证



IECEE CB Scheme

认证ID: DE1-56068-B1B2



EAC

认证ID: B.01687



cULus Recognized

认证ID: E60425-19990913



VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

认证ID: 40013394

FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 - PCB 插拔式连接器



1881338

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1881338>

分类

ECLASS

ECLASS-10.0.1	27440309
ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202

ETIM

ETIM 8.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5 - PCB 插拔式连接器



1881338
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1881338>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn