

PT 1,5/ 4-PVH-3,5 - PCB 插拔式连接器



1984031

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984031>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式连接器，额定横截面: 1.5 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 8 A，额定电压(III/2): 200 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式插头，电位数: 4，行数: 1，位数: 4，连接量: 4，产品系列: PT 1,5/-PVH，针距: 3.5 mm，接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接，导线/PCB连接方向: 0°，插拔系统: COMBICON PST 1,0，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装



优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 方形连接器，接线容量大
- 允许连接两条绞线
- 水平式和垂直式连接选项，优化导线布线
- 通过侧面的锁扣可以组合不同位数

商业数据

订货号	1984031
包装单位	250 pc
最小订货量	250 pc
销售关键代码	AABAIC
产品关键代码	AABAIC
目录页面	页码423 (C-1-2013)
GTIN	4017918946036
单件重量 (含包装)	2.919 g
单件重量 (不含包装)	2.83 g
关税号	8536909000
原产地	CN

PT 1,5/ 4-PVH-3,5 - PCB 插拔式连接器




1984031

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984031>

技术数据

尺寸

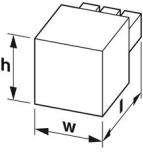尺寸图	
	
针距	3.5 mm
宽度 [w]	14 mm
高度[h]	11 mm
长度[l]	11 mm

PT 1,5/ 4-PVH-3,5 - PCB 插拔式连接器




1984031


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984031>

图纸

尺寸图

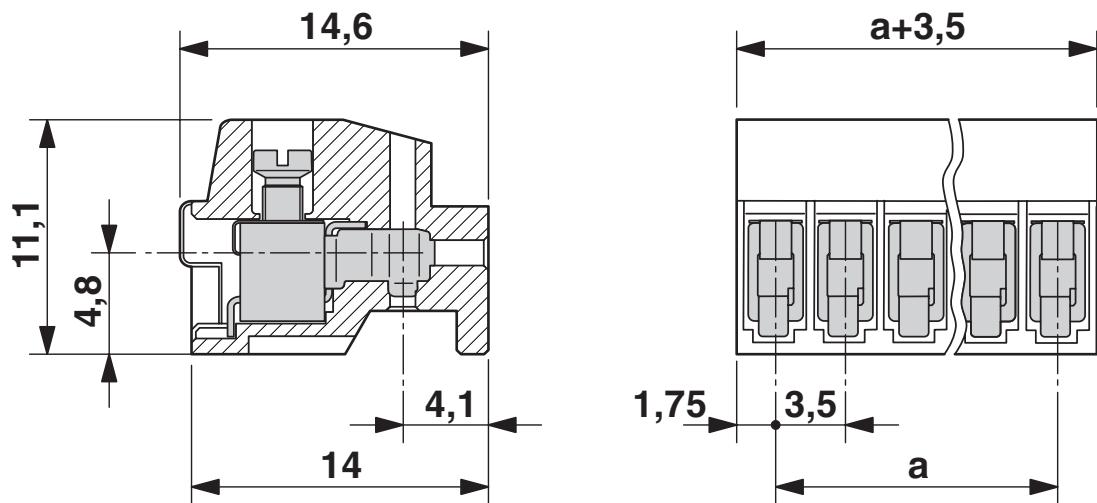

图表

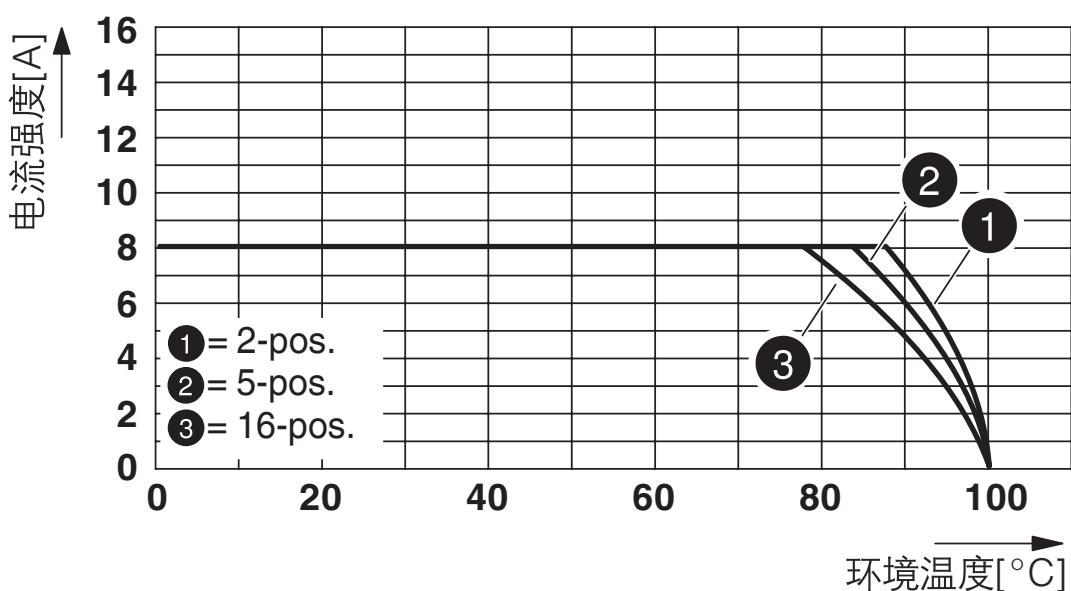

型号 : PT 1,5/...-PVH-3,5 , 与PST 1,0/...-3,5配套使用

PT 1,5/ 4-PVH-3,5 - PCB 插拔式连接器



1984031

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984031>

认证



EAC

认证ID: B.01687



cULus Recognized

认证ID: E60425-20030211



IECEE CB Scheme

认证ID: DE1-66607



VDE Zeichengenehmigung

认证ID: 40055514

PT 1,5/ 4-PVH-3,5 - PCB 插拔式连接器



1984031

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984031>

分类

ECLASS

ECLASS-10.0.1	27440309
ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202

ETIM

ETIM 8.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 1,5/ 4-PVH-3,5 - PCB 插拔式连接器



1984031

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1984031>

产品环境合规性

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

环保使用期限=50年

有关危险物质的信息，请见“下载”下的制造商声明

Phoenix Contact 2023 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn