

LED多功能警示灯 D013系列

LED多機能警告灯
LED multi-function warning light




NEW

特点 Features

- * 混合棱镜，大大提高了远距离的可视性能；
- * 利用双反射镜构造用最少LED产生鲜明的彩色识别效果；
- * 灯体由尼龙66制成，耐热抗冲击。
- * ハイブリッドプリズム。長距離での視認性を大幅に向上させます。
- * デュアルミラー構造を利用して、最小限のLEDで鮮やかな色認識効果を生み出します。
- * ランプ本体は耐熱・耐衝撃性のナイロン66製です。
- * Hybrid prism, which greatly improves the visual performance at long distances;
- * Utilize dual mirror construction to produce vivid color recognition effect with minimal LED;
- * The lamp body is made of nylon 66, which is heat resistant and shock resistant.

订货范例 Order

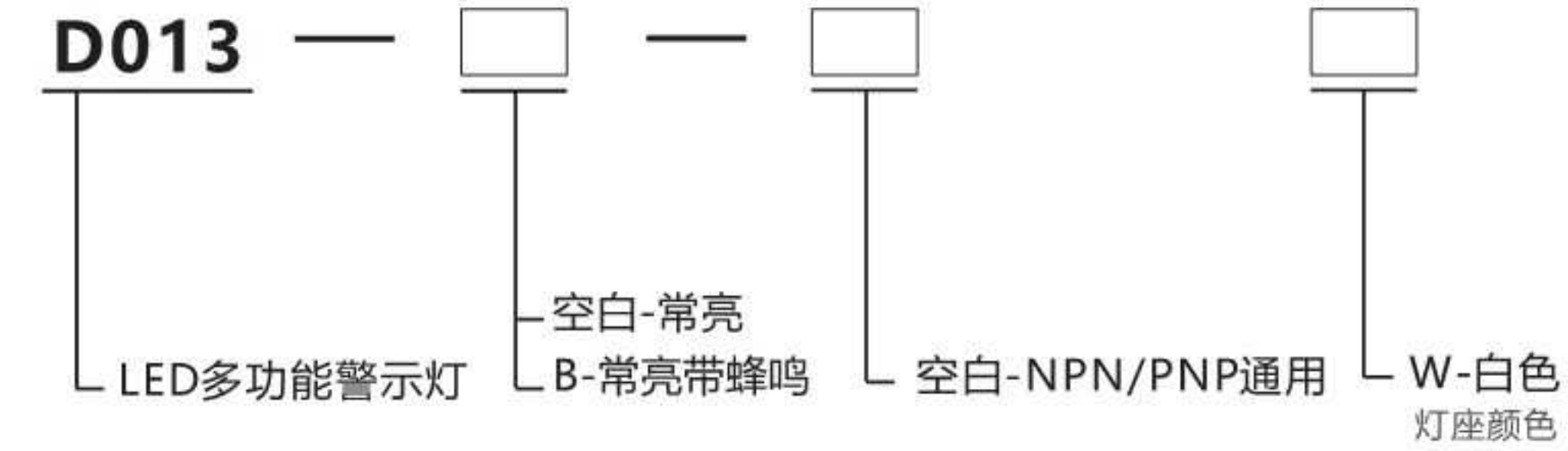


注：产品标准配线为1500mm；若定制其他线长，需满足订货10个以上。

产品描述 Product Attributes

型号 Model	D013-W	D013-B-W
外观 Appearance		
电压 Nominal voltage	DC 24V	
安装 Installation	折弯	
类型 Type	常亮	常亮带蜂鸣
色层数 Layer number of color	三层3色	
外壳材质 Shell material	塑料	
防护等级 Protection grade	IP20	
光束角 Beam Angle	360°	
寿命 Life	50000h	
环境温度 Environment temperature	-25°C ~ +55°C	
发光灯源颜色 Luminescent lamp source color		
信号极性 Signal polarity	NPN/PNP 通用	


外形图 Outline

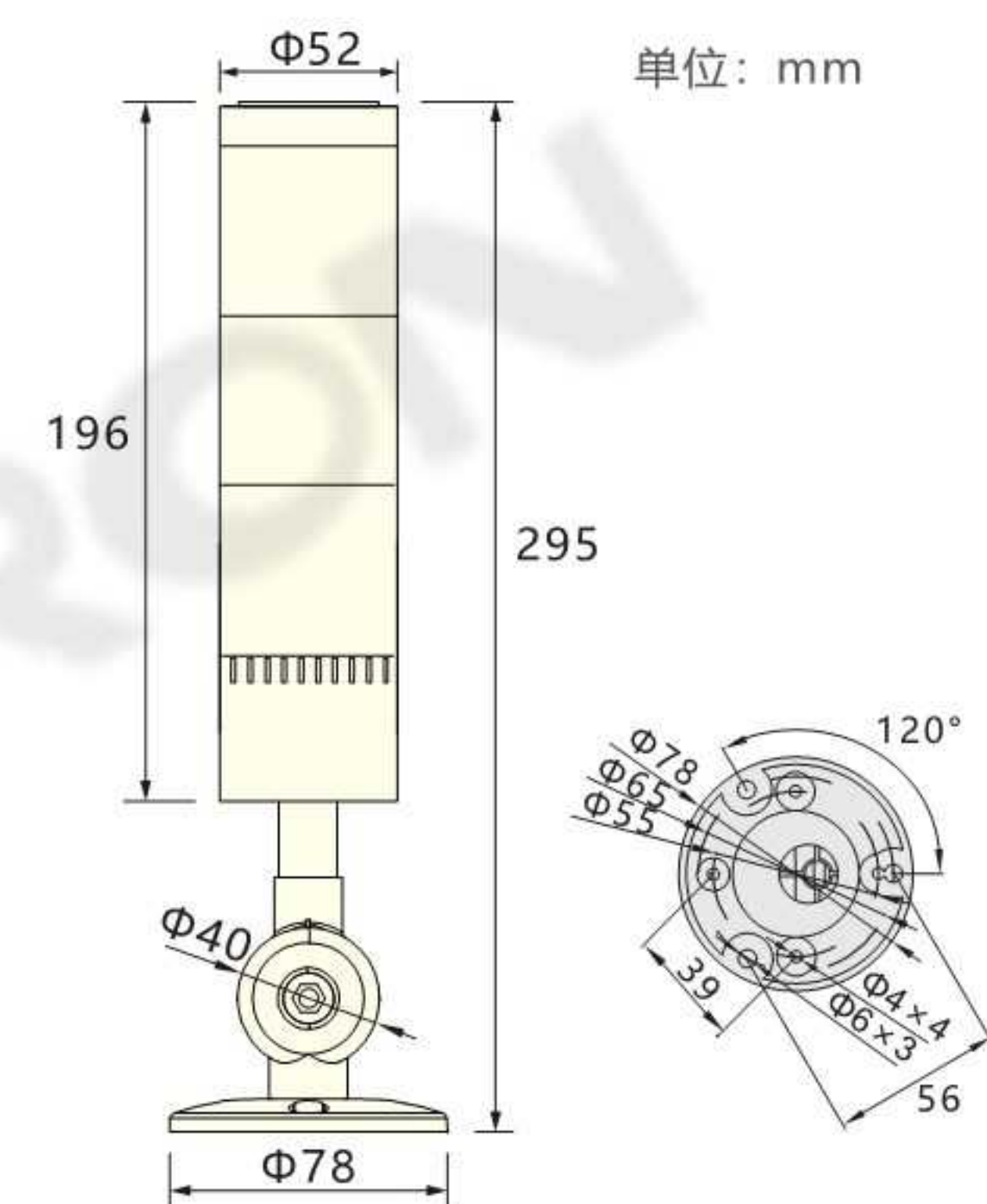

底座安装孔位

安装形式	螺丝位	规格	螺丝数量
形式A	Φ65	M5/M6	3
形式B	Φ55	M4	4

接线图 Wiring Diagram

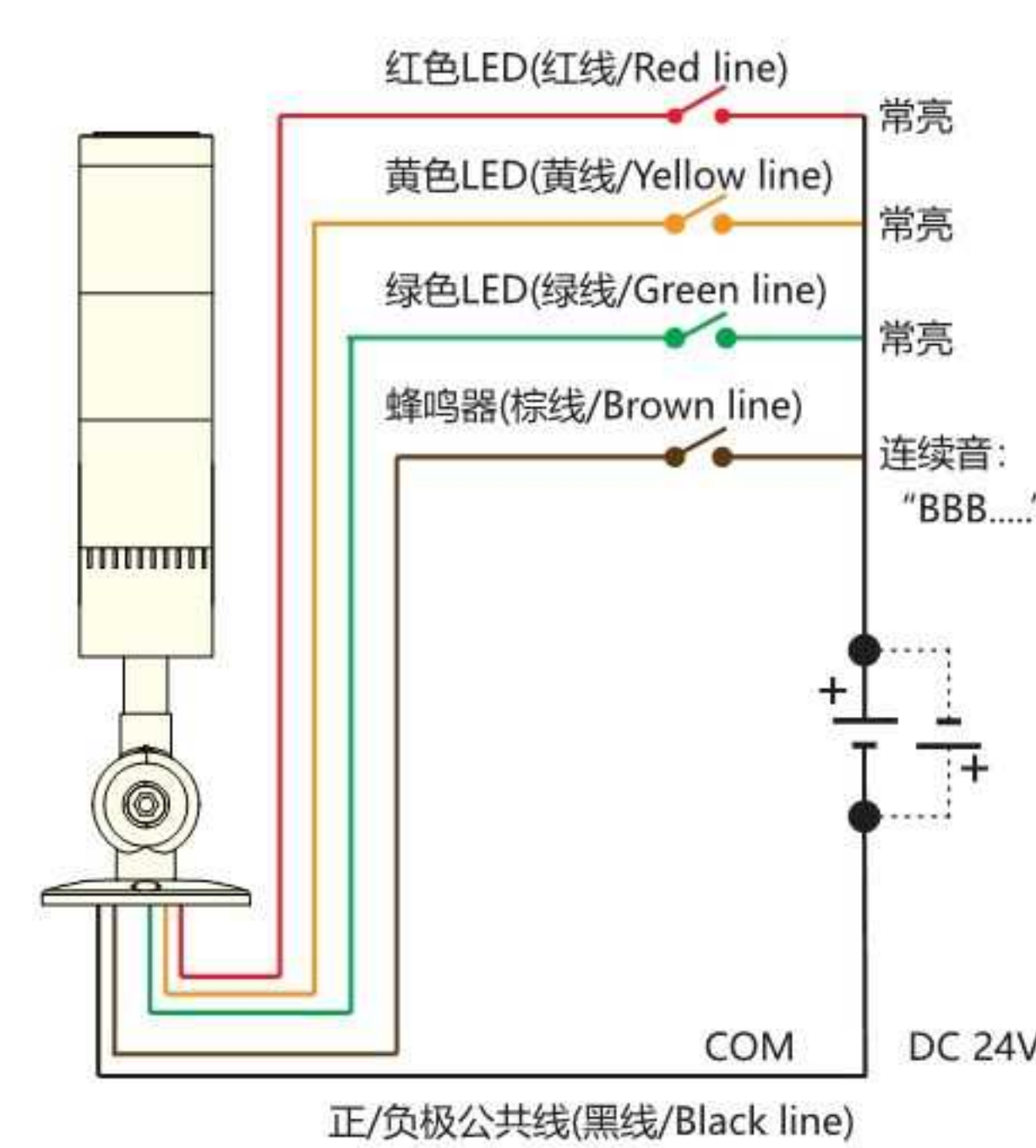


在库品
In stock

询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货

特点 Features

- * 高效LED多功能信号灯，可满足各种需求，性价比高；
- * 混合棱镜，大大提高了远距离的可视性能；
- * 利用双反射镜构造用最少LED产生鲜明的彩色识别效果；
- * 灯体由尼龙66制成，耐热抗冲击。
- * 高效率LED多机能信号机、さまざまなニーズに対応でき、価格性能比が高い；
- * ハイブリッドプリズムは、遠距離からの視認性を大幅に向上させた。
- * デュアルミラー構造を利用して最も少ないLEDで鮮明な色認識効果を生み出す；
- * ランプ本体はナイロン66製で、耐熱、耐衝撃性がある。
- * Efficient LED multi-functional signal lamp, can meet various needs, high cost performance;
- * Mixed prism, which greatly improves visibility from a distance;
- * Double reflector structure with the least LED to produce a bright color recognition effect;
- * The lamp body is made of nylon 66, heat resistant and impact resistant.

订货范例 Order

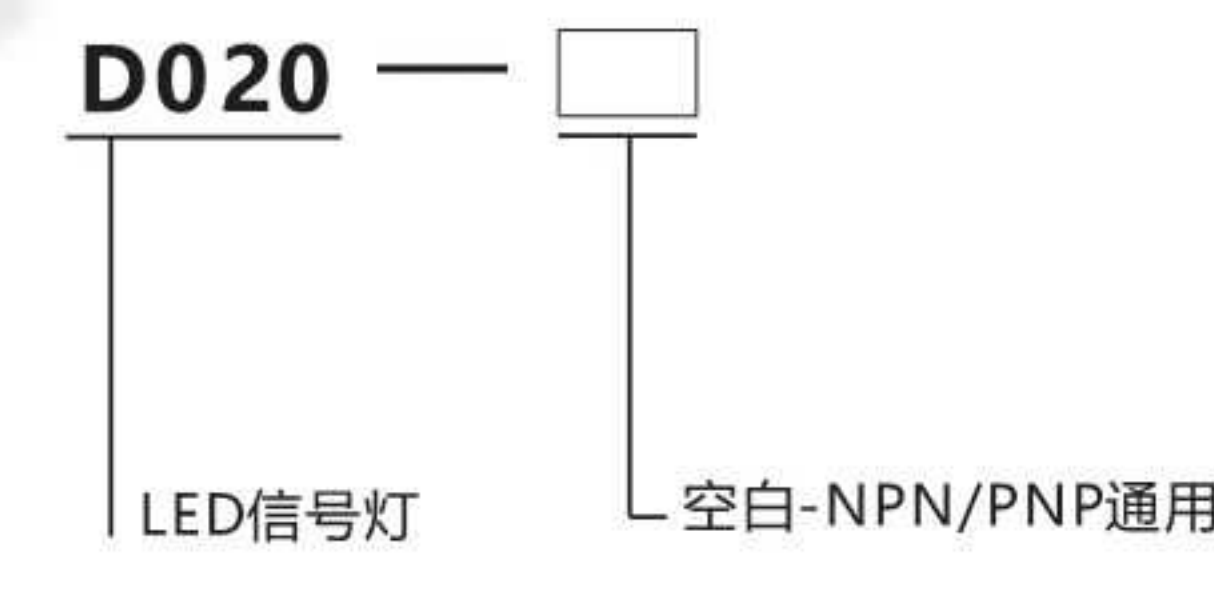


注：1、产品标准配线为1500mm；若定制其他线长，需满足订货10个以上。

产品描述 Product Attributes

型号 Model	D020
外观 Appearance	
电压 Nominal voltage	DC 24V
安装 Installation	折弯
类型 Type	常亮带蜂鸣
色层数 Layer number of color	单层3色
灯罩材质 Cover	透明亚克力
外壳材质 Shell material	铝
防护等级 Protection grade	IP20
光束角 Beam Angle	360°
寿命 Life	50000h
环境温度 Environment temperature	-25°C ~ +55°C
发光灯源颜色 Luminescent lamp source color	
信号极性 Signal polarity	NPN/PNP 通用


外形图 Outline

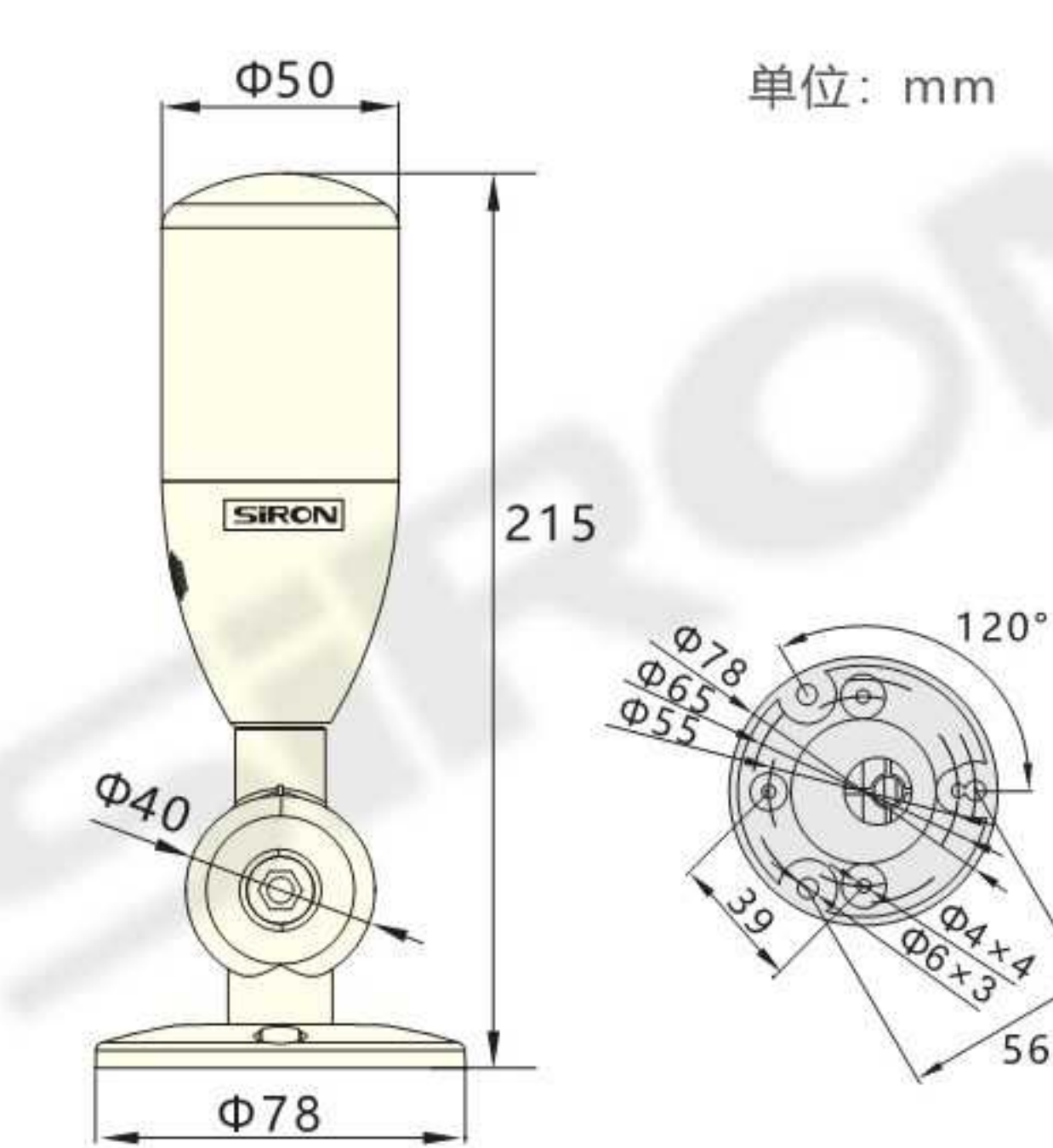

底座安装孔位

安装形式	螺丝位	规格	螺丝数量
形式A	Φ65	M5/M6	3
形式B	Φ55	M4	4

接线图 Wiring Diagram

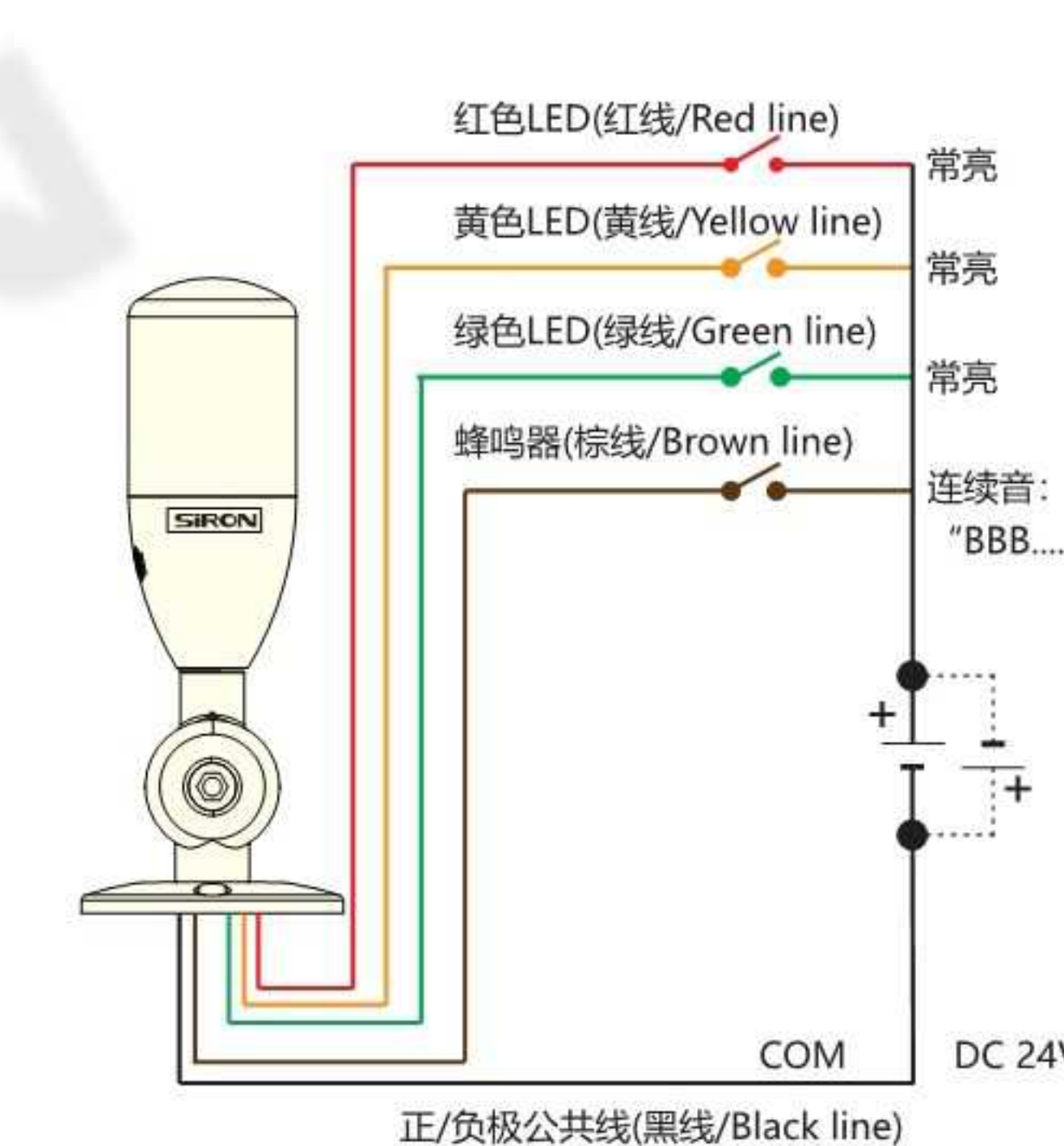

LED信号灯 D020

LED信号灯
LED signal lamp



在库品
In stock

询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货