



输入/输出端子台

コネクタ端子台 (入力用・出力用)
bit input/output terminal block


NEW

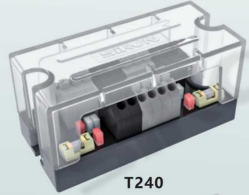

T240

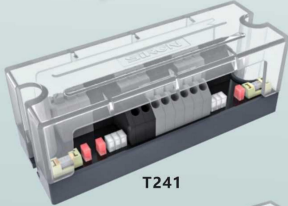

T241

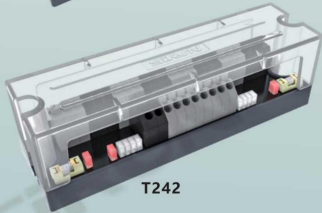

T242



T240/T241/T242 专利号: 202121648919.3

询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货

特点 Features

- * 接线盒小尺寸, 带透明保护盖; 二端M3安装孔安装固定;
- * 电源输入P,N带保险及保险指示灯, 保险断开, 指示灯亮; 可更换保险, 能有效保护负载端设备器件;
- * 输入/输出信号可以双极性切换, NPN-绿灯/PNP红灯;
- * 输入/输出使用弹片端子接线, 免拧螺丝, 方便快捷, 节省时间;
- * ジャンクションボックスはサイズが小さく、透明な保護カバーが付いています。両端のM3取り付け穴が取り付けられて固定されています。
- * 電源入力P、N、ヒューズとヒューズインジケータ付き。ヒューズが切断され、インジケータライトが点灯しているヒューズを交換できるため、負荷を効果的に保護できます。エンド機器をバイパス。
- * 入力出力信号は、バイポーラ、NPN-緑色ライト/PNP-赤色ライトに切り替えられます。
- * 入出力は接触弾片端子配線を使用し、ネジをねじる必要がなく、便利で高速で、時間を節約します。
- * The junction box is small in size, with a transparent protective cover; the two ends M3 mounting holes are installed and fixed;
- * Power input P, N with fuse and fuse indicator, the fuse is disconnected, the indicator light is on; the fuse can be replaced, which can effectively protect the load End equipment device;
- * The input/output signal can be switched bipolar, NPN-green light/PNP red light;
- * Input/output use shrapnel terminal wiring, no need to twist screws, convenient and fast, save time;

注意事項 note

- * 订购前请确认好PLC的定义, 选择适合的端子台。
- * 和PLC连接时, 请务必使用本公司开发的与之对应的专用电缆线。
- * Before ordering, please confirm the PLC pin definition, choose the suitable terminal.
- * When PLC connection, please be sure to use the company developed and the corr ordering special cable.

适合电线 Suitable wire

1.5 mm²Following/AWG16;
剥线长度: 6mm




选型参考 Type selection reference

型号 Model	T240	T241	T242
名称 Name	4位输入/输出端子台	6位输入/输出端子台	8位输入/输出端子台
输入极性		NPN/PNP双极性	
输入/输出结构	弹片式端子台		


规格参数 Specifications

输入额定电流 Input nominal operating current	1A
输入额定电压 Input nominal voltage	DC24V
输出侧对应 Corresponding output Devices	Photoelectric Switch, Button Switch, Fiber


结构图 Structure chart

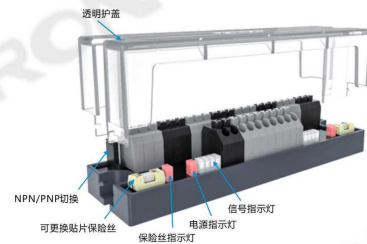

外形图 Dimensions

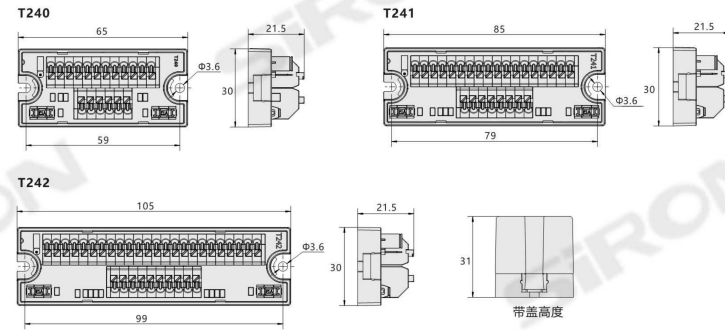

配线图 Wiring Diagram

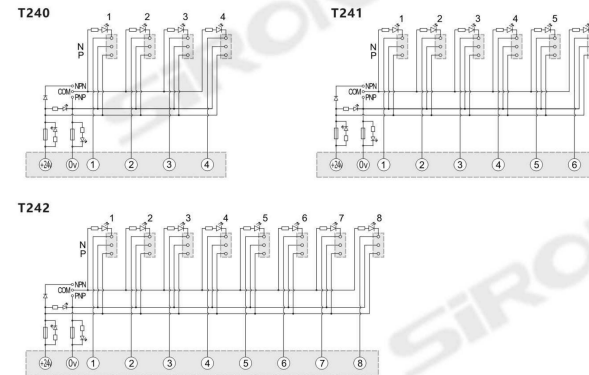

端子台
Terminal block

输入/输出端子台
bit input/output terminal block

分类

T 总线模块

T 端子台

Y 电气控制

X 连接电缆

D 照明

H 电气配件

P 开关电源

G 辅材配件

F 气动附件