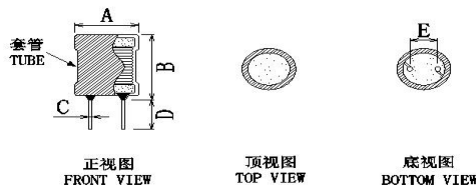
 


客户编码		发行日期	2023/3/16				
客户物料编码		客户规格型号	6*8-470UH-0.17线				
祥如物料编码	XR6*8-471K-L	祥如规格型号	XR6*8-471K-L				
送样数量	0PCS	送样日期	2023/3/16				
外观尺寸mm				A	7.5 MAX	E	3.0±0.5
				B	11.0 MAX		
				C	0.6±0.1		
				D	15.0±2.0		
				标识			
	原理图						

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式
N1	S	F	2UEW-0.17mm	126.5TS	圈数参考 平整密绕

**注意事项**  
 1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	470uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	478.2
直流电阻DCR	2.0Ω MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	HK-100	1.44
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25°C DC 270mA 1KHz/1V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	R250 DR2W6*8 3-4.2-3	镁锌材质	LIANXING	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ6.5 UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ6*10.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
作业流程				

包装代码	
包装标识	
包装物料	
包装尺寸	
包装说明	

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰