 

 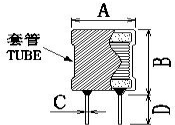



客户编码		发行日期	2023/3/16					
客户物料编码		客户规格型号	6*8-100UH-0.25线					
祥如物料编码	XR6*8-101K-L		祥如规格型号	XR6*8-101K-L				
送样数量	0PCS		送样日期	2023/3/16				
外观尺寸 mm			A	7.5 MAX	E	3.0±0.5		
			B	11.0 MAX				
			C	0.6±0.1				
			D	15.0±2.0				
			标识					
			原理图					
								
正视图 FRONT VIEW			顶视图 TOP VIEW			底视图 BOTTOM VIEW		

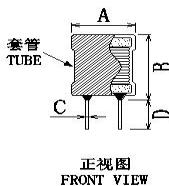

绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	圈数参考	绕制方式	
N1	S	F	2UEW-0.25mm	60.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项
 1、起线，收线入磁芯槽口逆时针绕制 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	100uH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	100.2
直流电阻DCR	0.5Ω MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	0.31
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC 500mA 1KHz/1V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
磁芯	R250 DR2W6*8 3-4.2-3	镁锌材质	LIANXING	K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
套管	Φ6*10.7mm UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ6.5 UL黑色扁管		XINGQI	m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
作业流程				

产品包装					
包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰