


| | | | | |
|-----------|---------------------|---------|---------------------|-------|
| 文件名称: 规格书 | 客户: 立创商城 | 机型: 连接线 | 型号: ZX-XH5P-0726300 | 单机用量: |
| 文件编号: | 收文部门: 采购部, 品质部, 工程部 | 确认栏: | 日期: 20230424 | |

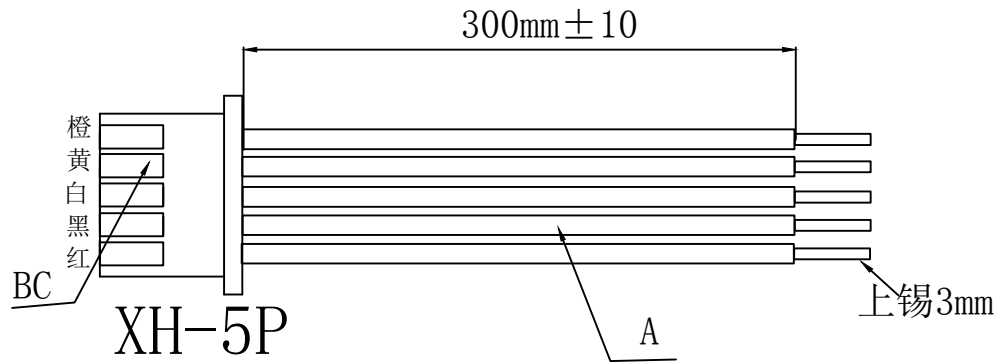

| 材料表 | | | | | 技术要求 | | |
|-----|------|------------------------------|-----|-----|--|-------------|-------------|
| 序号 | 材料名称 | 材料规格 (符合ROHS) | 用量 | 单位 | 1. 裁线长度: 见材料表, 裁线公差±2mm; 2. 打端剥皮: 2.0-2.5mm | | |
| A | 线材 | UL1007 26# 7/0.16TS 红黑白黄橙电子线 | 308 | mm | | | |
| B | 胶壳 | XH-5P | 2 | pcs | 3. 按照图中线序方向打端和插壳, 端子与胶壳连接要到位, 不可脱落; | | |
| C | 端子 | XH-T | 8 | pcs | | | |
| D | | | | | 4. 端子与线材拉力值: ≥2.5kg; 5. 线材两端100%导通, 无短/断路. | | |
| E | | | | | | | |
| F | | | | | 兆星精密电子(深圳)有限公司 TEL:13714271325 | | |
| | | | | | 审核 | 批准 | 制定 |
| | | | | | 蒋才林 | 宋雪娇 | 周思慧 |
| | | | | | 日期:20230424 | 日期:20230424 | 日期:20230424 |