

## 立创·梁山派-4.3寸RGB接口屏幕扩展板

辅助HMI入门



### 硬件参数



LCD液晶屏



显示面板IPS



屏幕尺寸4.3英寸



色彩262K



亮度500



对比度500



分辨率800\*480



点距0.05mm



响应时间0.5ms





液晶接口类型RGB




触摸接口类型I2C

## STRUCTURE SIZE 结构尺寸

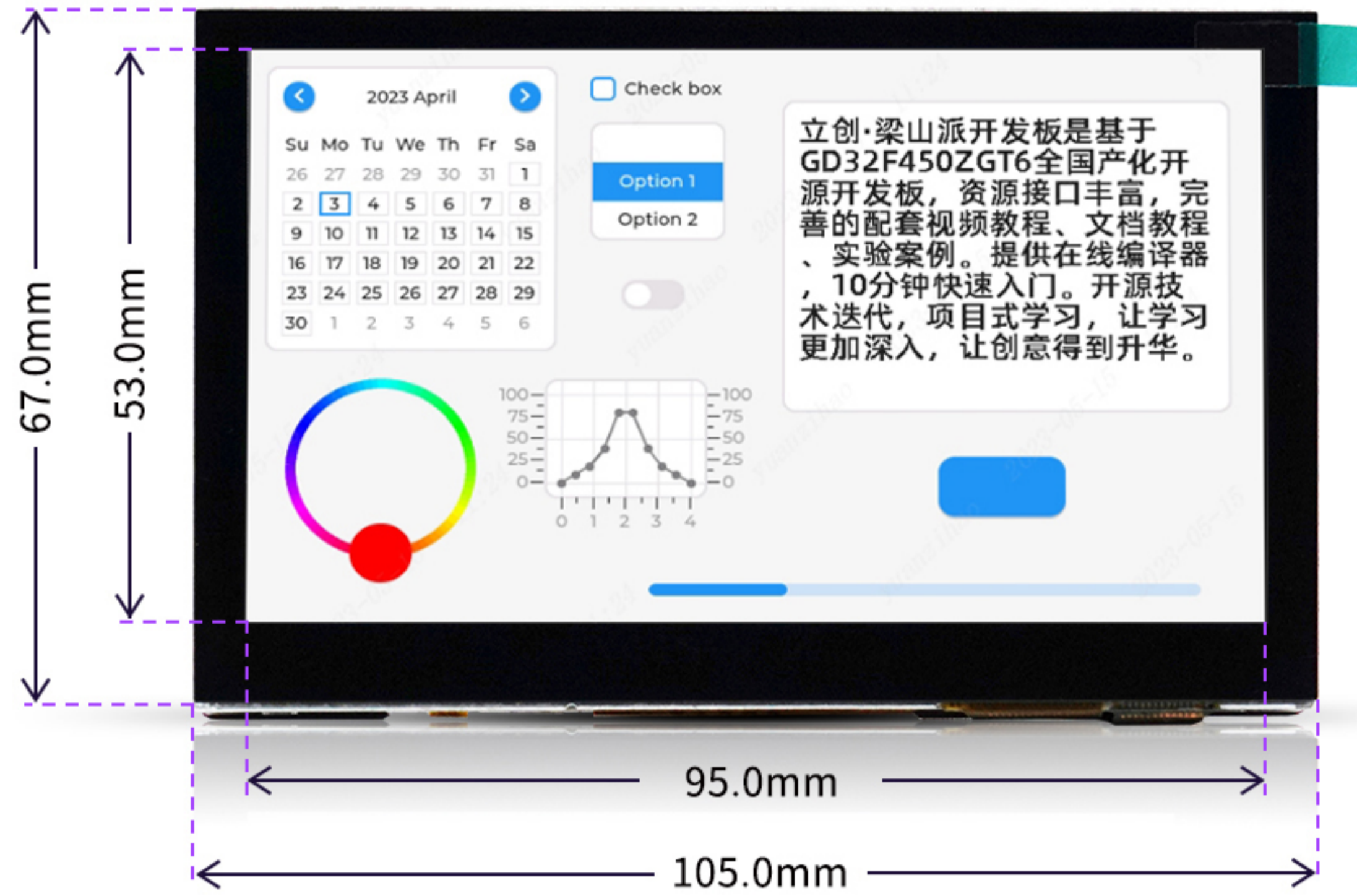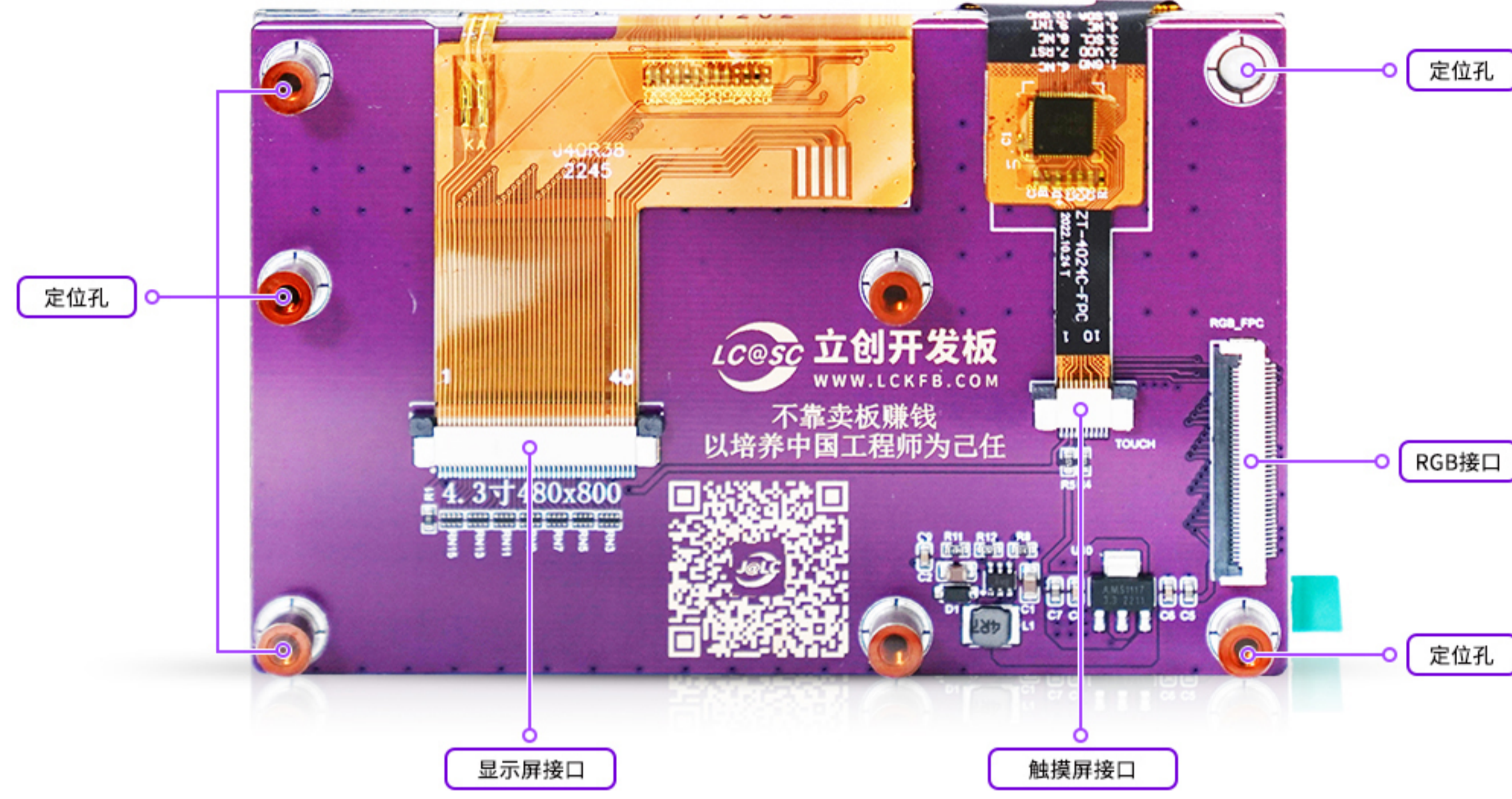

## DEVICE CONNECTION 设备连接图示

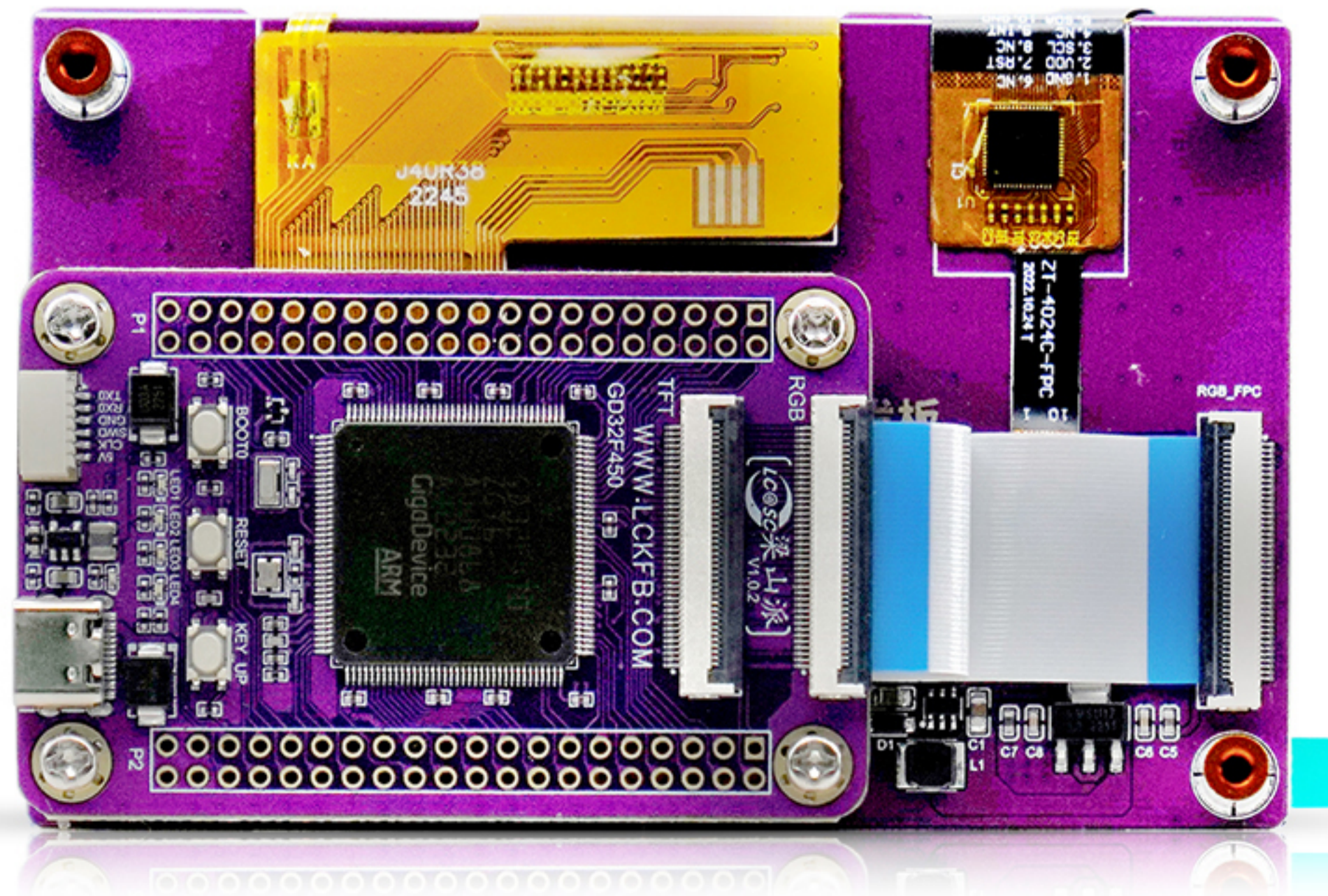

本产品不配套梁山派开发板, 如有需要, 请另行购买

## TOUCH & RUN LVGL 触摸&运行LVGL



## AFTER SERVICE 售后服务

### 30 关于退换

不支持退货，1个月以内  
产品问题——我们负责来回运费换新或维修。  
人为因素损坏——买家需要支付物料成本费用以及来回运费，不收维修费。

### 关于维修

1个月以后  
产品问题或人为损坏，买家需承担来回运费和物料成本费用，不收维修手续费。  
使用过程中如果损坏严重，例如插接导致焊盘脱落，则维修不了。

LC@SC 立创开发板  
WWW.LCKFB.COM

不靠卖板赚钱，  
以培养中国工程师为己任

🌐 <https://lckfb.com>  
📍 广东省深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦19楼  
📄 资料：登录 [https://lckfb.com/docs/lckfb\\_lspi](https://lckfb.com/docs/lckfb_lspi)



扫码获取资料

LC@SC 立创开发板  
WWW.LCKFB.COM

