




端子和接头 > 汽车端子

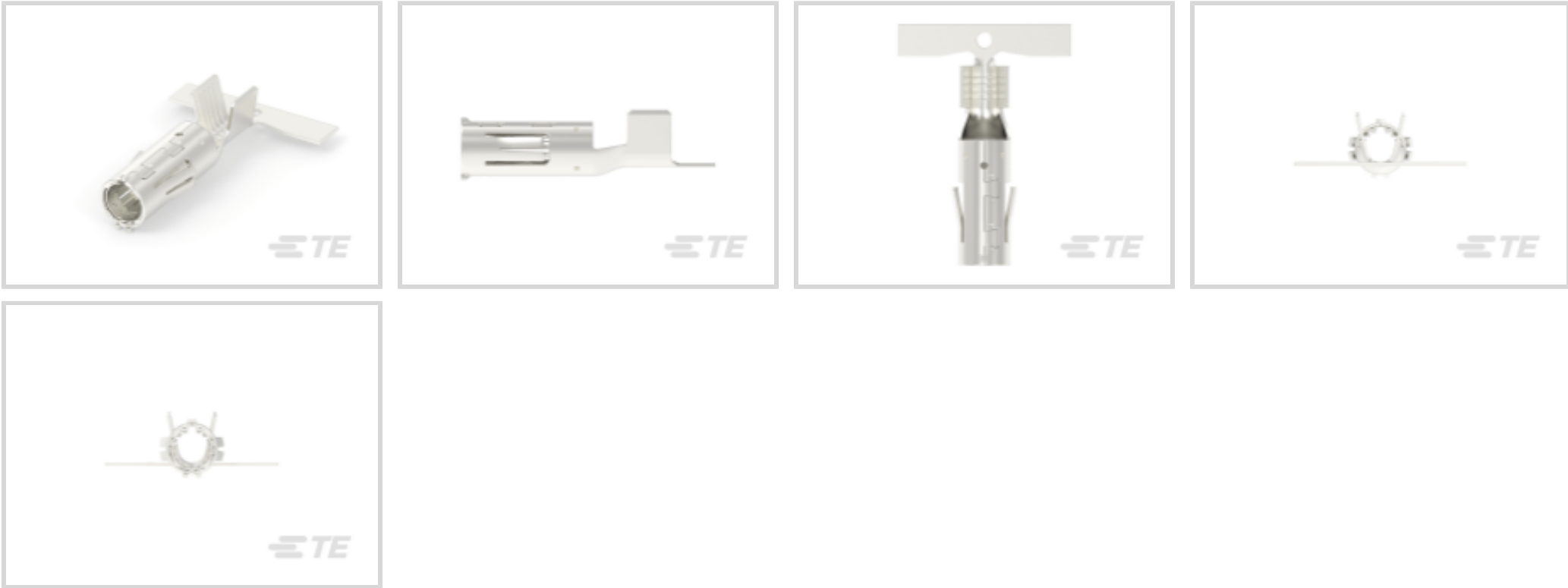

端子类型: 插座

接合插针直径: 4 mm [.157 in]

端子传导: 25 – 40 A (正常功率)

线径: 4 – 6 mm²

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
可密封	否
主要锁定特性	锁定枪

接触件特性

端子大小	4mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	银
压接类型	F 型压接
端子类型	插座
接合插针直径	4 mm[.157 in]
接触面电镀	银 (Ag)

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

线径	4 – 6 mm ²
----	-----------------------



线径查找	11 AWG
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	150 °C
工组温度范围	-40 – 150 °C
操作/应用	
与电线基础材料兼容	铜
包装特性	
封装数量	1000
封装方法	Reel
其他	
端子传导	25 – 40 A（正常功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年1月（233） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2396476-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2392519-1
3POS,DIA 4MM,SOC OUTER HSG ASSY

客户还购买了



TE 产品编号1-2310922-1
2POS,8MM HV,REC HSG,90D,ASSY, SEALED,V0,



TE 产品编号1-2371035-2
2POS,DIA 4MM,SOC HSG ASSY,SLD, COD B



TE 产品编号2310488-2
PROTECTION COVER, V0



TE 产品编号2349180-2
DIA 4MM,TERMINAL,FAM SLD,CB



TE 产品编号2371113-1
3POS,DIA 4MM,PIN HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号2371242-3
CU ALLOY,INNER FERRULE,ICT CVE



TE 产品编号2371243-1
CU ALLOY,OUTER FERRULE,ICT CVE



TE 产品编号2371244-3
SWS,DIA 4MM,ICT CVE



TE 产品编号2371245-3
SOC CONN CVR,3POS,DIA 4MM,ICT CVE



TE 产品编号2310537-4
PLUG ASSY, KEY D, CPA, HVA280-2PHI, V0

文档

产品图纸

DIA 4MM,PIN TERMINAL,FAM SLD,CB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2349177-2_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2349177-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2349177-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[HVP HD400 CONTACT](#)

英文版本

产品规格

英文版本