



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.15 mm, 5.8 mm [.045 in, .228 in]

连接器系统: 线到面板, 线到面板

位数: 3

中心线（间距）: 10 mm [.393 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到面板, 线到面板
可密封	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	锁定枪
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	2

电气特征

标称电压架构	275 V
--------	-------

主体特性

主要产品颜色	橙色
连接器和键控代码	A



接触件特性

端子大小	1.2mm, 4.8K, 6.3mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.15 mm, 5.8 mm[.045 in][.228 in]

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	10 mm[.393 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度（最大值）	140 °C, 150 °C[284 °F][302 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C, -40 – 150 °C[-40 – 284 °F][-40 – 302 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	200
封装方法	Box

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年1月（233） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。



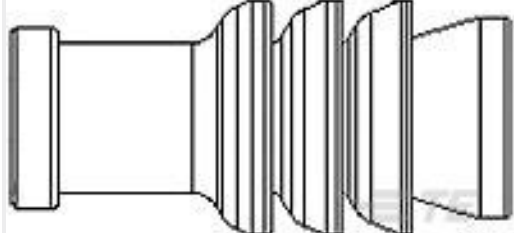
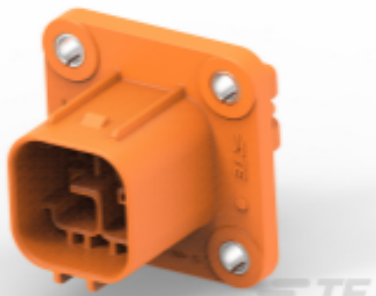
焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 7-1452668-3 MCON 1.2 LL REC SWS AG	 TE 产品编号 2-1241418-3 AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS	 TE 产品编号 5-1579007-3 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 1719043-1 SINGLE WIRE SEAL, GREEN
 TE 产品编号 1394512-1 EINZELLEITDICHTG, BL	 TE 产品编号 967067-1 MQS SGL WIRE SEAL	 TE 产品编号 2151036-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F125O	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp
 TE 产品编号 2329735-1 HVA630 3P CABLE CLIP	 TE 产品编号 2329735-2 HVA630 3P CABLE CLIP	 TE 产品编号 1-2321899-1 HEADER ASSEMBLY FOR HVA630 3WAY	 TE 产品编号 1-2321899-2 HEADER ASSEMBLY FOR HVA630 3WAY
 TE 产品编号 1670586-1 CPA, REC. HSG			



客户还购买了

TE 产品编号2-1241418-3
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS

TE 产品编号1719043-1
SINGLE WIRE SEAL, GREEN

TE 产品编号2386340-3
DIA 14MM, TERMINAL, FAM SLD /UNSLD, CB

TE 产品编号2387548-1
CU ALLOY, OUTER FERRULE

TE 产品编号2387549-3
CU ALLOY, INNER FERRULE, 120SQ

TE 产品编号2399667-3
H&S 120mm, SWS

TE 产品编号2399668-3
H&S 120mm, Cable clip

TE 产品编号2399669-3
H&S 120mm, Cable cover

TE 产品编号1897779-2
CLIP HSG(1.6-2.1T) FOR 090 MLC

TE 产品编号2310537-1
PLUG ASSY, KEY A, CPA, HVA280-2PHI, V0

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2321910-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2321910-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2321910-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

1-2321910-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Panel, 3 Position, .393 in [10 mm] Centerline,
Sealable, Orange, Wire & Cable, Power & Signal

