



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 4 mm [1.57 in]

连接器系统: 线到面板, 线到面板

位数: 2

可密封: 是

产品特性

产品类型特性

连接器形状	圆形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到面板, 线到面板
可密封	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

工作电压	1000 VAC
------	----------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	橙色
连接器和键控代码	A



接触件特性

端子大小	1.2mm, 4mm
端子类型	插座
接合插针直径	4 mm[1.57 in]
端子额定电流（最大值）	70 A

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	带有
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
------	-------

使用环境

工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-104 – 284 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IPX9K
------	-------

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年1月（233） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC

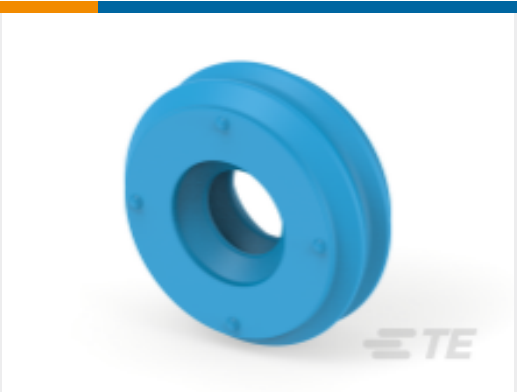
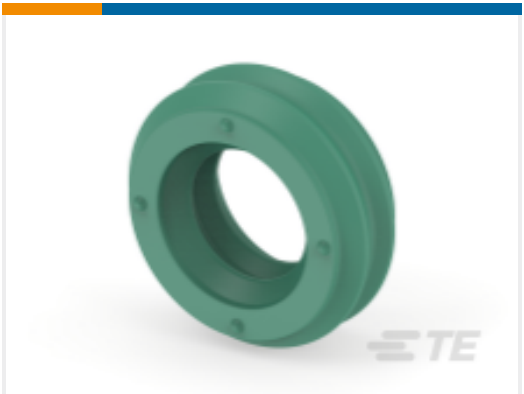


卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

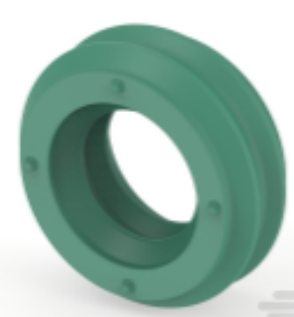
配套部件

 TE 产品编号 1-2371113-1 3POS,DIA 4MM,PIN HSG ASSY,SLD, COD A	 TE 产品编号 2-2371113-1 2POS,DIA 4MM,PIN HSG ASSY,SLD, COD A	 TE 产品编号 2371113-1 3POS,DIA 4MM,PIN HSG ASSY,SLD, COD A	 TE 产品编号 2371242-1 CU ALLOY,INNER FERRULE,ICT CVE
 TE 产品编号 2371242-2 CU ALLOY,INNER FERRULE,ICT CVE	 TE 产品编号 2371242-3 CU ALLOY,INNER FERRULE,ICT CVE	 TE 产品编号 2371243-1 CU ALLOY,OUTER FERRULE,ICT CVE	 TE 产品编号 2371244-1 SWS,DIA 4MM,ICT CVE
 TE 产品编号 2371244-2 SWS,DIA 4MM,ICT CVE	 TE 产品编号 2371244-3 SWS,DIA 4MM,ICT CVE	 TE 产品编号 2371245-1 SOC CONN CVR,3POS,DIA 4MM,ICT CVE	 TE 产品编号 2371245-2 SOC CONN CVR,3POS,DIA 4MM,ICT CVE



 TE 产品编号 2371245-3 SOC CONN CVR,3POS,DIA 4MM,ICT CVE	 TE 产品编号 2396476-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 3-2371113-1 2POS,DIA 4MM,PIN HSG ASSY,SLD, COD A	 TE 产品编号 1-2349177-1 DIA 4MM,PIN TERMINAL,FAM SLD,CB
 TE 产品编号 1-2349177-2 DIA 4MM,PIN TERMINAL,FAM SLD,CB	 TE 产品编号 2349177-1 DIA 4MM,PIN TERMINAL,FAM SLD,CB	 TE 产品编号 2349177-2 DIA 4MM,PIN TERMINAL,FAM SLD,CB	 TE 产品编号 2416068-1 3POS,DIA 4MM,HDR ASSY,90DEG, COD A

客户还购买了

 TE 产品编号2-2371113-1 2POS,DIA 4MM,PIN HSG ASSY,SLD, COD A	 TE 产品编号2349180-2 DIA 4MM,TERMINAL,FAM SLD,CB	 TE 产品编号2364113-3 KIT, BLADE, CONTOUR	 TE 产品编号2371035-1 3POS,DIA 4MM,SOC HSG ASSY,SLD, COD A
 TE 产品编号2371035-2 3POS,DIA 4MM,SOC HSG ASSY,SLD, COD B	 TE 产品编号2371113-1 3POS,DIA 4MM,PIN HSG ASSY,SLD, COD A	 TE 产品编号2371243-1 CU ALLOY,OUTER FERRULE,ICT CVE	 TE 产品编号2371244-3 SWS,DIA 4MM,ICT CVE
 TE 产品编号2371245-3 SOC CONN CVR,3POS,DIA 4MM,ICT CVE	TE 产品编号6-6437153-7 S16N1.5I2-Z		

文档



产品图纸

2POS,DIA 4MM,SOC HSG ASSY,SLD,COD A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2371035-1_B1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2371035-1_B1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2371035-1_B1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本