

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户 (CUSTOMER): _____

产品名称 (PRODUCT NAME): 压电式蜂鸣器 (外部驱动)

型号 (TYPE): YS-PBZ1407CP05B

客户料号 (CUSTOMER NO): _____

日期 (DATE): 2022-05-16

客户确认: (签章)
日期:

东 莞 市 锋 鸣 电 子 有 限 公 司

电话: 0769-88036425

传真: 0769-85474556

制单: 李琳


业务: 宋浩亮

工程: 胡天明

FENGMINGTECHOFDONGGUAN CO.,LTD

YS-PBZ1407CP05B

DIMENSIONS Unit:mm Tolerance: ± 0.1

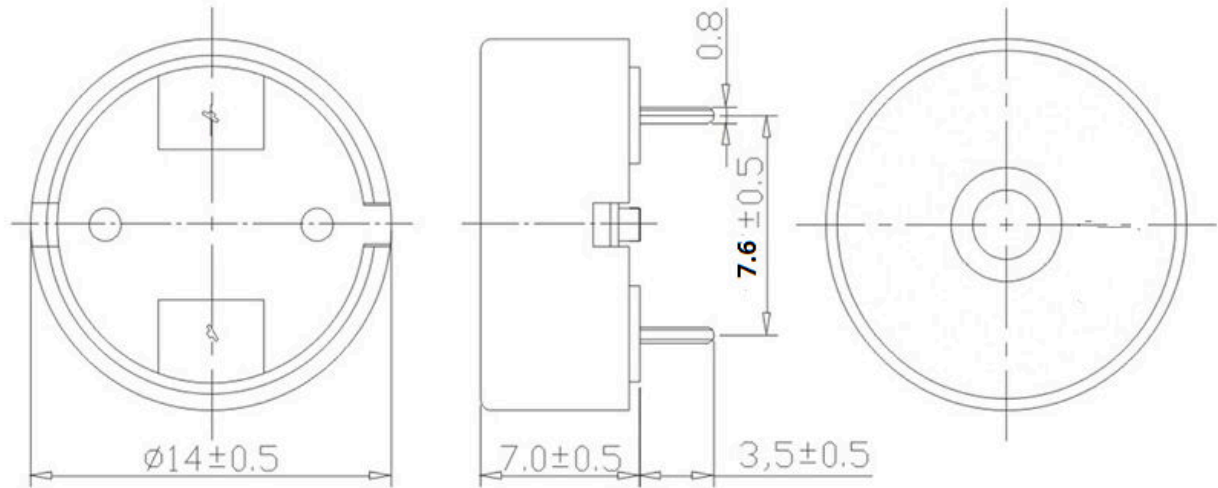


SPECIFICATION:


Model NO	YS-PBZ1407CP05B
sound Pressure level(dB/)at 10cm	Min.80dB
Resonant Frequency	$4000 \pm 300\text{Hz}$
Capacitance at 1KHz	$12000\text{pF} \pm 30\%$
Rated Voltage	5Vp-p
Rated Current	Max 5mA
Operating Voltage	3.0~12.0Vp-p
Operating Temperature	$-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature	$-25^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

Acoustic Characteristics:

The oscillation frequency, current consumption and sound pressure are measured by the measuring instruments shown below

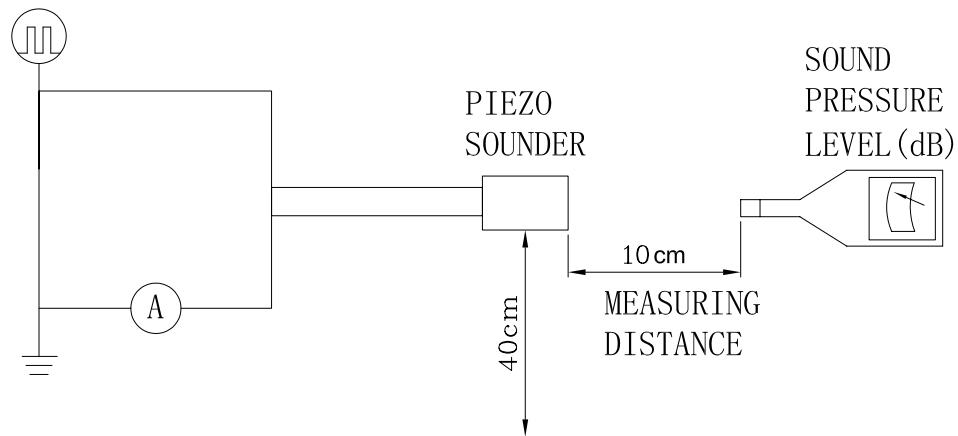

In the measuring test, buzzer is placed as follows:

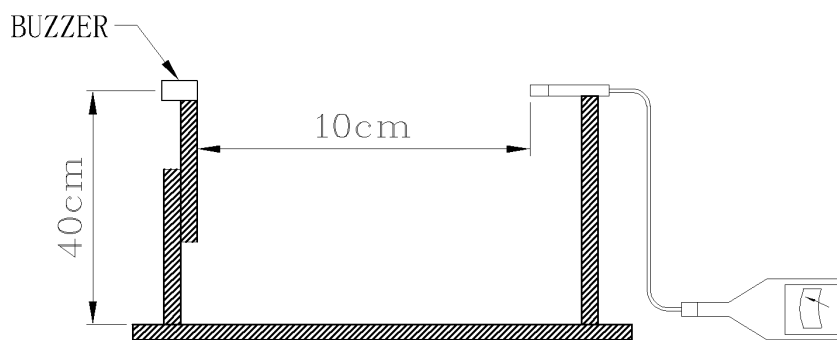

FREQUENCY RESPONSE:

