

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户 (CUSTOMER): _____

产品名称 (PRODUCT NAME): 电磁式蜂鸣器 (外部驱动)

型号 (TYPE): YS-MBZ12095C12R140

客户料号 (CUSTOMER NO): _____

日期 (DATE): 2022-05-16

客户确认: (签章)
日期:

东 莞 市 锋 鸣 电 子 有 限 公 司

电话: 0769-88036425

传真: 0769-85474556

制单: 李琳


业务: 宋浩亮

工程: 黄鑫

FENGMING TECH OF DONGGUAN CO.,LTD

YS-MBZ12095C12R140

DIMENSIONS Unit:mm Tolerance: ± 0.5

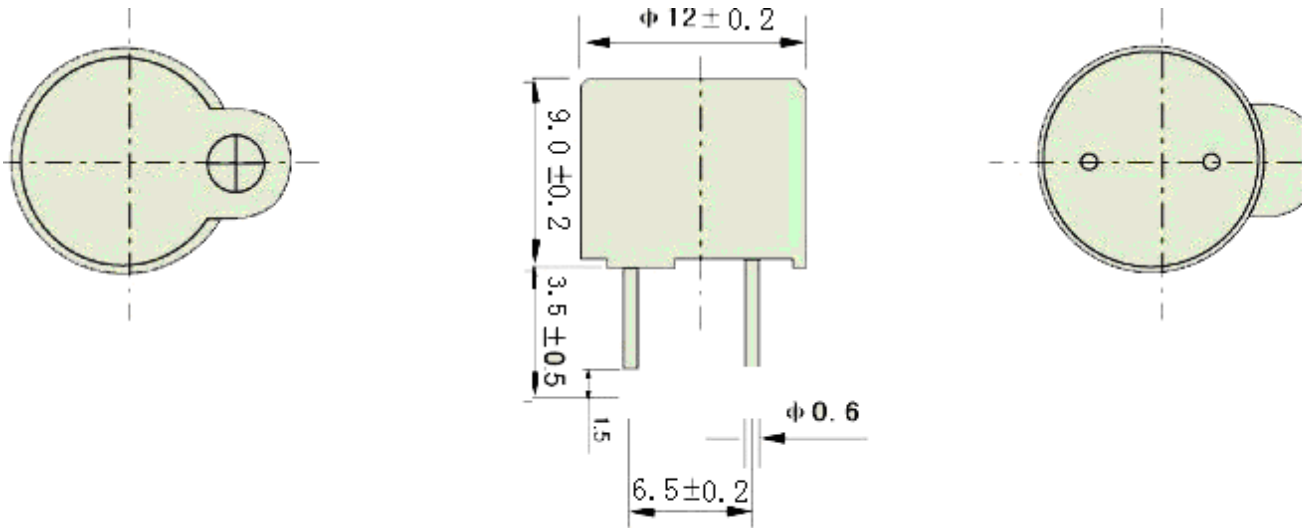


SPECIFICATIONS:


Model NO	YS-MBZ12095C12R140
Rated Voltage	12V
Operating Voltage	7.0~16.0V
Rated Current	Max. 50mA
Coil Resistance	$140 \pm 10 \Omega$
sound Pressure level(dB/2048Hz/at 10cm)	Min.85dB
Resonant Frequency	2400Hz
Operating Temperature	-20℃~+70℃
Storage Temperature	-30℃~+80℃

Acoustic Characteristics:

The oscillation frequency, current consumption and sound pressure are measured by the measuring instruments shown below

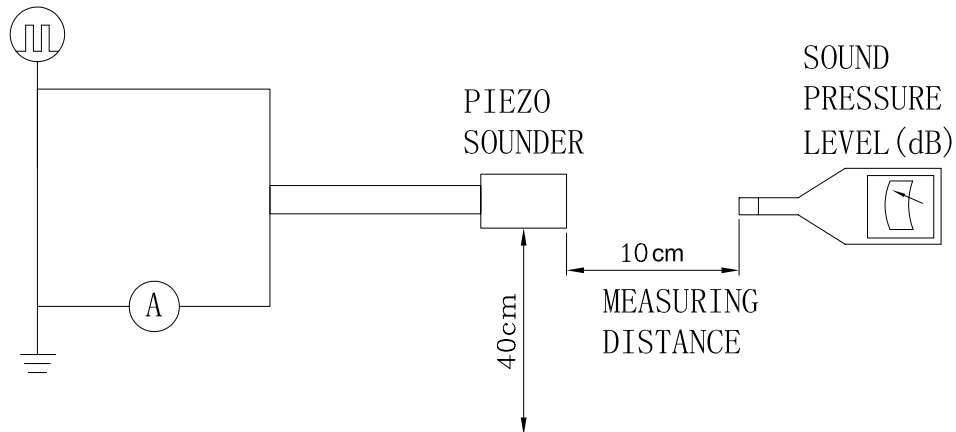

In the measuring test, buzzer is placed as follows:

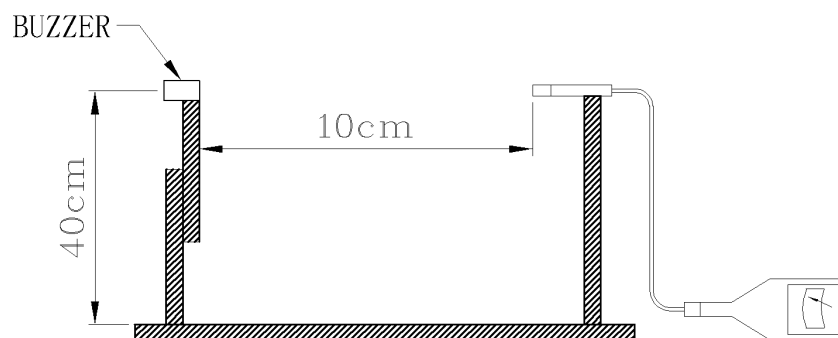

Typical Frequency Response Curve

