
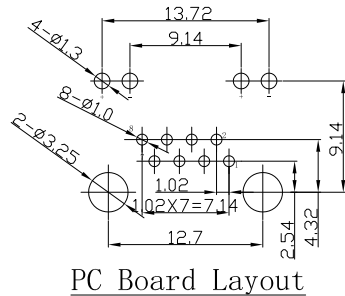
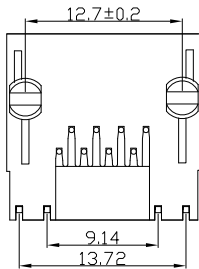
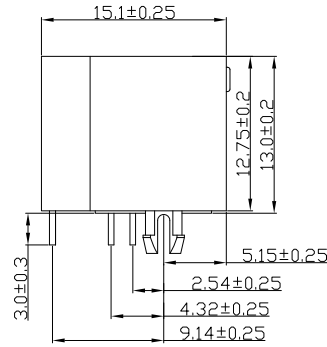


RoHS

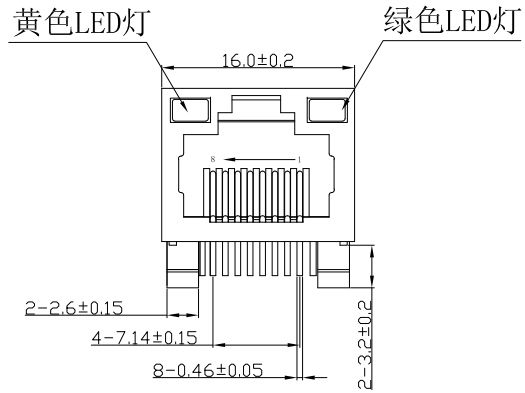

主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:30mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求


1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为60.15mm

4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	LED灯	黄色/绿色		
2	信号针	磷铜	镀金	
1	塑座	PA66	黑色(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

深圳富港电子有限公司										
标记处数						更改文件号		签字		日期
设计	王丰	日期	17.04.07	标准化		日期		图样标记		
校对	李攀进	日期	17.04.07	审定		日期		重量		比例
工艺		日期						RJ-056-1-5		
审核	罗观彬	日期	17.04.07					共页	第页	

 深圳富港电子有限公司



网络插座

RJ-056-1-5

共页 第页