

display "found new hardware" on notice bar. System will automatic update driver for the USB receiver unit display success.

3. Plug the receiver inserted into the USB interface, system identification will pop up "after mobile disk" hints, the method used after

Products Figure



Function list Figure

①	Laser Beam
②	Page Up
③	Page Down/Dark Screen (Hold on 2s)
④	Play/ Esc
⑤	ON/OFF

Usage

First confirmed Laser Pointer can work normally, and then held down Page up button, and then scroll button on the computer, insert USB receivers in 5-10 seconds later, can. This method can be matched with other receivers again.

Specification

Function	1. Laser Pointer 2. Page up 3. Page down/Dark Screen(Hold on 2s) 4.Play Slide/ESC 5. Power switch 6. USB Receiver
Wireless Technology	2.4GHz, Remote distance up to 15m
Laser	Wavelength:650nm , Max output:<5mw Color: Red
System Requirements	Microsoft® Windows® /Mac OS, Android
Memory	1GB-32GB (Optional)
USB Port	USB 3.0/2.0/1.1
Power Supply	AAA*1, 1.5V

Weight 35g (Included battery)

Dimension Presenter size: 132mm (L) * 18mm (W) * 18mm (H)

Package Contents 1. Laser Pointer 2. Receiver
3.Manual

Notice: please check relative model base on your presenter!


合格证

检验员: _____
编号: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址: 浙江宁海得力工业园
Add: Deli Industry Zone, Ninghai County,
Zhejiang Province, China
电话 (Tel): 0574-85278888
传真 (Fax): 0574-85278880
http://www.deligroup.com
WAP: 91-23456

一体式翻页激光笔用户手册
USER'S MANUAL

* 请仔细阅读本使用手册，以便更好的发挥产品效能
Please read this Manual Carefully before use

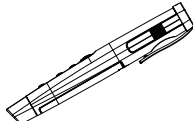

全国免费热线: 800-8574-008 (座机) 400-185-0555 (手机)

安全警示

本产品具有产生激光束的功能，勿将激光束直射眼睛，不可将本产品给小孩当玩具以免损伤。

CAUTION
LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
MAX OUTPUT: 5mw/11mw
WAVE LENGTH: 650/660nm
CLASS III LASER PRODUCT


1. 安装电池：打开激光笔的电池仓盖，按电池的正负极符号，正确安装电池。如长期使用本产品，请将电池取出以防止漏液，从而损坏产品。

2. 安装接收器：将接收器从激光笔上接下来，并插到电脑的USB接口。此时Windows操作系统右下角会提示“发现新硬件”，系统将自动安装驱动程序。当Windows显示“新硬件已安装好可以使用了”，表示USB接收器安装完成。

3. 重新配对或组网：如原配接收器丢失或丢失，可用新的接收器重新配对，即可正常使用。也可在现有的基础上添加多个接收器，进行组网。达到1个激光笔控制多个电脑的应用。

操作方法如下：在确保激光笔可以工作后，按住激光笔的上翻页键不放，然后将需要配对的接收器插入到电脑的USB接口，5-10秒钟后，即组网成功。

产品示意图:

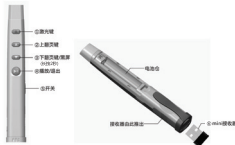

产品规格:

功 能	1.激光笔 2.上翻页 3.下翻页/黑屏(长按2秒)/复位 4.幻灯片播放/退出 5.开关6.USB接收器 *注：2、4键均可复位
无线技术	2.4GHz无线技术，空旷有效距离15米
激 光	波长650-660nm, 输出功率: <5mW(11mW可选), 颜色: 红光
内 存	支持内置U盘，最大支持32GB(需单独购买)

USB接口 USB 3.0/2.0/1.1

电源&电压 AAA*1, 1.5V

体 积 激光笔: 132mm(长)*18mm(宽)*18mm(高); 接收器: 19mm*15mm*6mm

系统要求 Microsoft® Windows® 8/7/Vista/2000/XP, Mac OS10.4 or later, Android4.0 or later

包装内容 1.激光笔 2.接收器(内置于激光笔) 3.说明书 4.电池(AAA(可选))

*注：请根据具体型号确认相对应的产品功能

敬爱用户:

感谢您选用得力品牌产品, 为了更方便地为您服务, 请仔细阅读维修条款并认真填写保修卡。同时注意保管好保修卡。

感谢您的支持!

维修规定:

1.自购买日起, 一年内正常使用状态下, 产品如发生故障, 本公司负责免费维修。

2.保修期的起始日期以产品保修卡的购买日期与发票为准。

3.维修时请出示产品保修卡与发票。

4.请妥善保管此保修卡, 遗失不补, 所填购买日期须与发票号标注相符, 否则无效。

5.此卡不得涂改, 否则无效。

6.超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修服务中心的收费标准为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

1.超过保修期的产品。

2.不能提供购买发票或有效凭证者。

3.外观损伤使用而自然浮起, 而消费者要求更新者。

4.由于未按说明书上要求使用而造成故障者。

5.由于跌落、碰撞而造成故障者。

6.由于自行拆机修理而造成故障者。

7.进行商业陈列的样品、处理品、进行过性能超负荷试验的产品。

★ 注: 本内容若有变更, 恕不另行通知!

产品保修卡

用户名	电话	邮编
通信地址		
品名	型号	
购买日期	城市/镇	

维修记录

日期	维修内容	更换零部件名称	数量	维修员

★ 如有疑问, 请与当地经销商联系。

WARNING! RISK OF INJURY!
Laser beam can cause permanent damage to eyes. Do not look into the laser beam or shine the laser beam into your eyes, other people's eyes, or pet's eyes.

WARNING! RISK OF INJURY!
Keep this device away from Children. This is a working tool, not a toy or entertainment device. It should only be used by adults.

IMPORTANT SAFETY AND HEALTH INFORMATION

CAUTION
LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM
MAX OUTPUT: 5mw/11mw
WAVE LENGTH: 650/660nm
CLASS III LASER PRODUCT

Start Guide

1. Install battery with AAA*1, please remove the battery cover, and install battery base on the correct negative

2. Install USB Receiver

Please remove receiver from Laser Pointer and plugs into USB receiver to USB port of computer.

Now you can see system information that system will