

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1400001	1571-4P/AWG28/7*0.127/黑红绿白	0.308	M
2	T1000001	X1251-T-PN	8	PCS
3	Y1250003	A1251-04P	2	PCS

### 技术要求

导通：1) 100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；

2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ;


测试：3)插头网尾做摇摆测试,无间歇性不良状况;小端子类必须做插拔力测试;

4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

观：5) 电线圆实平滑,颜色均匀,护套表面无破损,划伤,脏污,变形等缺陷

6)插头表面光滑平整,无毛刺,无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;

7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

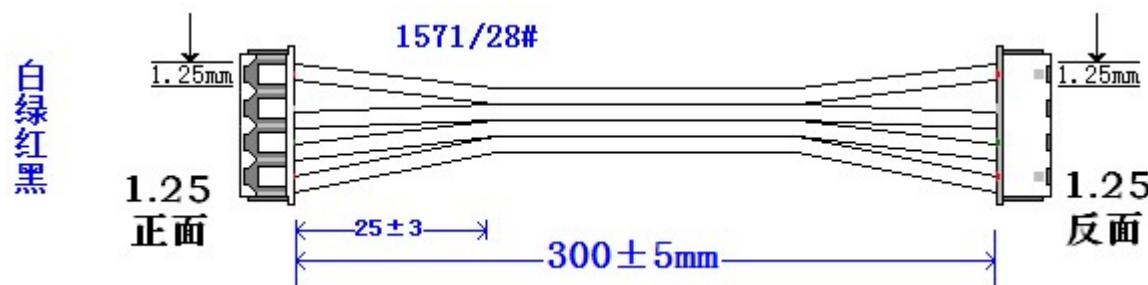

*RoHS Compliant*

				图号:	5619	 <b>東莞市德藝隆電子有限公司</b> <b>DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd</b>	页面:	2 of 4
				单位:	MM		日期:	2023-07-20
				比例:	1:1	产品名称:	MX1.25 端子线UL1571#28 1571并线 双头反向 L=300mm 4P	
A/0	1435-5619	陈志强	2023-07-20	视图:		规格型号:		
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDR125-157128-300-4P	