


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1120012	2468/26#7/0.16TS-2P红/白排线(镀锡铜)	0.308	M
2	T1000004	X2501-T-PN	4	PCS
3	Y1100001	A2502-02P	2	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

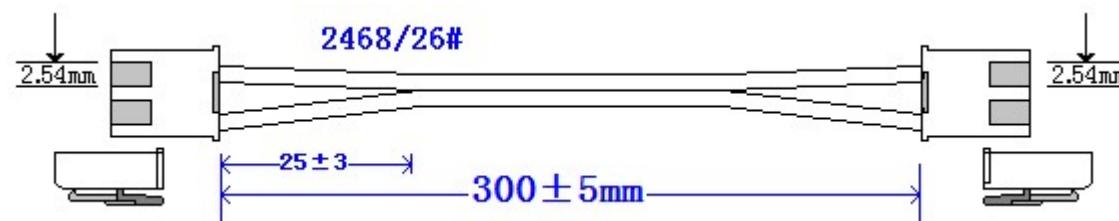

RoHS Compliant								
				图号:	5612	 东莞市德藝隆電子有限公司 <i>DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd</i>	页面:	1 of 6
				单位:	MM		日期:	2023-07-20
				比例:	1:1		制图:	陈志强
A/0	1434-5612	陈志强	2023-07-20	视图:		规格型号:	审核:	陈志强
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码: LBS254-246826-300-2P	批准:	