
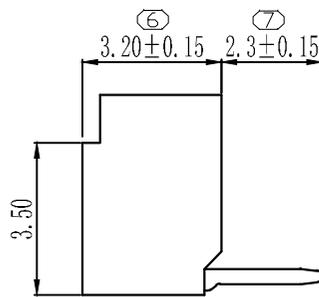
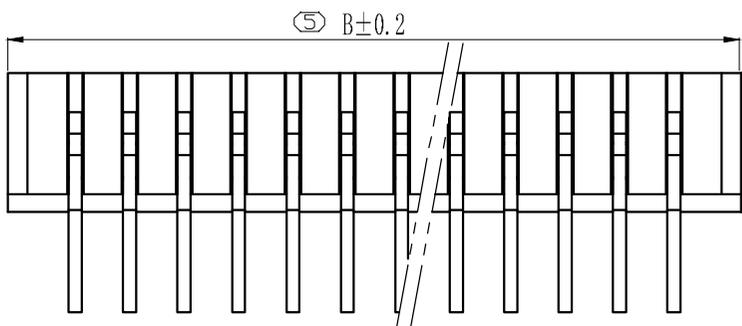
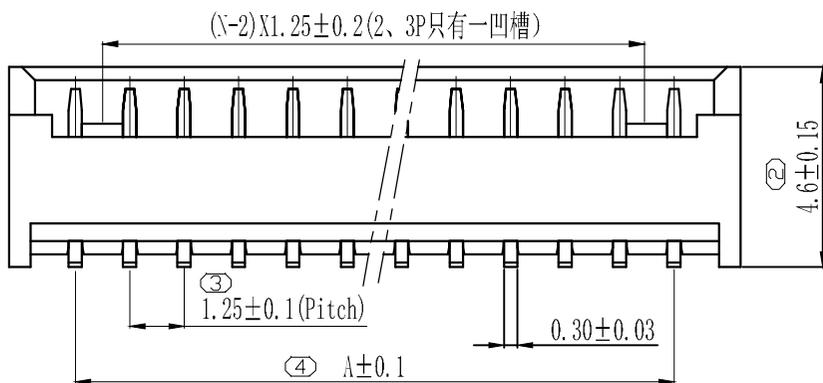


1.25T-弯插承认图面

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2016.05.06

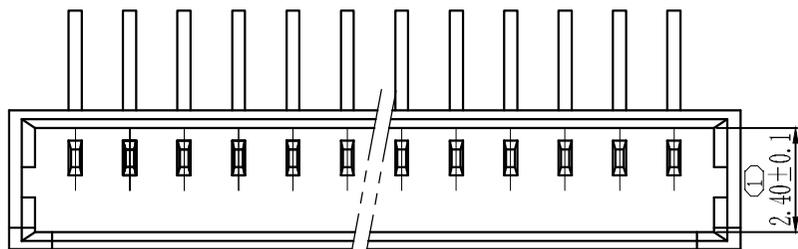


- 技术指标:
- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
 - 2、温度范围: -25° C ~ 85° C;
 - 3、额定电压: 200V, AC, DC(等效);
 - 4、额定电流: 1A
 - 5、接触电阻: ≤ 0.03 Ω;
 - 6、绝缘电阻: ≥ 1000M Ω;
 - 7、耐压: 1000V, AC/minute.
- ROHS管理规定:
- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
 - 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。

Pin位	AL	B
2	1.25	4.3
3	2.5	5.55
4	3.75	6.8
5	5	8.05
6	6.25	9.3
7	7.5	10.55
8	8.75	11.8
9	10	13.05
10	11.25	14.3
11	12.5	15.55
12	13.75	16.8
13	15	18.05
14	16.25	19.3
15	17.5	20.55
16	18.75	21.8

序号	名称	材料	数量	附注
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n*1	电镀(锡); 整个表面镀底镍30u"MIN, 再镀锡80u". MIN.
1	基座 Wafer	PA66 (UL94V-0)	1	本色

未注公差			深圳市钜硕电子有限公司				
X.° ± 3° X.X° ± 0.5°			SHENZHEN JUSHUO ELECTRONIC CO., LTD				
<10	10-30	>30	单位	比例	Design Units	SIZE	页码
±0.2	±0.25	±0.3	MM Only	---	METRIC	A4	1 OF 1
制作	审核	批准	材料	料号	JS12T-S**MXW-00		
林振华	姚海滨	丁尔特	见图解	品名	MX 1.25mm 插件弯针		

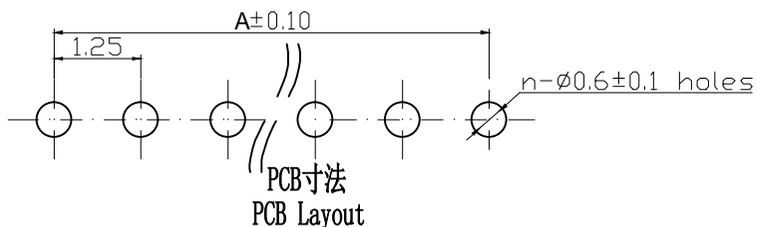

旧底图总号

底图总号

签字

Anker

日期

2018.6.16