
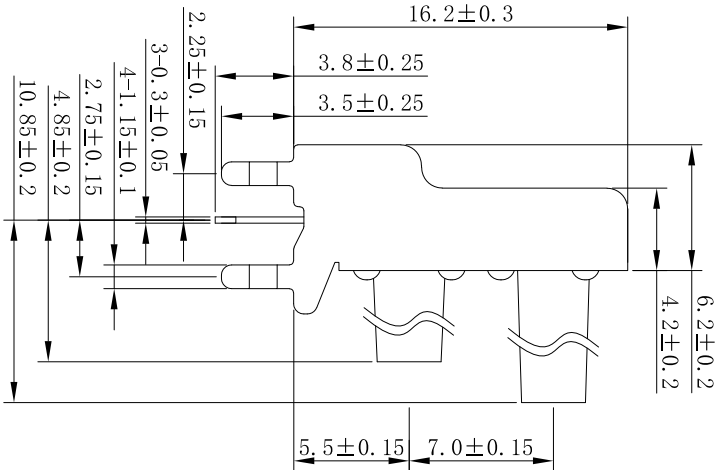
 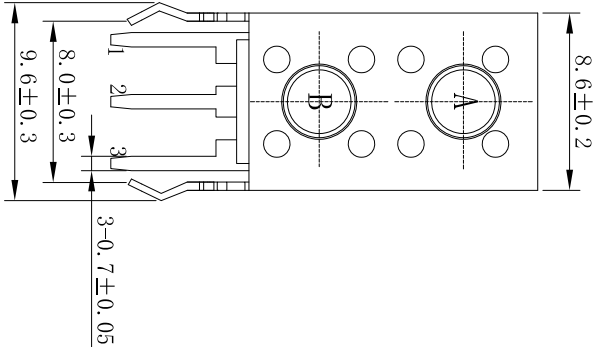



技术参数:

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压:
6. 动 作 力: $2.5\pm 0.5\text{N}$;
7. 开关行程: $0.25\pm 0.1\text{mm}$
8. 使用寿命: 5-7万次;
9. 高度尺寸可按用户要求选择;
10. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$.

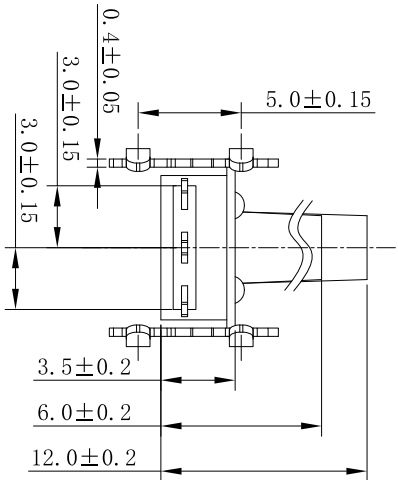

电路图

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标 记	处 数		更 改 文 件 号	签 字	日 期				
设 计	Y D	日 期	19. 04. 02	标 准 化		日 期			
校 对	L P J	日 期	19. 04. 02	审 定		日 期			
工 艺		日 期							
审 核	L G B	日 期	19. 04. 02						

5	嵌件	1	H62黄铜 T=0.3	
4	底座	1	PPA 黑色	
3	簧片	1	覆银	
2	支架	1	冷轧钢带 T=0.4	Cu/Bz: CuSn2
1	帽头	1	PPA 黑色	
序号	名称	数量	材 料	附 注

深圳市富港科技有限公司



轻触开关

TC-1125-A12. 0-B6. 0-250