
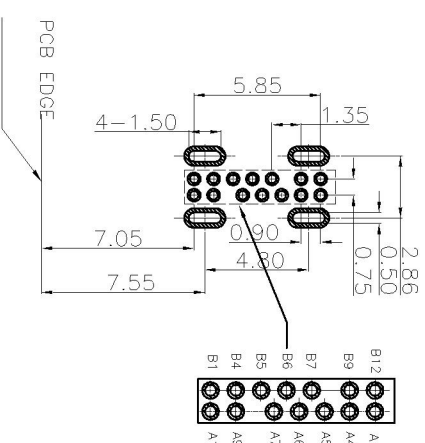
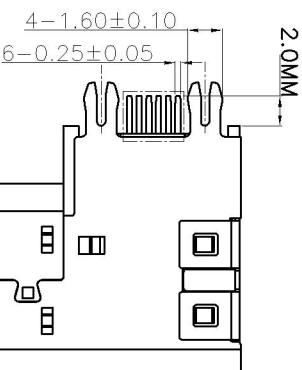
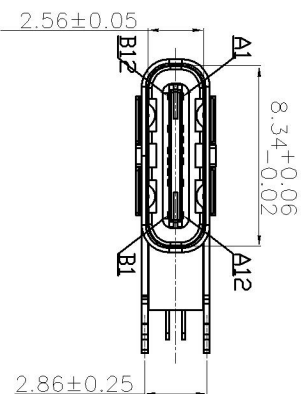
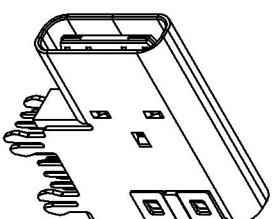
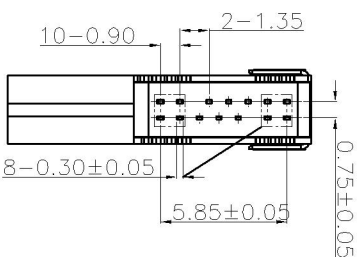


RoHS Compliant

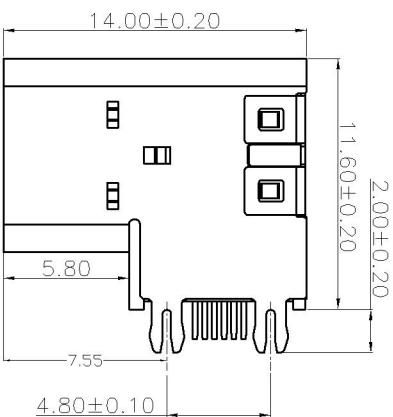

- 特性:
- 电气性能: ELECTRICAL
 - 额定电流: 3.0A
 - 接触电阻: 30 MILLIOHMS MAX
 - 前电压: 150V AC / 1 mA MAX
 - 绝缘电阻: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
- 插入力: 5-20N
 - 拔出力: 8-20N
 - 使用寿命: 10000次
- 三、材料: MATERIAL
- 四、电镀: FINISH
1. 端子: 接触点镀金C/F
PIN脚焊区区域测金.
2. 外壳: 镀银40U"MIN (盐雾24H)
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上.
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、烤胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -55° C+85° C
- 八、盐雾测试:
- 通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象:
- 九、管制重点尺寸。

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm


BOM			
序号	名称	料号	用量
1	外壳	Typec侧插14PIN 加高2.6外壳 SUS304 T=0.3mm	1
2	后盖	Typec侧插14PIN 后盖 SUS201 T=0.2mm	1
3	Molding 3	Typec侧插 Molding DIP 14PIN 黄铜 LCP黑色 加高2.6半成品	1
3.1	Molding 1	Molding DIP 14PIN Molding 上 黄铜 T=0.15 LCP黑色 加高2.6	1
3.2	Molding 2	Molding DIP 14PIN Molding 下 黄铜 T=0.15 LCP黑色 加高2.6	1
3.3	卡勾	Typec侧插 DIP 14PIN 卡勾 SUS301 T=0.15mm	1

深圳市连欣科技有限公司


品名 (ITEM NO)	Type-C CF 90度侧插14PIN 鱼叉脚、垫高H: 2.6带后盖 加长脚2.0MM
料号 (PART NO)	XUBF-0314-AS2602
型号 (MODEL NO)	N/A

图号 (DWG NO)	版本 (REV)	日期 (DATE)	设计 (DESIGN)	审核 (CHECKED)	核准 (APPROVED)
	A/0	2021. 07. 14		~	
单位 (UNIT): MM	比例 (SCALE) 1:1	公差 (TOLERANCE) UNSPECIFIED	公差 (TOLERANCE) UNSPECIFIED	公差 (TOLERANCE) UNSPECIFIED	公差 (TOLERANCE) UNSPECIFIED
		±0.30	±0.30	±0.20	±0.10
		±5°	±5°	±5°	±2°


RoHS Compliant

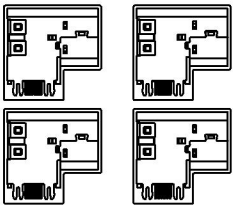


产品

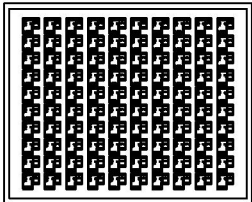




吸塑盘：100PCS/盘

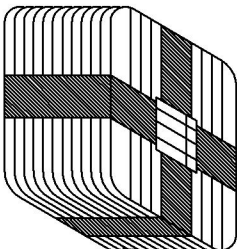

吸塑盘：10盘/扎

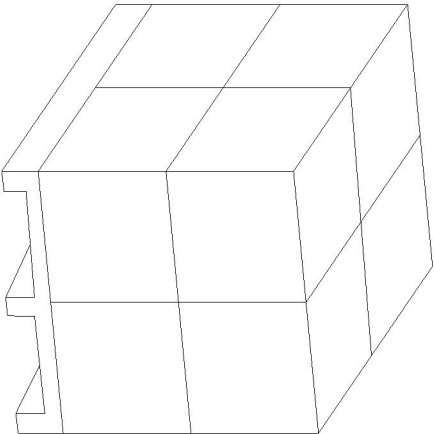

放置地

 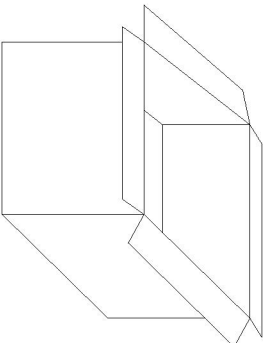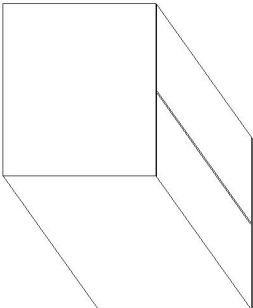

注释：

1. 吸塑盒: 2.31*1.86*0.8CM

2. 数量: 100PCS/盒

5000PCS/箱

3. 纸箱: 38*25*19CM

深圳市连欣科技有限公司

品名 (ITEM NO)	TYPE CF 90度 4PIN 插针	图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM
料号 (PART NO)	XUBF-0314-AS260	版本 (REV)	A/0	比例 (SCALE) 1:1
型号 (MODEL NO)	N/A	日期 (DATE)	2015. 06. 09	公差 (TOLERANCE) UNSPECIFIED
		设计 (DESIGN)		±0.30
		审核 (CHECKED)	~	±0.20
		核准 (APPROVED)		±0.10
				±5°
				±2°