
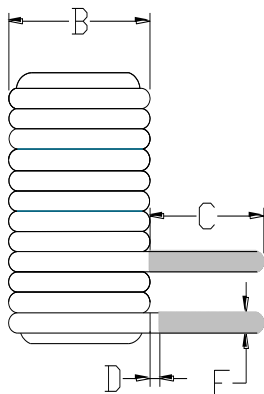


东莞市祥如电子有限公司

产品规格书


裸体磁环体积	21.2*12.6*7mm	材质	铁硅铝磁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR080125T470MH1L	导感率	/125	组成	6%AL 9%Si 85%Fe

1.尺寸图 (单位:mm)

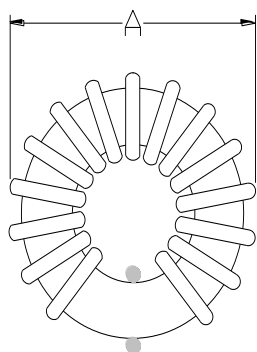

位置	A	B	C	D	E
尺寸 (mm)	23.2	8.8	10.0	1.0	1.0

2. 电路图:

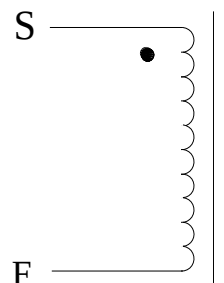

圈数 (TS) : 24TS

绕法: 卧式

3.材料列表:

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	UL 编号
磁环	080-125 (CS203125)	Win Tour	130°C	无套
线	(QA-1/155) 漆包线-Φ1.0mm	YiDa	130°C	纯铜

4.注意事项:

- 1.绕线须紧密均匀平整, 铜线不可破皮现象。
- 2.引脚长度10mm。
- 3.包装方式: 200PCS/大袋

5.电气 特征:

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L (S-F)	47UH (±10%)	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L (S-F)	7.8A (±5%)	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间) 电流	L (S-F)	7.8A-10A (±5%)	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审