

3~16A
额定电流

技术参数:


- 1、额定电器性能: 3~16A 250VAC (UL;CUL);
- 2、动作时间标准: 环境温度25℃电流200% (6~32A) 时3到60秒内断开;
- 3、耐压: 1500VAC/0.5mA/1min无闪络、无击穿;
- 4、机械寿命: ≥10000次;
- 5、耐焊时间: ≤3秒焊接温度350±10℃。

电话: 0769-82310511-867
邮箱: hooya89@hooya.hk
V: hooya89

品名	基座颜色	上盖颜色	端子类型
WH-001-**WW01B2-A	白色	白色	中长脚
WH-001-**WW01B3-A	白色	白色	长脚
WH-001-**BB01W2-A	黑色	黑色	中长脚
WH-001-**BR01W2-A	黑色	红色	中长脚
WH-001-**BR01W3-A	黑色	红色	长脚
WH-001-**BC01W2-A	黑色	白色透明	中长脚
WH-001-**BB01W3-A	黑色	黑色	长脚
WH-001-**WB01B3-A	白色	黑色	长脚
WH-001-**WW301B3-A	白色	奶白色	长脚


WH-001-*****-A
额定电流: 03~16A
端子类型

端子类型 (参考)

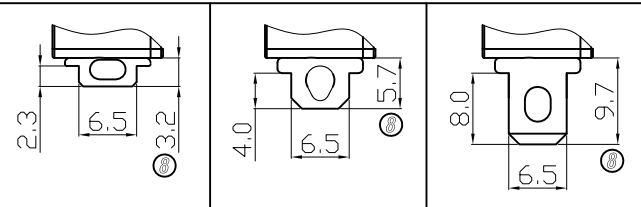

1 短脚 2 中长脚 3 长脚

开孔尺寸参考

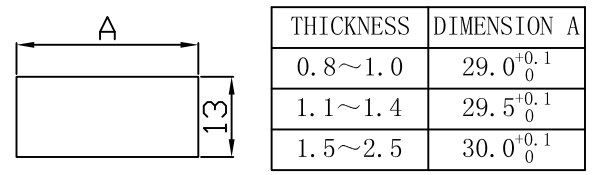

NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION	DIMENSIONAL TOLERANCES		APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN	ALL SIZE ARE IN		DRAWING NO. REV.	
				RANGE	TOLERANCE					MM	NO	DRAWING NO.	REV.
10		9		X	±0.30				LMC	WH-001-13BR01W2-A		WIF119006	A2
4		3		X.X	±0.20				2019.03.16	MATERIAL NO.			
3		2		X.XX	±0.10					MATERIAL NO.			
2	28.2 → 28.4 2020.12.07	1		ANGLES	±1°					MATERIAL NO.			
1	新增品名 2020.07.13									MATERIAL NO.			
LECION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.													