


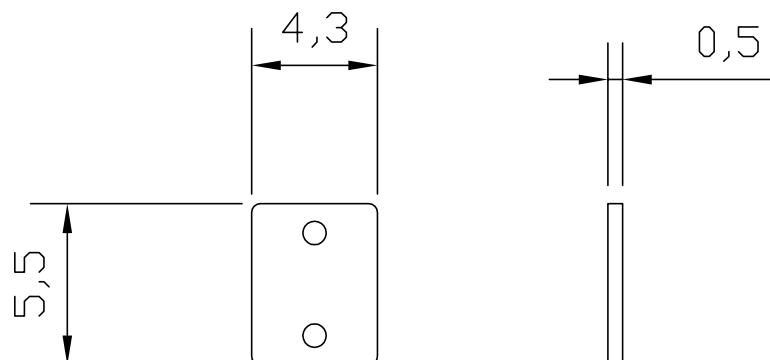

技术要求:

1. 材质: 紫铜, 厚度: $0.5\text{mm} \pm 0.02\text{mm}$;
2. 表面处理: 电镀镍;
3. 在常温常湿环境下保质期为90天;
4. 未注公差: $\pm 0.1\text{mm}$; 技
5. 盐雾试验: 24小时;
6. 符合RoHS、REACH环保要求;
7. 包装方式: 载带包装。

标记	更改前	更改后	日期	未注公差	材 料	紫 铜	品 名		STEIPU 惠州岩鑫精密工业有限公司			
①				±0.2mm	线 径		SMT铜片		Huizhou Yanxin precision Industry Co.,LTD			
②					比 例	1:1						
③					单 位	mm	制 图	李文杰	2023-3-20			
④				视 角			校 对					
							审 核					
										图 幅	A4	