



文件编号	
版本	A.0
页码	第1页 共4页
发行日期	2020.10.16

文件名称	产品规格书
------	-------

一、Outer Construction:

形状、尺寸依图规定

外观：外表光亮、良好，无锈迹、裂纹、电镀不良等缺陷。
表面应平整、无凹陷裂纹、毛刺等缺陷。

二、Mechanical Specification:

Voltage Rating	12VAC (rms) / DC
Current Rating	2A
Contact Resistance	50Milliohms Max.
Full Force	60~80gf / pin
Operational Durability	1000 Times
Withstanding Higt Temperature	280℃
Operational Temperature	- 20℃~ + 70℃



三、Material & Assemblies

Item	A ssemblies	Material	Gold Plated
1	弹片	磷铜	镀金 2u'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE

客户料号: PA30 TP-V2

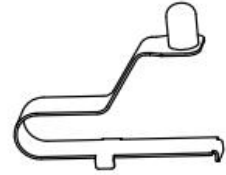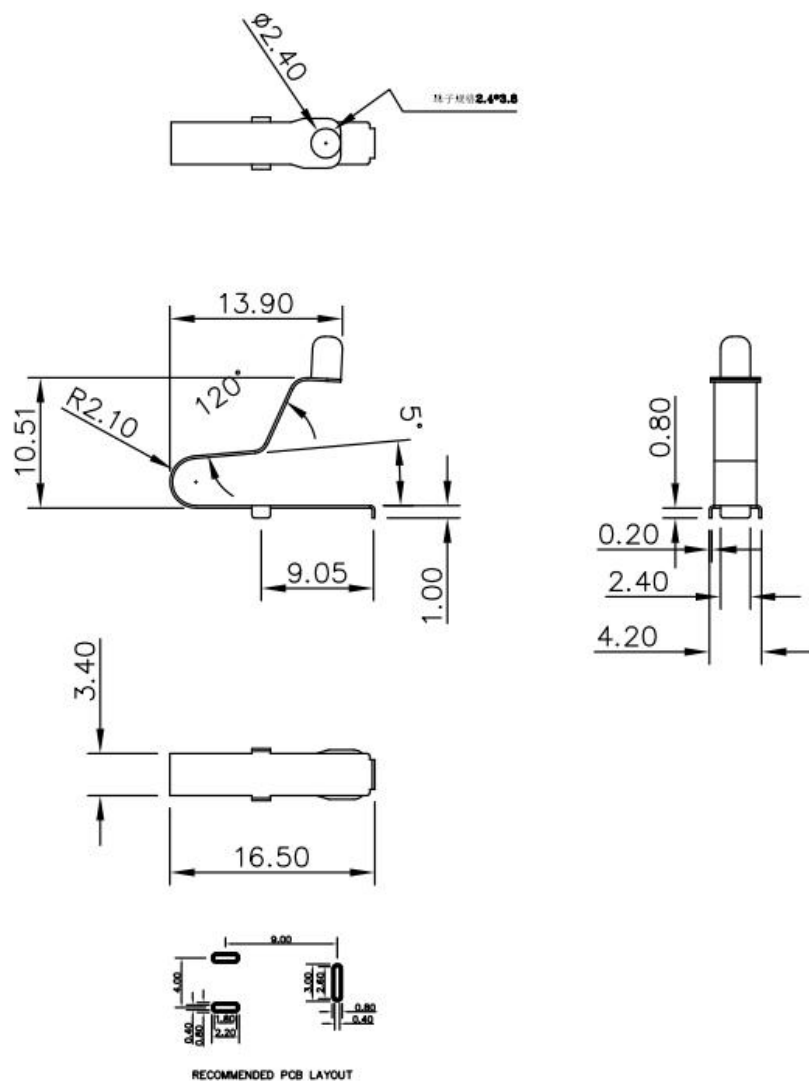

Note:

- Material (材料):
Shrapnel: PhBz (弹片: 磷铜)
Contactor: Brass C3604 (触点: 黄铜)
- Plating (电镀):
Shrapnel: 2u' Au over 50~80u' Ni (弹片: 镀金2u', 镍底50~80u'.)
Contactor: 2u' Au over 50~80u' Ni (触点: 镀金2u', 镍底50~80u'.)
- Electrical(电气特性):
Rated Current & Voltage: DC 12V;1A (额定电压&电流: 直流12V,1A)
Contact Resistance: 50 mohm Max. at working height.
接触电阻: 最大50毫欧 (在工作高度状态下)
- Mechanical (机械性能):
Durability: 1000 cycles (min) (寿命: 不少于1000次)
- WorkTemperature (工作环境),
Withstanding Higt Temperature: 280℃
Operational Temperature: - 40℃ ~ + 85℃

深圳市鑫扬泽电子有限公司



SCALE:	N/A	UNIT	mm
SHEET:	1 of 1	PROJECTION	
DATE:	2018.09.4	VER.	D.0

THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW :			
LENGTH		ANGLE	
X.XX	±0.05mm	X.XX	±0.50°
X.X	±0.10mm	X.X	±1.00°
X.	±0.20mm	X.	±2.00°

DESIGNED BY:	彭勇	DWG. NO.	YZT95X-1553413PA-01
CHECKED BY:		TITLE:	弹片
APPROVED BY:			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



深圳市鑫扬泽电子有限公司

SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.

文件编号	
版本	A.0
页码	第4页 共4页
发行日期	2020.10.16

文件名称	载带类产品包装规范
------	-----------

1、目的：

规范公司产品包装作业的作业，保护产品在运输中不受破坏。

2、范围：

本规范适用于载带包装类pogo pin产品、五金件的出货包装、贮存。其它形式如合同、供需双方的书面文本等有明确要求可不受本规范限制。

3、包装要求：

选择合适包装的载带，产品在载带中不可有太大晃动，需符合EIA-481-C标准。包装后应起到对产品保护，使用方便，便于机械装卸和运输的要求。

4、包装材料明细：

序号	名称	规格	用量	可装载带数
1	外包装箱（小）	34.5cmx34.5cmx6cm	1	2盘
	外包装箱（中）	35cmx35cmx17cm	1	8盘
	外包装箱（大）	35cmx35cmx41cm	1	20盘
2	泡沫衬板	30cmx30cmx1cm		2
3	干燥剂	1克/袋		1PCS/盘
4	透明胶带	45mm		若干
5	标签	65mmx44mm		1张/盘
6	防潮袋	48cmx40cm		1个/盘

5、包装步骤及注意事项：

1, 打印好标签, 准备适量干燥剂, 标识应当清晰, 易懂, 字体需一致。标签贴于卷轮贴标签处, 放入防潮袋, 加入干燥剂。用封口机封好口。



2, 将外包装箱折好（注意箱子的朝向），用透明胶带把外箱的中缝和两侧缝处封牢；泡沫衬板辅于包装箱底部，把封好的卷轮整齐地放入包装箱内，标签方向需一致。放完后最上层应比包装箱矮1CM以上。



3, 盖上泡沫衬板, 折好包装箱上盖, 用透明胶带将包装箱的中缝和两侧缝处封牢, 透明胶带切口要平整, 且完全与纸箱粘在一起若有不平要用手将其抹平。最后将外标签贴于包装箱的右上角, 包装完成。

