



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

位数: 9

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
壳体內的端子定位力	不带



端子类型	母端
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
应力消除	不带
接合固定	带有
接合对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	插销锁, 锁闩, 锁闩
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙
尺寸	
连接器高度	11 mm[.433 in]
产品宽度	13.3 mm[.524 in]
产品长度	13.3 mm[.523 in]
兼容的绝缘直径范围	1.7 – 3 mm[.067 – .118 in]
使用环境	
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
包装特性	
封装数量	1000
封装方法	Bag



产品合规性

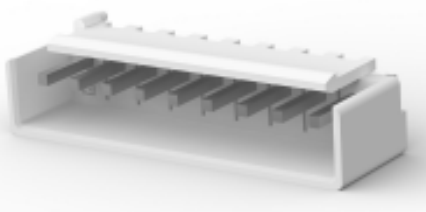
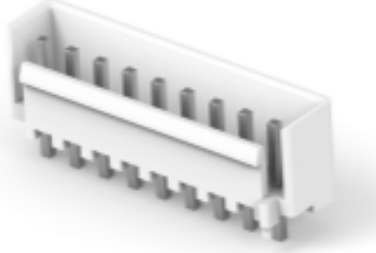
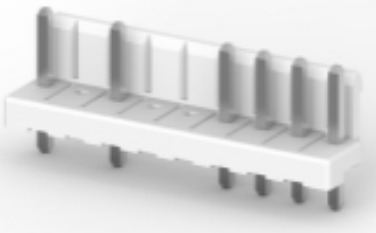
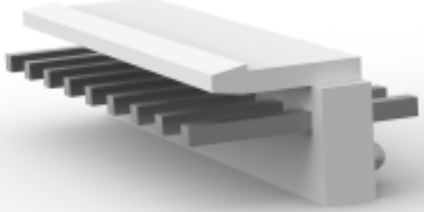
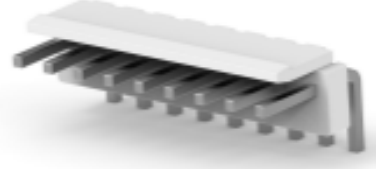
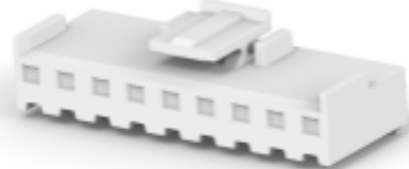
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月（235） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 1877285-9 09P EP SHRD HDR ASMY, WHITE	 TE 产品编号 1744427-9 EP Header Asy,Shrouded,9 Pos, GW	 TE 产品编号 1-2316952-9 3.96 EP HDR ASSY 9P, NO PIN 2,4,5	 TE 产品编号 1744057-9 3.96 EP HDR ASSY 9P W/PEGS
 TE 产品编号 1744428-9 3.96 EP HDR ASSY 9P R/A, GW	 TE 产品编号 1744544-9 EP II TPA 09P, BLACK	 TE 产品编号 2312042-5 EP II HSG, 5POS.,GLOW WIRE	 TE 产品编号 7-1123722-9 3.96 EP PLUG HSG 9P(GWT750)

该系列中的其他产品 | Economy Power II



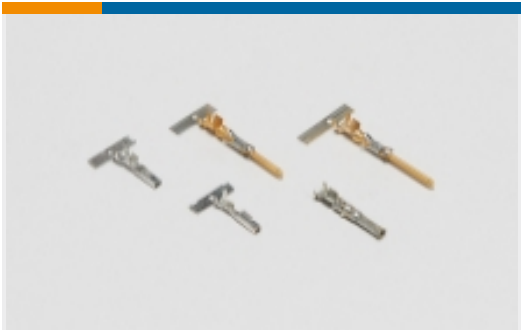PCB 板端连接器及母端(2)



电源端子(3)



矩形电源连接器(22)



连接器硬件(10)

客户还购买了



TE 产品编号5-2232266-3
PTL 2X3 PLUG HSG GLW WIRE KEY A DGR



TE 产品编号1971778-3
PTL TPA HIGH TEMP 2 x 3 BLACK



TE 产品编号1971781-2
PTL RECEPTACLE CONTACT, 14 AWG



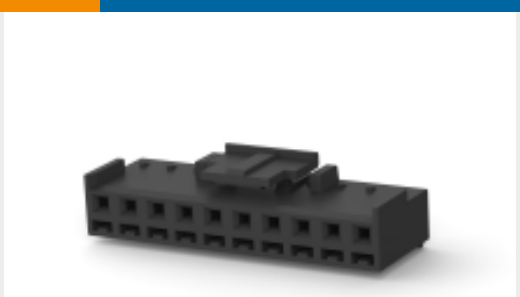
TE 产品编号63963-1
250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG NPST



TE 产品编号40661
RING 190(4.82 MM) TERMINAL 18-14 AWG BR



TE 产品编号42722-1
RING TONGUE 12-10 AWG BR



TE 产品编号1-1744498-0
10P EP-II HOUSING, BLACK



TE 产品编号1-1969706-1
250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,2 POS, BLACK



TE 产品编号1744493-3
03P EP-II HOUSING, ORANGE



TE 产品编号1744494-4
04P EP-II HOUSING, YELLOW

文档

产品图纸

09P EP-II HOUSING, NATURAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2132781-9_E.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2132781-9_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2132781-9_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773885-9 Economy Power Connectors](#)

英文版本

[7-1773458-5_ECONOMY_POWER_QRG](#)

英文版本

[7-1773461-5_EPII_CONNECTOR_TPA_DEVICE](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本