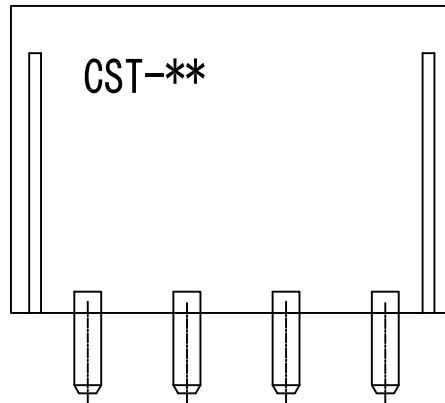
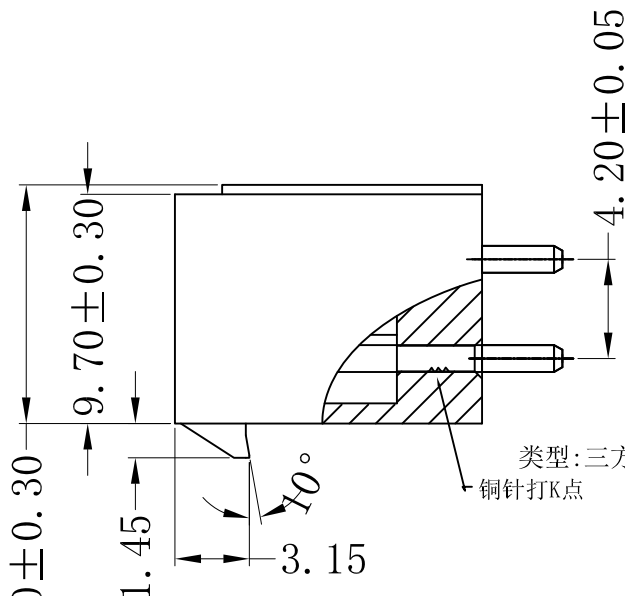
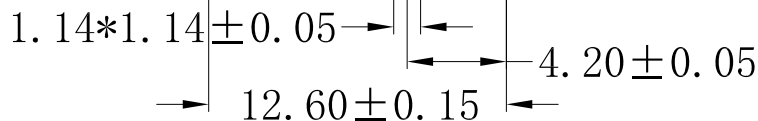
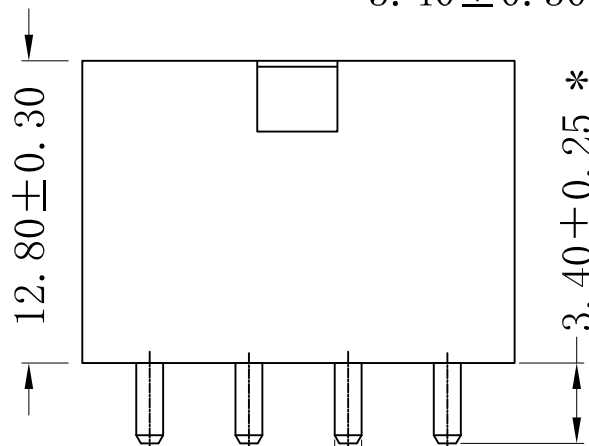
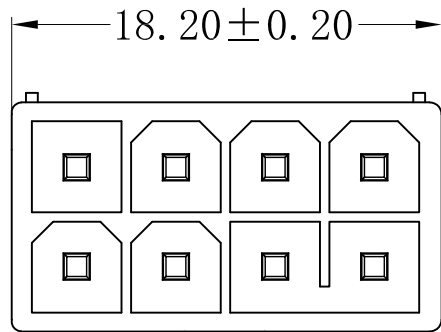


SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A-9A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩmin
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 10mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1150-08 D B T (****)

企业Logo

产品料号

PIN位

颜色:

B: 黑色

W: 白色

R: 红色

L: 蓝色

Y: 黄色

O: 橙色

色粉号

注: 黑色/白色无色号

电镀:

T: 镀锡 (Sn100-120u" over Ni 30u")

G: 普金1u" (Au 1u" over Ni 30u")

G3: 镀金3u" (Au 3u" over Ni 30u")

G5: 镀金5u" (Au 5u" over Ni 30u")

- Poles: 08
- Material: Nylon 66, UL94V-2.
- Material: ①Contact: Brass H65, Tin/Gold Plated
②Base: Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类别	针座	品名	CS-1150-08DBT	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	修改内容
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量		修改日期
工程图号	CST-1150	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEETRONICS CO.,LTD.				
制定日期	2022-08-10	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05					