



Essential LED 灯泡

ESS LEDBulb 19W E27 6500K A80 1CT/12 CN

Essential LED 灯泡与带有 E27 支座的现有灯具兼容，专为改造更换白炽灯、卤素灯和节能灯泡而设计，不仅节能效果出众，还可以最大限度地降低初始投资

产品数据


一般信息	
底盖	E27 [E27]
标称使用寿命	12,000 小时
切换循环	50,000
额定使用寿命 (小时)	12,000 小时
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
颜色代码	865 [CCT of 6500K]
颜色代码	865 [CCT of 6500K]
光束角度 (标称)	150 °
光通量	2,300 lm
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定) (标称)	121.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	19 W
灯具电流 (标称)	170 mA

瓦数相当	160 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.51
电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	90 °C
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外形	A80 [A 80 毫米]
审批和申请	
EyeComfort	否
产品数据	
订单产品名称	ESS LEDBulb 19W E27 6500K A80 1CT/12 CN
完整的产品名称	ESS LEDBulb 19W E27 6500K A80 1CT/12 CN
完整产品代码	694793914929200
订购代码	929002004109
材料编号 (12NC)	929002004109
计算器 - 每包数量	1

Essential LED 灯泡



EAN/UPC - 产品/箱	6947939149292
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	6947939149308

二维绘图

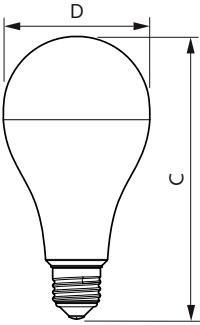


Product	D	C
ESS LEDBulb 19W E27 6500K A80 1CT/12 CN	80 mm	155 mm

光度数据

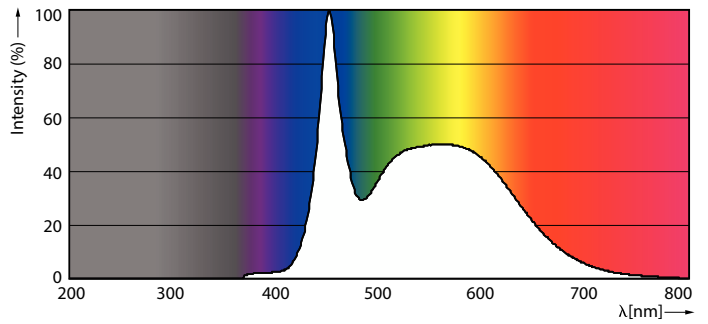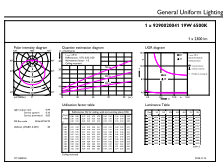

General uniform lighting - ESS LEDBulb 19W E27 6500K A80 1CT/12 CN



Spectral Power Distribution Colour - ESS LEDBulb 19W E27 6500K A80 1CT/12 CN

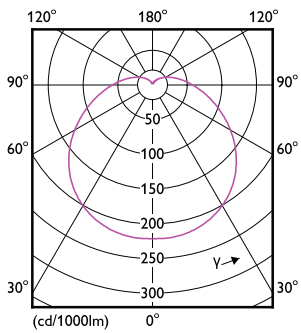

Light Distribution Diagram - ESS LEDBulb 19W E27 6500K A80 1CT/12 CN

Essential LED 灯泡

寿命

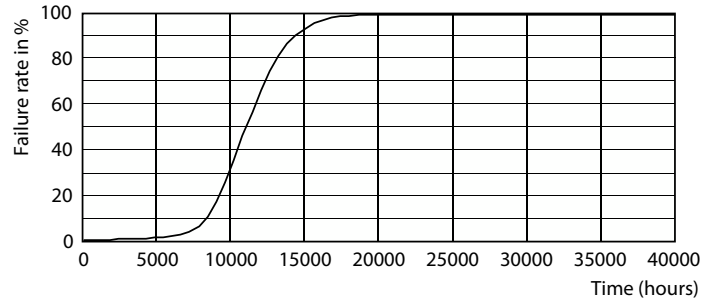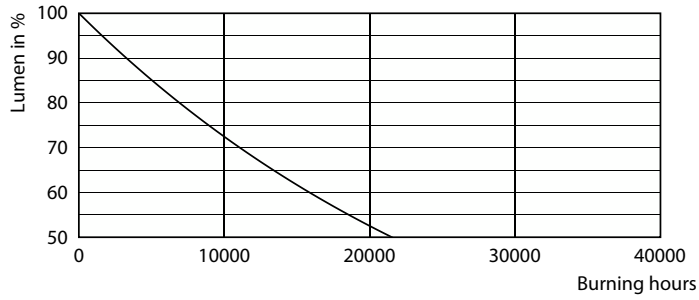

Lumen Maintenance Diagram - ESS LEDBulb 19W E27 6500K A80 1CT/12 CN

Life Expectancy Diagram - ESS LEDBulb 19W E27 6500K A80 1CT/12 CN

