



# TrueForce Core LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

## TForce Core HB 30W E27 830 CN GN3

Philips TrueForce Core 工业和零售 LED 灯提供了一种回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，用来替换高强度气体放电 (HID) 灯。这些灯具为 HID 替换品带来了 LED 的能效和长使用寿命效益，而且初始成本低，具有即时可见的成本节约效益。选择适当的灯具尺寸和光分布后，可以绕过现有镇流器轻松改装 TrueForce Core 工业和零售 LED 灯，而且还能提高照明质量。

### 产品数据

基本信息	
Lighting Technology	LED
开关次数	50,000
标称使用寿命	15,000 小时
底座	E27 [E27]
照明科技	
颜色代码	830 [CCT of 3000K]
光束角度 (标称)	185 °
光通量	3,000 lm
颜色名称	白色 (WH)
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定) (标称)	100.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %


运营和电气	
Line Frequency	50 Hz
输入频率	50 Hz
功耗	30 W
灯具电流 (标称)	245 mA
瓦数相当	45 W
启动时间 (标称)	0.5 s
启动时间 (达到 60% 亮度)	0.5 s
功率因数 (小数)	0.5
电压 (标称)	220-240 V
温度	
环境温度范围	-20°C 至 45°C
最大外壳温度 (标称)	75 °C

# TrueForce Core LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

<b>控制调光</b>	
可调光	否
<b>机械和壳体</b>	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	T 形
<b>应用</b>	
符合欧盟 RoHS 规范	是
<b>产品参数</b>	
Full EOC	692234190818700



订单产品名称	TForce Core HB 30W E27 830 CN GN3
订购代码	929002408310
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
材料编号 (12NC)	929002408310
完整的产品名称	TForce Core HB 30W E27 830 CN GN3
EAN/UPC - 案例	6922341908194

## 二维绘图

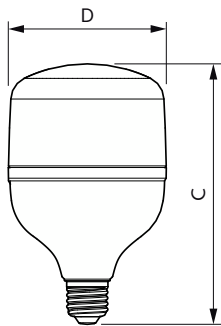

Product	D	C
TForce Core HB 30W E27 830 CN GN3	100 mm	165 mm

## 光度数据

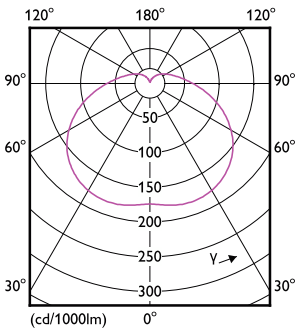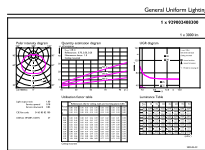


General uniform lighting - TForce Core HB 30W E27 830 CN GN3

Light Distribution Diagram - TForce Core HB 30W E27 830 CN GN3

# TrueForce Core LED 工业和零售 (高棚灯 – HPI/SON/HPL)

## 光度数据

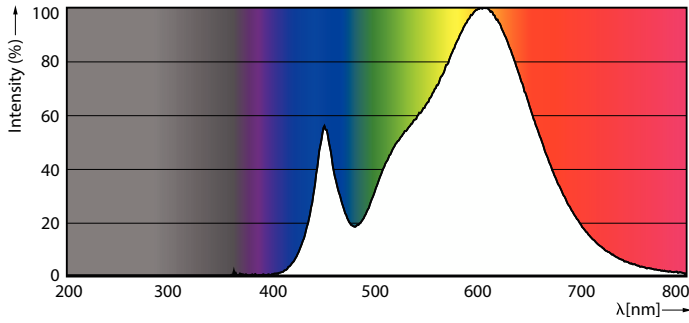


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB 30W E27 830 CN GN3

## 寿命



Life Expectancy Diagram - TForce Core HB 30W E27 830 CN GN3

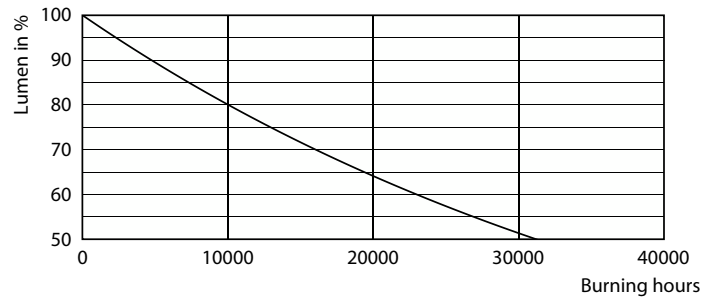

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB 30W E27 830 CN GN3

