


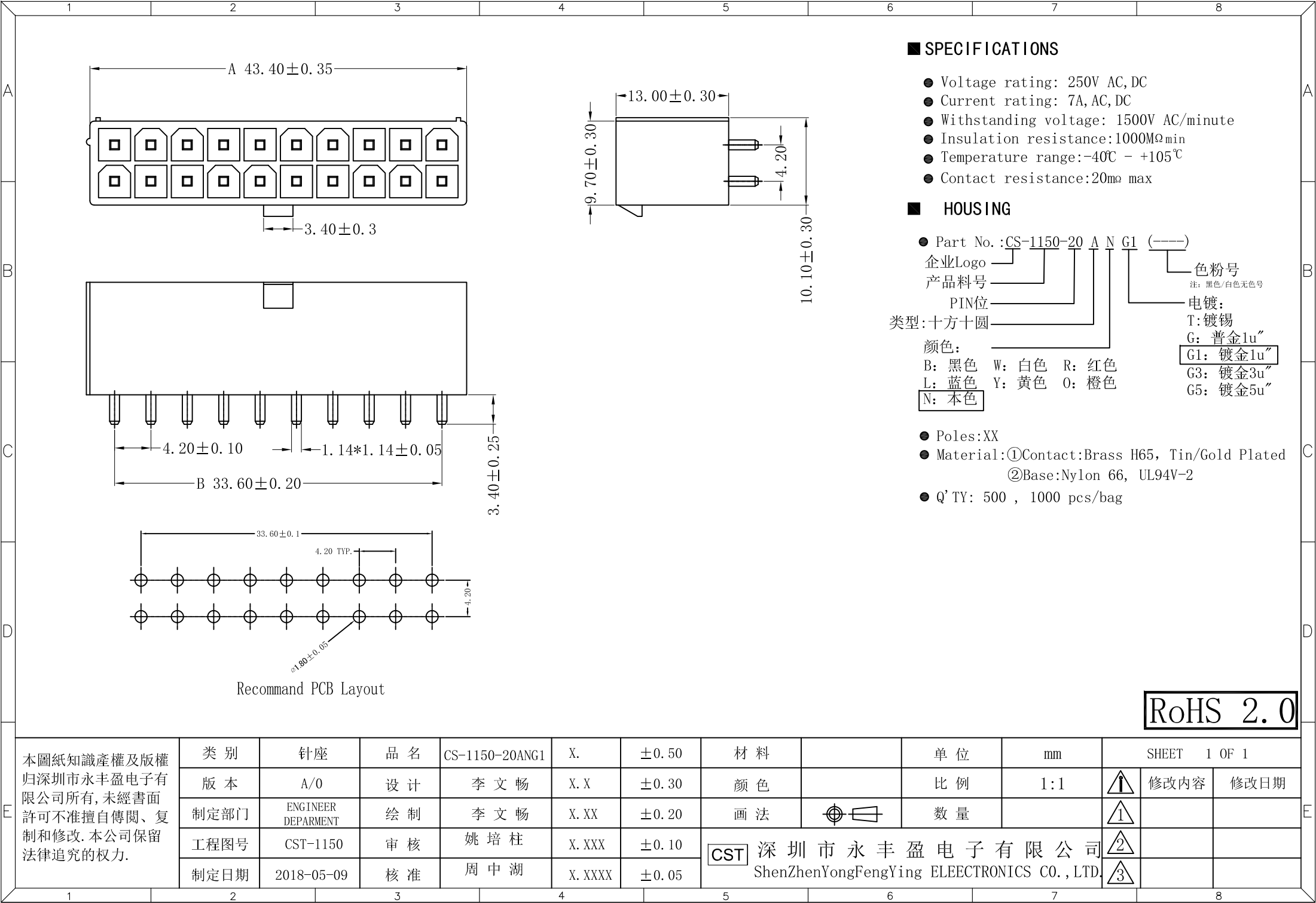

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40℃ - +105℃
- Contact resistance:20mΩ max

HOUSING

Part No. :CS-1150-20 A N G1 (-----)

企业Logo 产品料号 PIN位 类型:十方十圆 颜色: B: 黑色 W: 白色 R: 红色 L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色 N: 本色

色粉号 注: 黑色/白色无色号

电镀: T: 镀锡 G: 普金1u" G1: 镀金1u" G3: 镀金3u" G5: 镀金5u"

- Poles:XX
- Material:①Contact:Brass H65, Tin/Gold Plated ②Base:Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有, 未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针座	品 名	CS-1150-20ANG1	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计	李 文 畅	X.X	±0.30	颜 色		比 例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘 制	李 文 畅	X.XX	±0.20	画 法	⊕	数 量		1		
工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				2		
制定日期	2018-05-09	核 准	周 中 湖	X.XXXX	±0.05					3		