


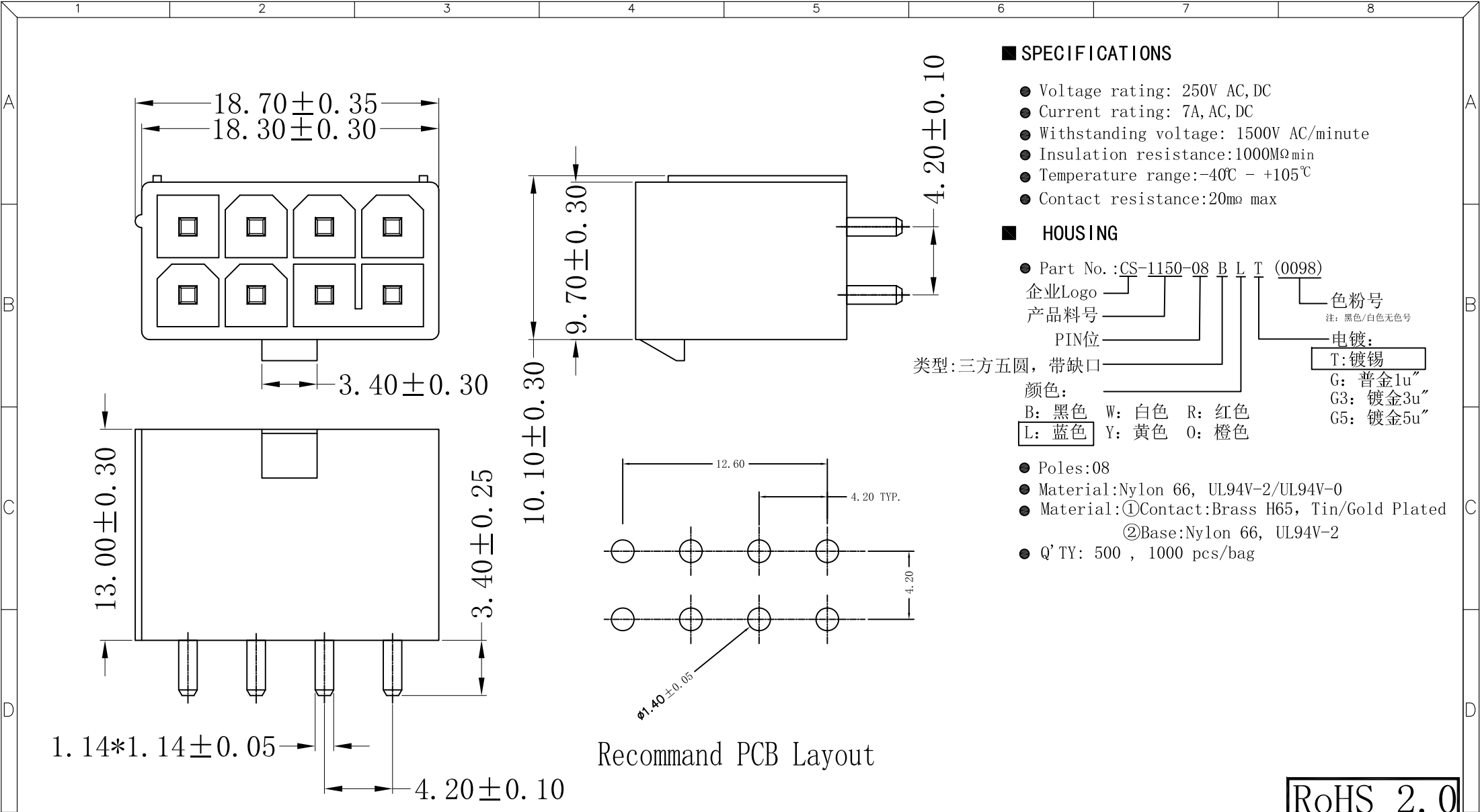

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40℃ - +105℃
- Contact resistance:20mΩ max

HOUSING

- Part No. :CS-1150-08 B L T (0098)
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型:三方五圆, 带缺口
- 颜色:
 - B: 黑色 W: 白色 R: 红色
 - L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色
- 电镀:
 - T: 镀锡
 - G: 普金1u"
 - G3: 镀金3u"
 - G5: 镀金5u"
- 色粉号
- 注: 黑色/白色无色号

- Poles:08
- Material:Nylon 66, UL94V-2/UL94V-0
- Material:①Contact:Brass H65, Tin/Gold Plated
- ②Base:Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改.本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针座	品 名	CS-1150-08BLT(0098)	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计	李 文 畅	X.X	±0.30	颜 色		比 例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘 制	李 文 畅	X.XX	±0.20	画 法	⊕	数 量		↑		
工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				↑		
制定日期	2020-12-10	核 准	周 中 湖	X.XXXX	±0.05					↑		