


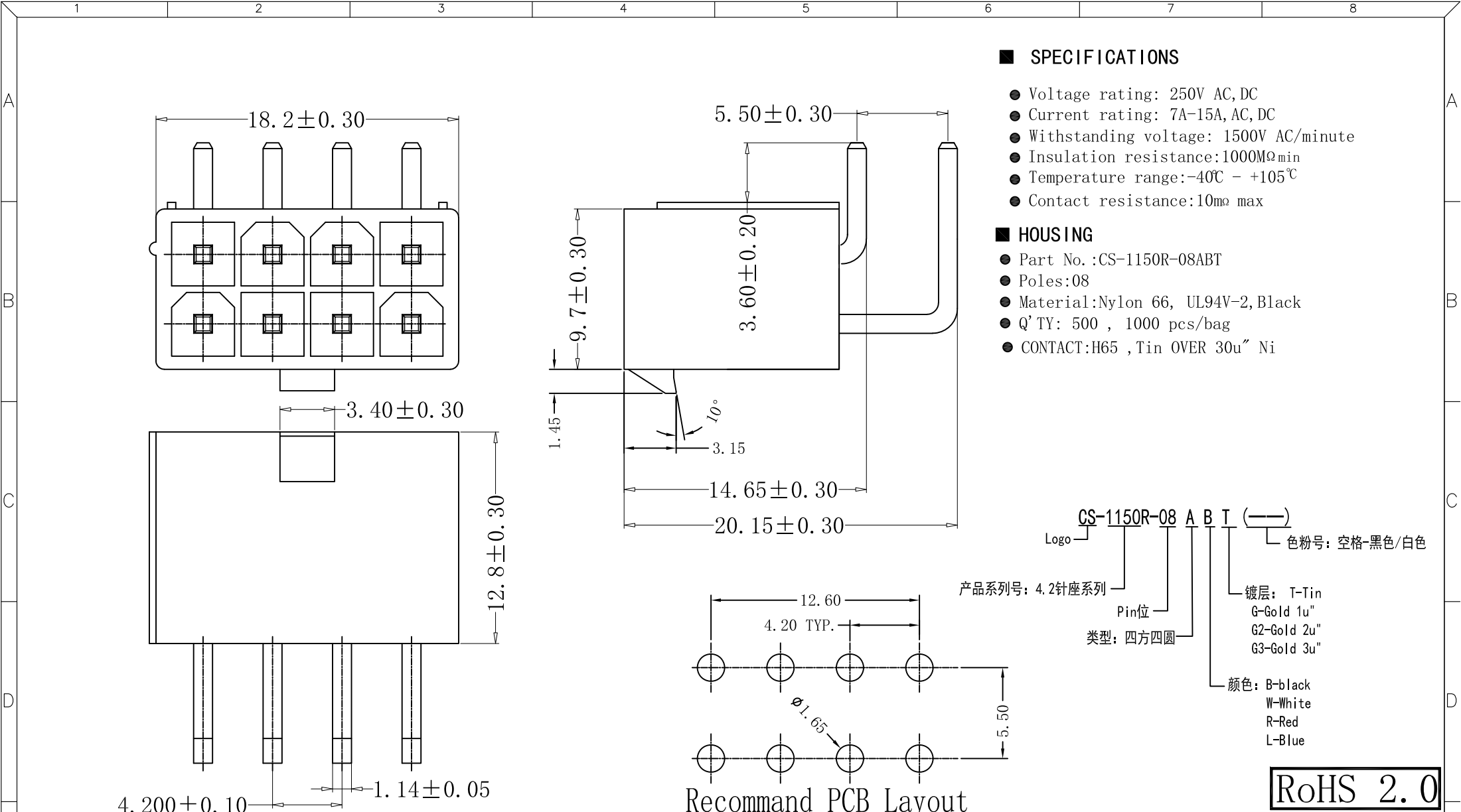

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A-15A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 10mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1150R-08ABT
- Poles: 08
- Material: Nylon 66, UL94V-2, Black
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag
- CONTACT: H65 , Tin OVER 30u" Ni

Recommend PCB Layout

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權 归深圳市永丰盈电子有 限公司所有, 未經書面 許可不准擅自傳閱、复 制和修改. 本公司保留 法律追究的权力.	类 别	针座	品 名	CS-1150R-08ABT	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1	
	版 本	B/0	设 计	李 文 畅	X. X	±0.30	颜 色		比 例	1:1	修改内容	修改日期
	制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘 制	李 文 畅	X. XX	±0.20	画 法		数 量		扣高长增加	2022-05-26
	工程图号	CS-1150-08ABT	审 核	姚 培 柱	X. XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.				2	
	制定日期	2022-05-26	核 准	周 中 湖	X. XXXX	±0.05					3	