
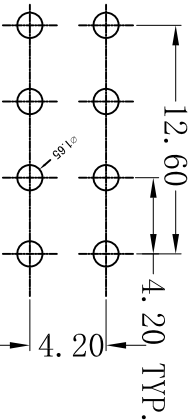
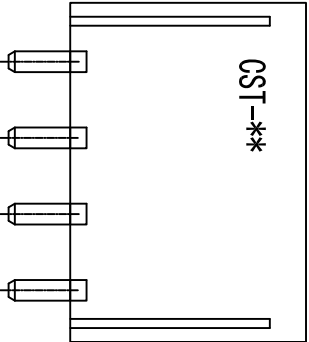


SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7-9A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40℃ - +105℃
- Contact resistance:20mΩ max

HOUSING

- Part No.:CS-1150-08 BK B T (***)
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型:三方五圆,带缺口,大扣
- 颜色:
- B: 黑色 W: 白色 R: 红色
- L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色
- 电镀:
- T: 镀锡 (Sn100-120μ" over Ni 30μ")
- G: 镀金1μ" (Au 1μ" over Ni 30μ")
- G3: 镀金3μ" (Au 3μ" over Ni 30μ")
- G5: 镀金5μ" (Au 5μ" over Ni 30μ")
- 注: 黑色/白色无色号
- 色粉号
- Poles:08
- Material:Nylon 66, UL94V-2
- Material:①Contact:Brass H65, Tin 100μ" OVER 30μ" Ni Plated
- ②Base:Nylon 66, UL94V-2
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag

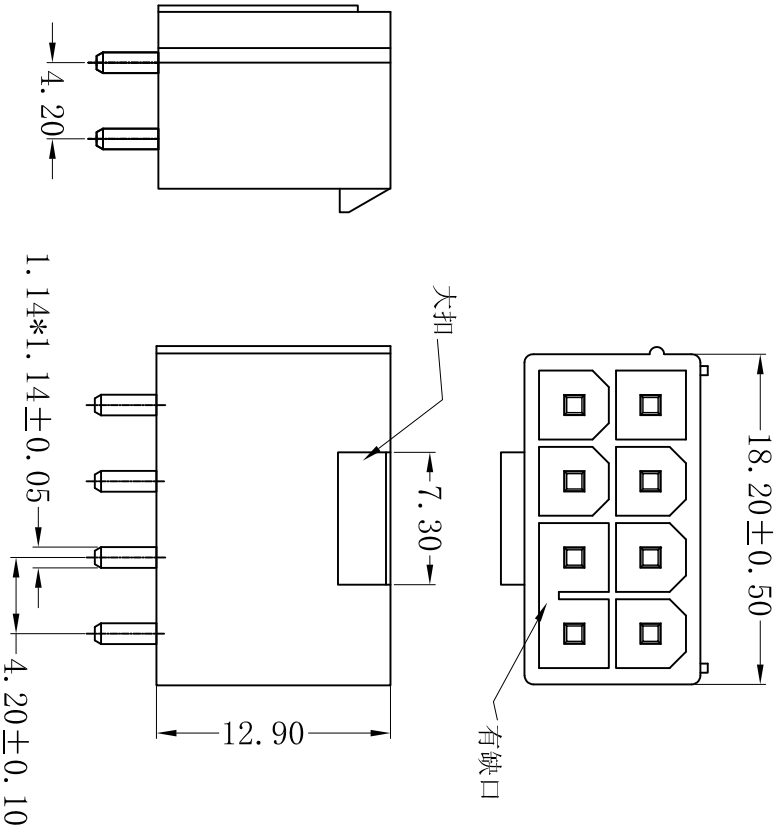

Recommend PCB Layout

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權 歸深圳市永丰盈电子有 限公司所有,未經書面 許可不准擅自傳閱、复 制和修改. 本公司保留 法律追究的权力.	类别	针座	品名	CS-1150-08BKBKT	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1		修改内容	修改日期
	制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量				
	工程图号	CST-1150	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.						
	制定日期	2022-10-31	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05							