
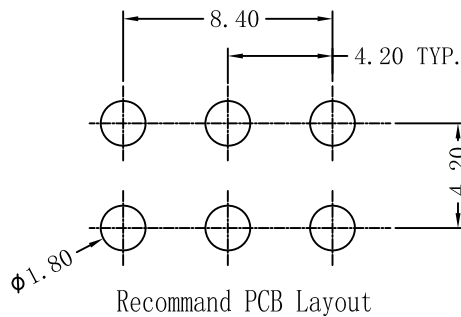
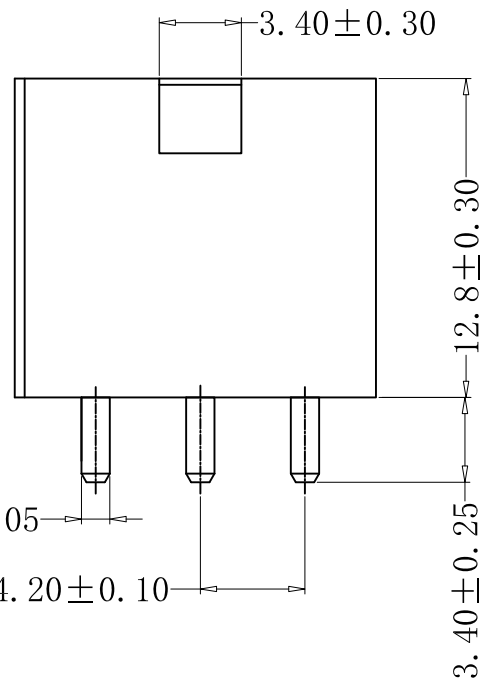
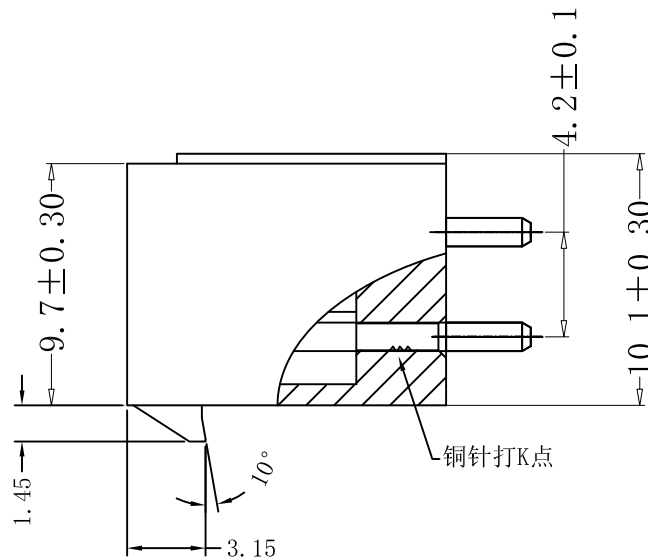


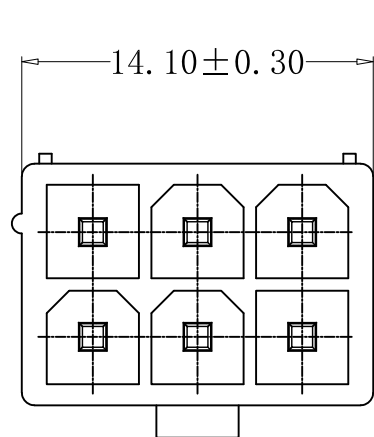

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩmin
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 10mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1150-06 B N T (----)
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型: 两方四圆
- 颜色: N: 本色 B: 黑色 W: 白色 R: 红色 L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色
- 色粉号: 注: 黑色/白色无色号
- 电镀: T: 镀锡 G: 普金1u" G3: 镀金3u" G5: 镀金5u"
- Poles: XX
- Material: ①Contact: Brass H65, Tin/Gold Plated ②Base: Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 500 pcs/bag

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有, 未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针 座	品 名	CS-1150-06BNT			材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计	李 文 畅	X. X	±0.30	颜 色		比 例	1:1	修改内容	修改日期	
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘 制	李 文 畅	X. XX	±0.20	画 法		数 量				
工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X. XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.						
制定日期	2022-08-11	核 准	周 中 湖	X. XXXX	±0.05							