


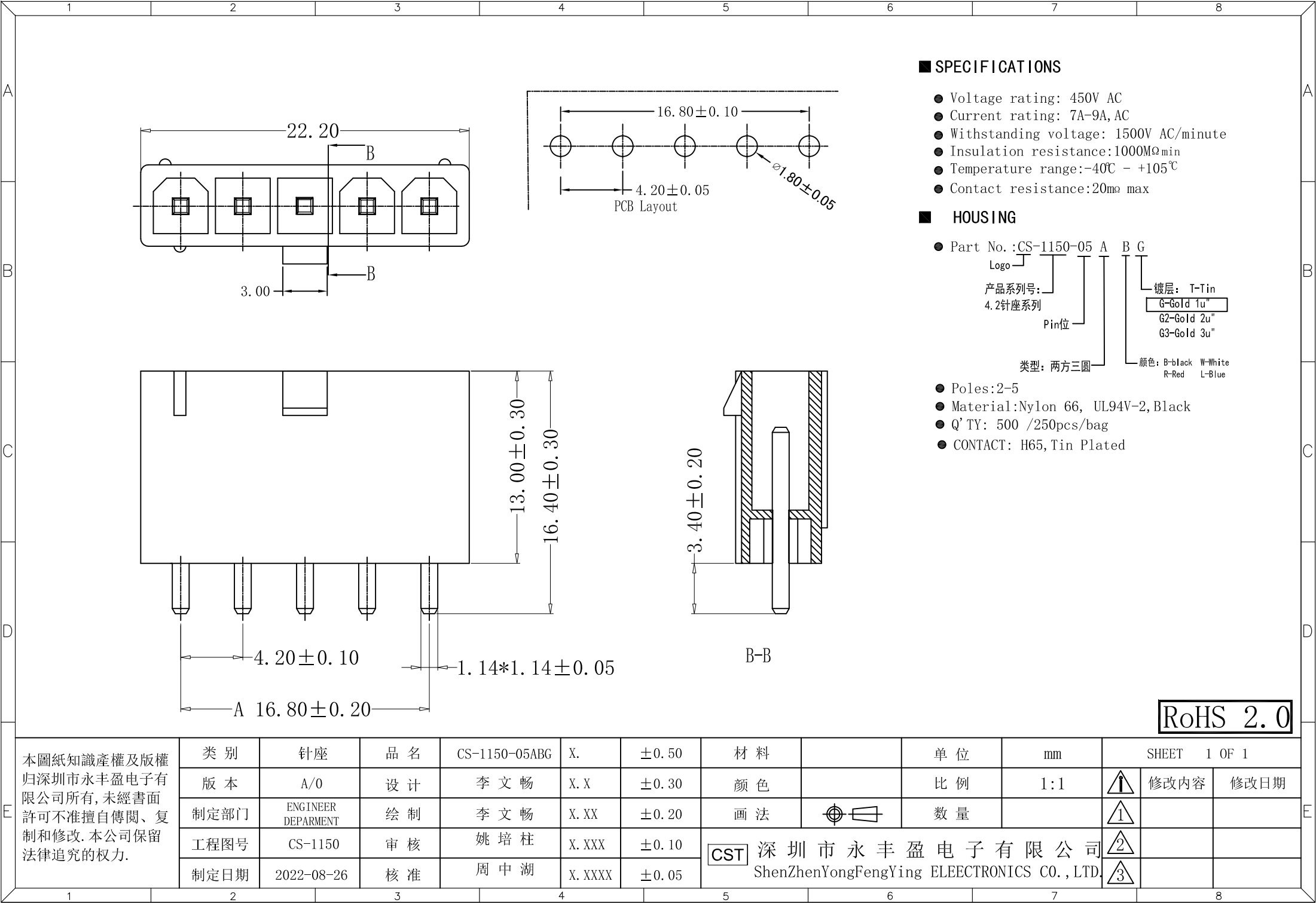

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 450V AC
- Current rating: 7A-9A, AC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40℃ - +105℃
- Contact resistance:20mΩ max

HOUSING

- Part No. :CS-1150-05 A B G
Logo
产品系列号:
4.2针座系列
Pin位
类型: 两方三圆
镀层: T-Tin
G-Gold 1u"
G2-Gold 2u"
G3-Gold 3u"
颜色: B-black W-White
R-Red L-Blue
- Poles:2-5
- Material:Nylon 66, UL94V-2, Black
- Q' TY: 500 /250pcs/bag
- CONTACT: H65, Tin Plated

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针座	品 名	CS-1150-05ABG	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/0	设 计	李 文 畅	X. X	±0.30	颜 色		比 例	1:1	修改内容	修改日期	
制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘 制	李 文 畅	X. XX	±0.20	画 法		数 量				
工程图号	CS-1150	审 核	姚 培 柱	X. XXX	±0.10	CST 深 圳 市 永 丰 盈 电 子 有 限 公 司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.						
制定日期	2022-08-26	核 准	周 中 湖	X. XXXX	±0.05							