


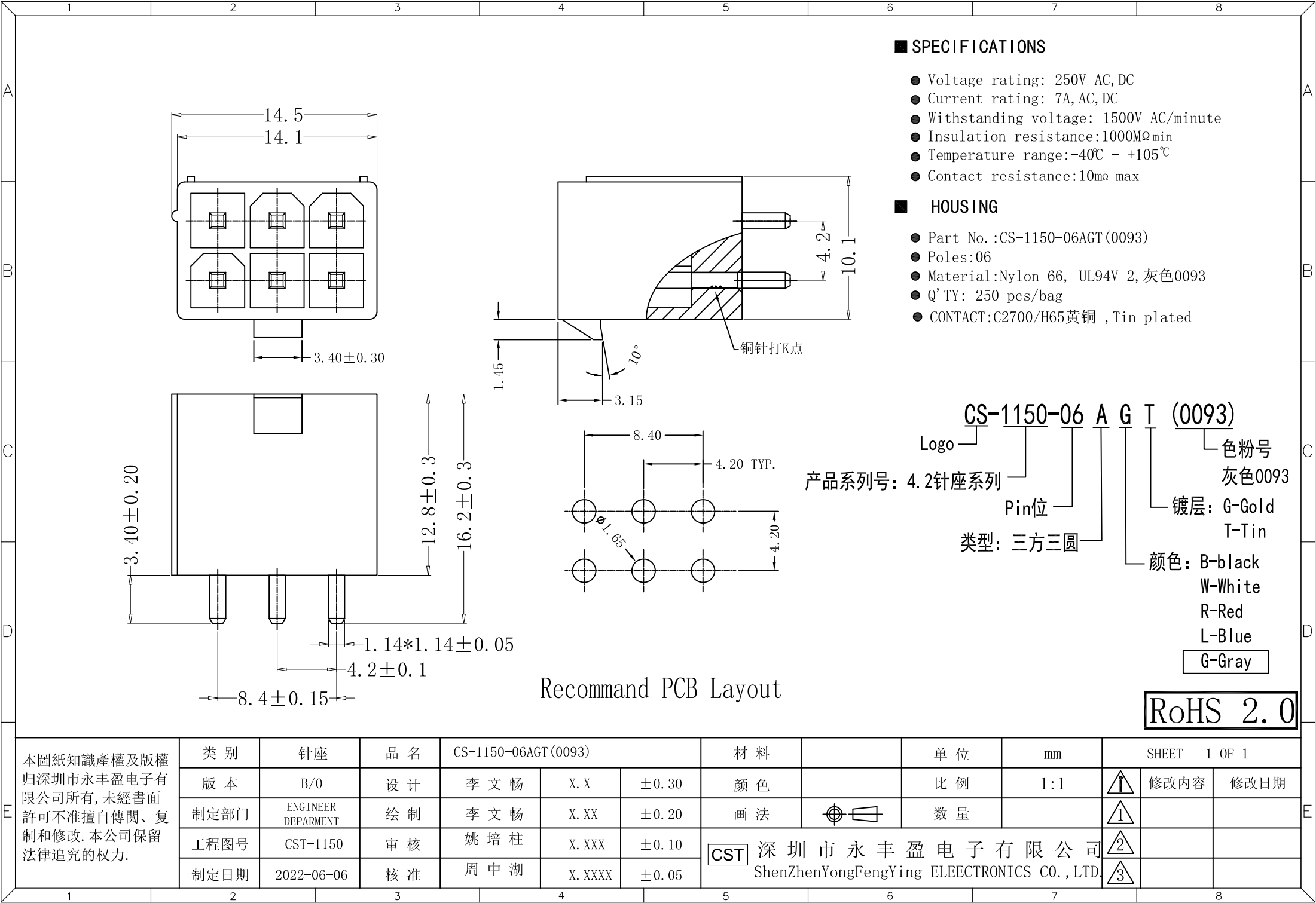

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40℃ - +105℃
- Contact resistance:10mΩ max

■ HOUSING

- Part No. :CS-1150-06AGT(0093)
- Poles:06
- Material:Nylon 66, UL94V-2, 灰色0093
- Q' TY: 250 pcs/bag
- CONTACT:C2700/H65黄铜 ,Tin plated

CS-1150-06 A G T (0093)

Logo

产品系列号: 4.2针座系列

Pin位

类型: 三方三圆

色粉号
灰色0093

镀层: G-Gold
T-Tin

颜色: B-black
W-White
R-Red
L-Blue
G-Gray

Recommad PCB Layout

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针座	品 名	CS-1150-06AGT(0093)			材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	B/0	设 计	李 文 畅	X. X	±0.30	颜 色		比 例	1:1	↑	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘 制	李 文 畅	X. XX	±0.20	画 法	⊕	数 量		↑		
工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X. XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				↑		
制定日期	2022-06-06	核 准	周 中 湖	X. XXXX	±0.05					↑		