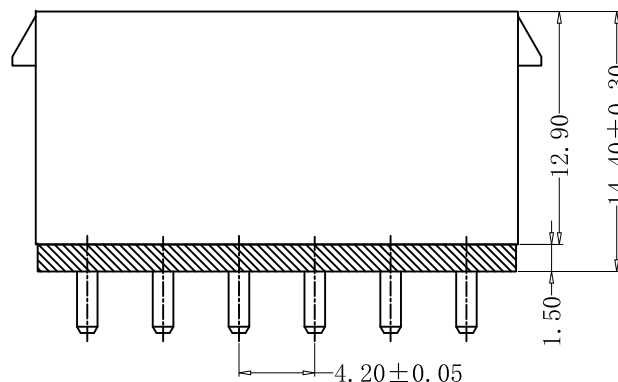
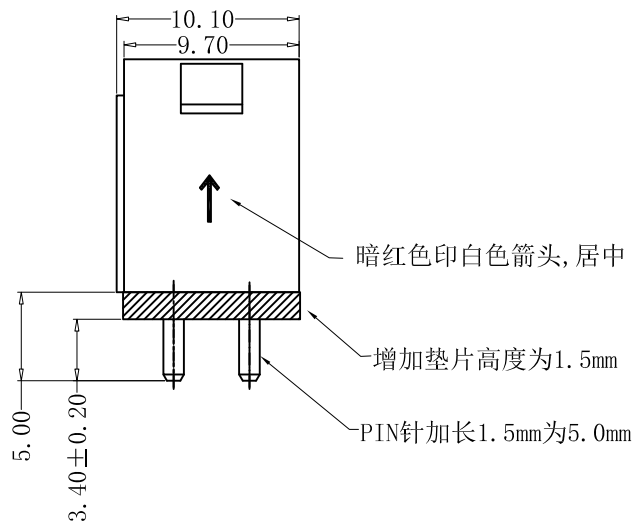
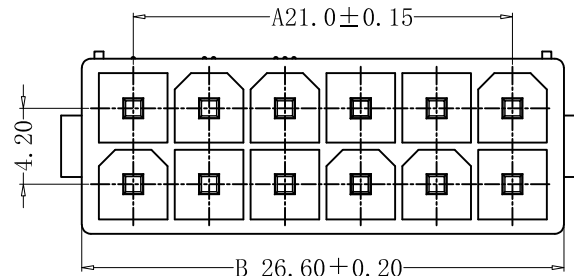
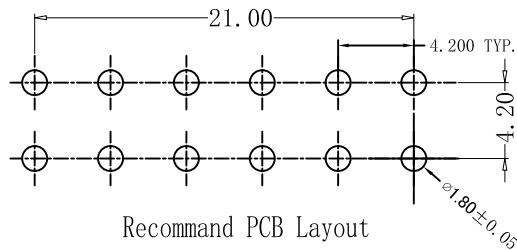


SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω min
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 10m Ω max

HOUSING

- Part No.: CS-1150-12KD 暗红色0039 印白色箭头

企业Logo

产品料号

PIN位

类型: 6方6圆, 加垫片

- Poles: 12PIN
- Material: ①Contact: Brass H65, Tin Plated
②Base: Nylon 66, UL94V-2 (暗红色0039)
- Q' TY: 250 pcs/bag

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有, 未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改. 本公司保留
法律追究的权力.

类 别	针座	品 名	CS-1150-12KDDRT (0039)			材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	B/0	设 计	李 文 畅	X. X	± 0.50	颜 色		比 例	1:1	⚠	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARMENT	绘 制	李 文 畅	X. XX	± 0.35	画 法		数 量		①		
工程图号	CST-1150	审 核	姚 培 柱	X. XXX	± 0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.				②		
制定日期	2023-06-24	核 准	周 中 湖	X. XXXX	± 0.05					③		