
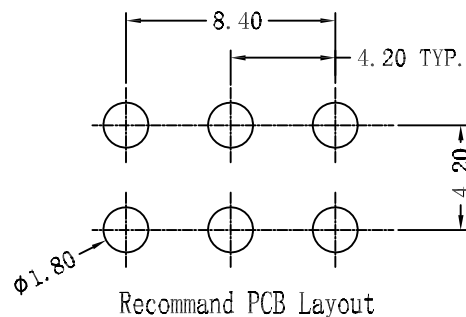
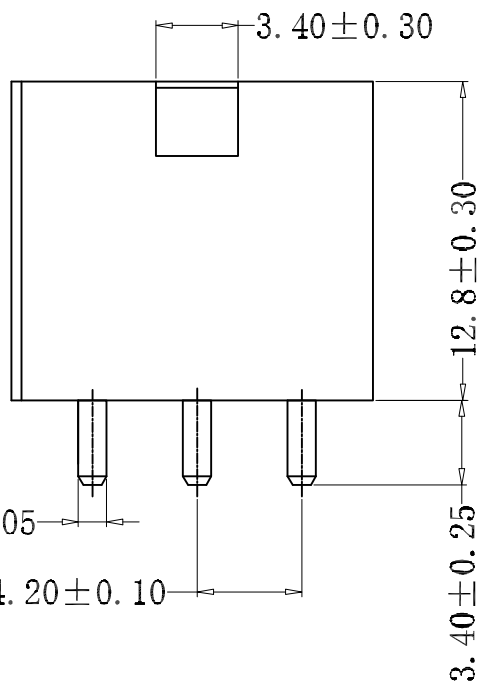
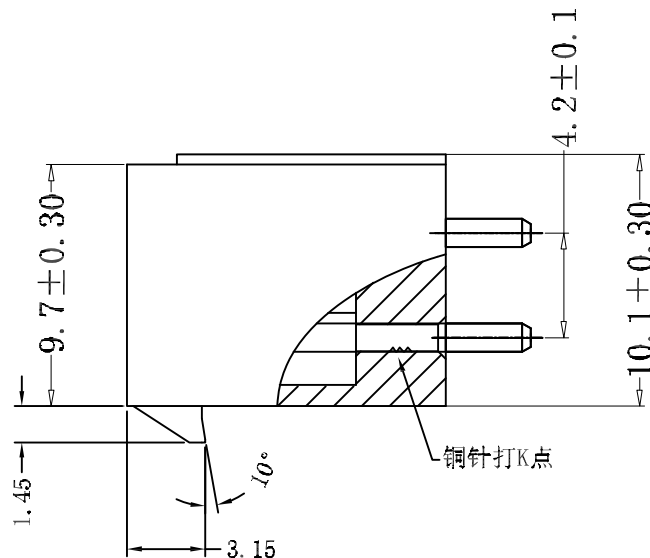


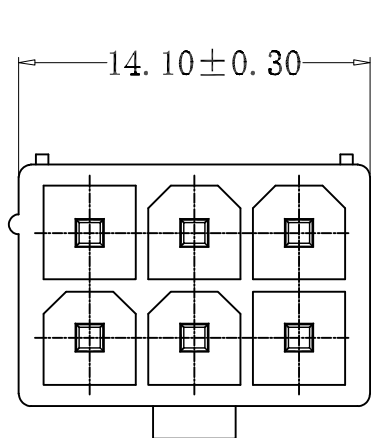

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩmin
- Temperature range: -40℃ - +105℃
- Contact resistance: 10mΩ max

HOUSING

- Part No.: CS-1150-06 B B G (----)
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型: 两方四圆
- 颜色: N: 本色 B: 黑色 W: 白色 R: 红色 L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色
- 色粉号: 注: 黑色/白色无色号
- 电镀: T: 镀锡 G: 镀金
- Poles: XX
- Material: ①Contact: Brass H65, Tin/Gold Plated ②Base: Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 500 pcs/bag

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改。本公司保留
法律追究的权力。

类别	针座	品名	CS-1150-06BBG/0.8u/V2			材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期	
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量				
工程图号	CST-1150	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.						
制定日期	2022-08-11	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05							