

HAPTIC™ Reactor HAPTIC™ Reactor

Hybrid Tough Type AFT14系列

产品编号 **AFT14A903A**

标准品 ?

MEMBERS ONLY

加入候选清单

基本信息 ▾

外形图 ▾

包装规格 ▾



型	Hybrid Tough Type	
共振频率	160Hz (Low), 320Hz (High)	
外形尺寸	10.0 × 22.6 × 9.0mm	
振动力	29.4m/s ² (3G) at 160Hz 22.3m/s ² (2.28G) at 320Hz	
驱动电压	3V +/-10%	
操作温度	-40°C to +85°C	
总阻值	8 Ω ±10% (@20°C)	
最小订货单位(pcs.)	日本	1,000
	出口	1,000

NET SHOP

3D CAD


RoHS

PDF 产品规格

咨询 (只有英文)

印刷

外形图

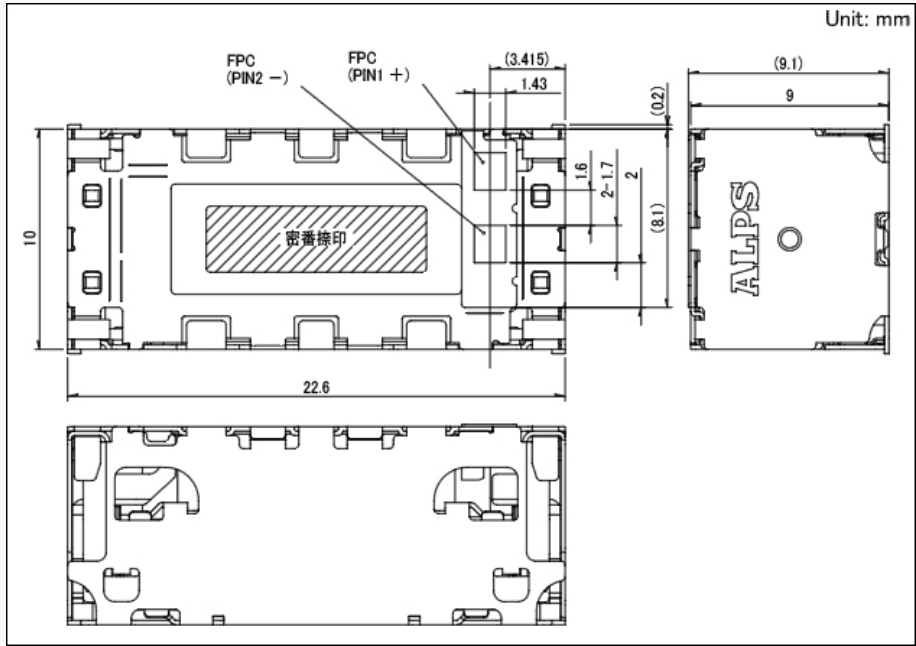

包装规格

托盘

包装数(pcs.)

1箱/日本	1,000
1箱/出口包装	1,000

出口包装箱尺寸(mm)

270 × 360 × 185