



产品规格书

客戶名稱 :

材质 :

圖號 :

品名 : **XRRH3.5*5*1.8**

日期 : **2023-8-19**

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
----	--	--	----

客户		表号	3 (1)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*5*1.8
批号			

1 产品标识


XRRH 3.5 * 5 * 1.8
 1 2 3 4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸

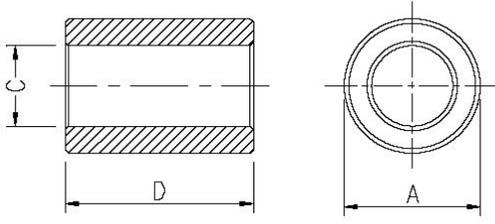

序号	尺寸 (mm)	
A	3.50	±0.2
B		
C	1.80	±0.2
D	5.00	±0.2
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	15 Ω Min.			
2	100 MHz	50 Ω Min.			

备注：包装方式	测试	审核	批准
每袋：10K，每箱100K	李燕	范进	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*5*1.8
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) \ Freq. (MHz)	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	9	13	15	41	50	124	193	319	621	924	343	210	152	125	100	82

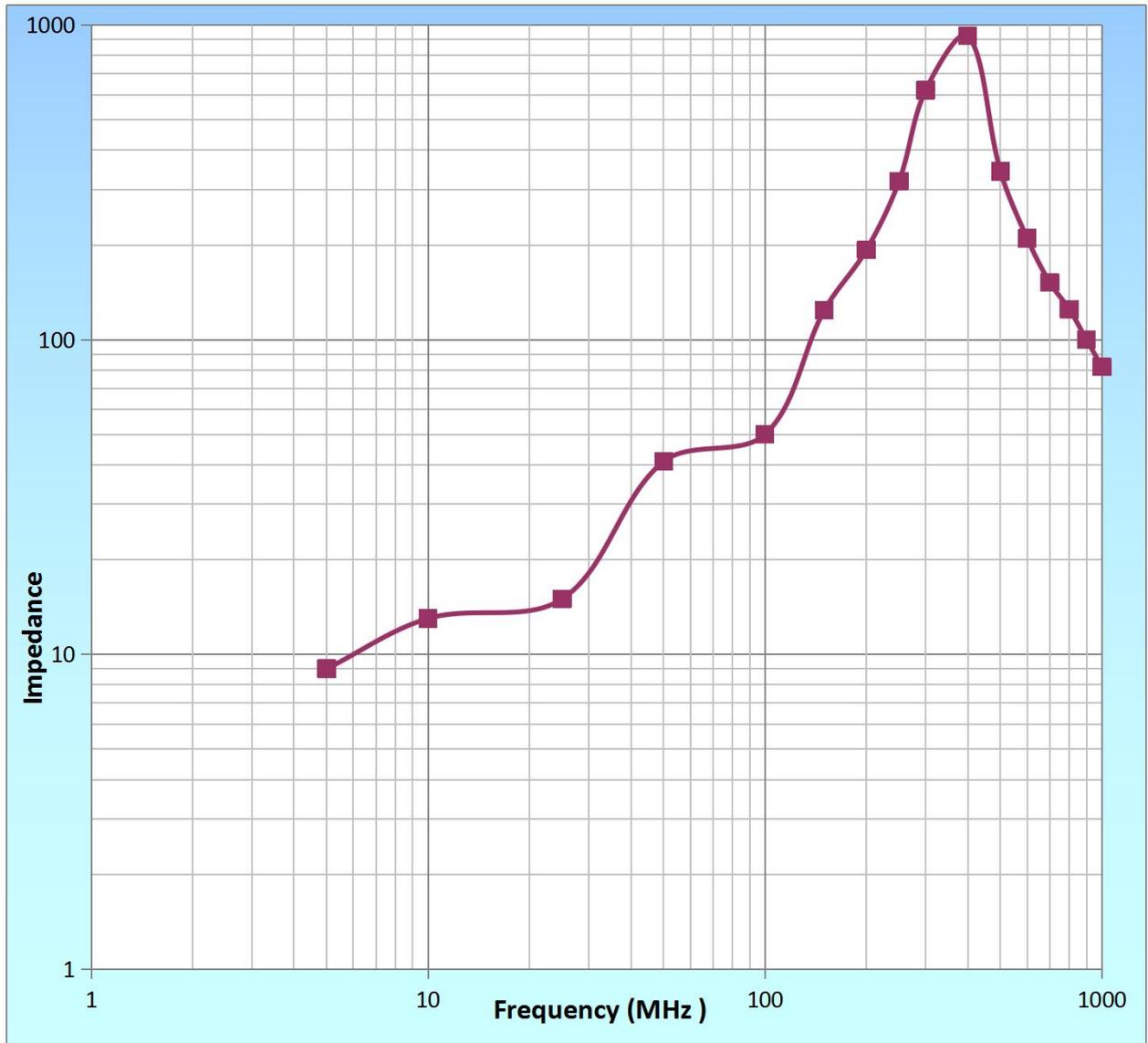

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述	符合
-----------	-----------

客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*5*1.8
批号			

9检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件：Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu							
温度：25° C 湿度：60%							
1	电阻抗 (Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)	
规格	15 Ω Min	50 Ω Min		3.50 ±0.2	1.80 ±0.2	5.00 ±0.2	
1	20.65	60.00		3.54	1.89	5.01	
2	20.98	61.00		3.53	1.87	5.02	
3	21.32	58.00		3.54	1.86	5.00	
4	21.45	55.00		3.53	1.91	5.02	
5	21.65	54.00		3.54	1.87	5.01	
6	22.13	53.00		3.54	1.90	5.00	
7	22.58	52.00		3.56	1.90	5.01	
8	22.98	50.00		3.49	1.88	5.02	
9	21.35	51.00		3.47	1.89	5.03	
10	23.65	50.00		3.56	1.87	5.00	
X	21.87	54.40		3.53	1.88	5.012	
R	3.0	10.0		0.09	0.05	0.02	
备注							

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌