



东莞市祥如电子有限公司

产品规格书

客戶名稱 :

材质 : HCM2

圖號 :

品名 : XRRH9.5*10.5*5

日期 : 2022/11/2

貴公司確認

承認

暫時承認,修改如下

不承認,原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題,煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述

符合

客户		表号	3 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH9.5*10.5*5
批号			

1 产品标识

XRRH 9.5 * 10.5 * 5
1 2 3 4





- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

2 尺寸

配置

产品图片

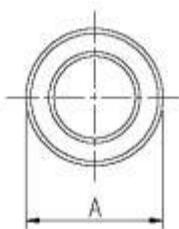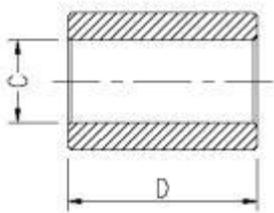

序号	尺寸 (mm)	
A	9.50	±0.3
B		
C	5.00	±0.3
D	10.50	±0.3
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标

No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	30 Ω Min.			
2	100 MHz	80 Ω Min.			

	测试	审核	批准


详述

符合

客户		表号	3 (2)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH9.5*10.5*5
批号			

8 阻抗与频率的特性曲线

Freq. (MHz)	1	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
Z(Ω)	3	15	25	44	68	103	155	230	356	640	580	291	191	142	112	95	78

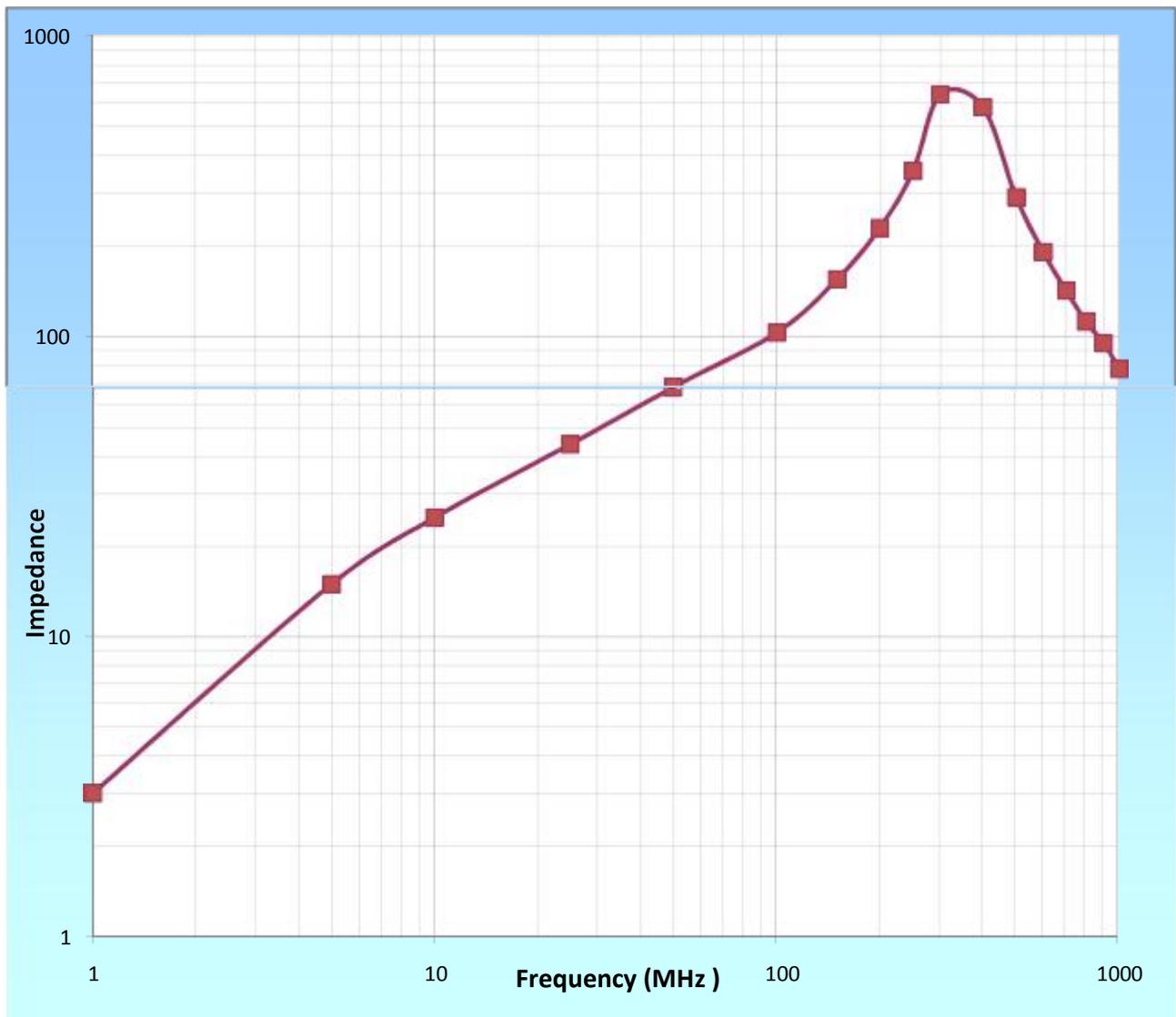

	测试	审核	批准

详述			符合
客户		表号	3 (3)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH9.5*10.5*5
批号			

9检测条件

检测仪器 : HP-4991A阻抗分析仪

测试条件 : \varnothing 0.65mm *120MM 0.5TS

温度 : 25° C 湿度 : 60%

1	电阻抗(Ω)			尺寸		
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)
规格	30 Ω Min	80 Ω Min		9.50 ± 0.3	5.00 ± 0.3	10.50 ± 0.3
1	46.94	102.00		9.33	5.13	10.45
2	46.06	103.00		9.42	5.04	10.42
3	46.24	102.60		9.43	5.15	10.51
4	46.10	102.70		9.40	4.90	10.42
5	46.67	102.00		9.33	5.08	10.31
6	46.70	103.00		9.30	5.12	10.33
7	46.87	102.80		9.45	5.10	10.48
8	46.37	102.50		9.34	5.20	10.39
9	46.88	102.40		9.38	5.19	10.43
10	46.18	102.00		9.42	5.05	10.45
X	46.50	102.50		9.38	5.10	10.42
R	0.88	1.00		0.15	0.15	0.20

备注

	测试	审核	批准