



产品规格书

客戶名稱 :

材质 : **HC-600**

圖號 :

品名 : **XRRH3.5*6*1.5**

日期 : **2022-8-19**

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述	符合
----	----

客户		表号	3 (1)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*6*1.5
批号			

1 产品标识

XRRH
3.5
*
6
*
1.5


1
2
3
4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内孔

配置

产品图片

2 尺寸

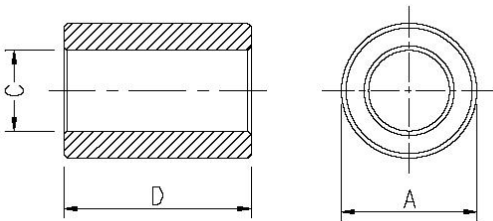

序号	尺寸 (mm)	
A	3.50	±0.12
B		
C	1.50	±0.12
D	6.00	±0.2
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	22 Ω Min.			
2	100 MHz	76 Ω Min.			

备注：包装方式	测试	审核	批准
每袋10K/每箱200K	李燕	范进	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*6*1.5
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

Freq. (MHz)	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
Z(Ω)	9	15	31	47	80	127	198	324	635	851	335	205	150	125	99	82

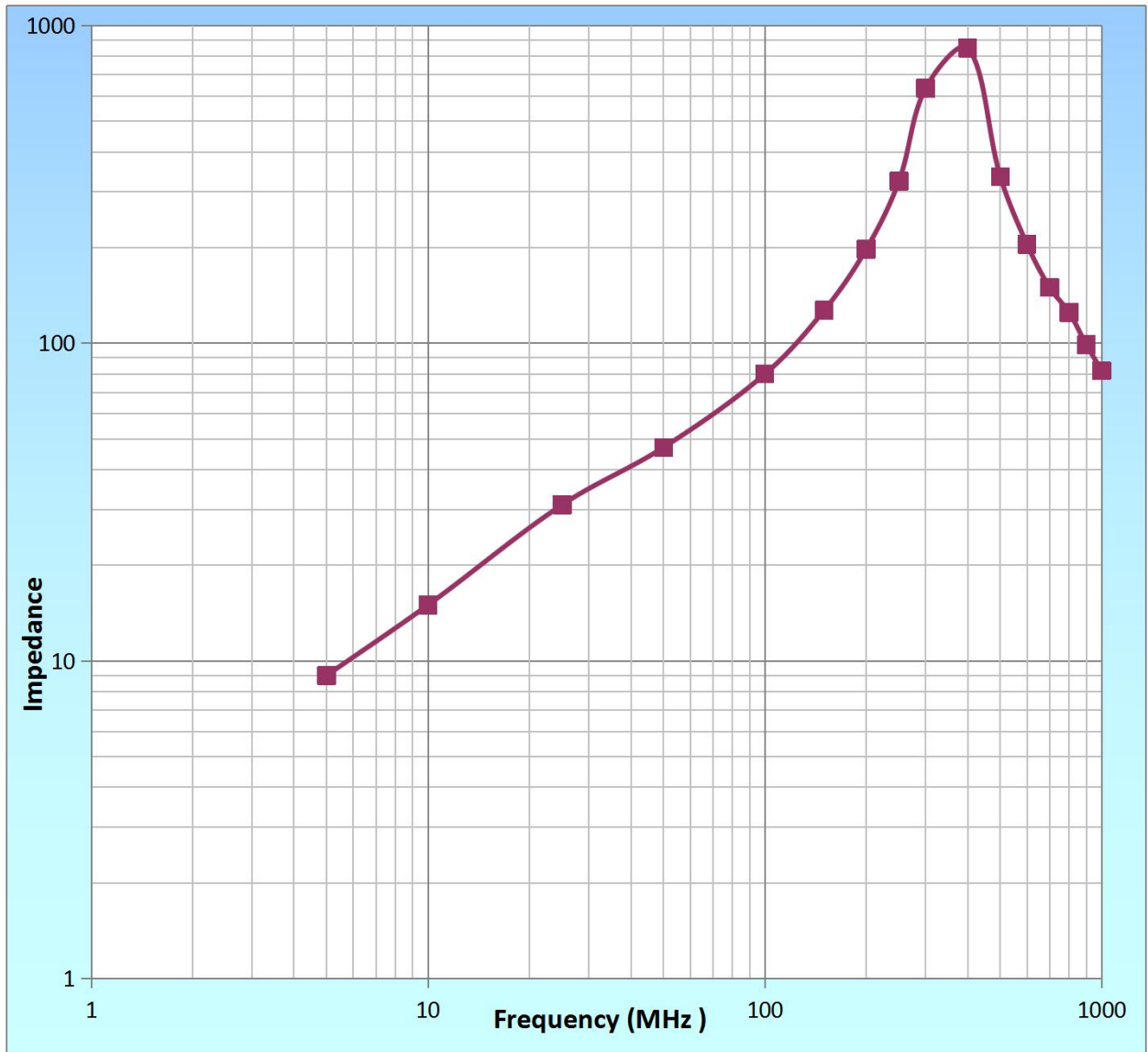

备注	测试	审核	批准
	包装: 每袋10K、每箱200K	李燕	范进

详述	符合
----	----

客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH3.5*6*1.5
批号			

9检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件：Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu							
温度：25° C 湿度：60%							
1	电阻抗(Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)	
规格	25 Ω Min	80 Ω Min		3.50 ±0.2	1.50 ±0.2	6.00 ±0.2	
1	31.00	81.83		3.50	1.60	6.00	
2	30.90	80.11		3.60	1.61	6.01	
3	32.10	82.30		3.57	1.55	6.02	
4	31.60	81.60		3.56	1.59	6.00	
5	31.80	84.00		3.54	1.55	6.01	
6	31.20	81.09		3.57	1.56	6.03	
7	31.40	80.08		3.55	1.57	6.02	
8	31.40	81.22		3.56	1.56	6.00	
9	31.70	82.45		3.56	1.52	6.04	
10	31.60	83.20		3.54	1.56	6.02	
X	31.53	81.78		3.55	1.65	6.015	
R	2.2	3.9		0.1	0.07	0.04	
备注							

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	李燕	范进	陈荣斌