
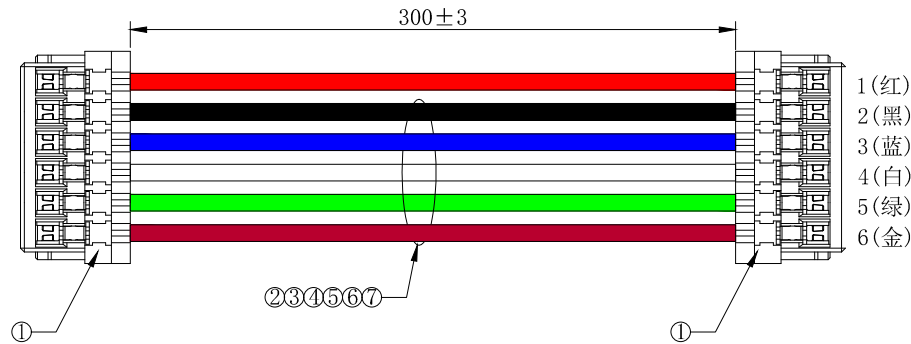


环保物料

TEL:0769-82001899

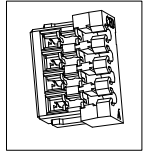

- 1(红)
- 2(黑)
- 3(蓝)
- 4(白)
- 5(绿)
- 6(金)

序号	名称	规格描述	数量
1	胶壳	M0800HI-6-GN XFCN 兴飞	2
2	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 红	1
3	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 黑	1
4	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 蓝	1
5	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 白	1
6	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 绿	1
7	电线	UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 金	1

技术要求:

1. 端子铆接牢固，无松动，脱落现象；
1. 2. 线材印字清晰，无破损划伤；
2. 外观要求按品质管理部检验标准执行
3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	DRAWN	CK tan	<b>XFCN</b> 兴飞连接器有限公司 XFCN CONNECTORS CO., LTD.	SHEET	1/1	
				.X ±0.3 X° ±5°	CHKD			DATE	2023. 7. 7	
				.X ±0.20 .X° ±2°	APPD		PRODUCT NAME	0.8mm剥破端子线-6P双头同向线长30cm (不含头)	UNITS	mm
				.XX ±0.08 .XX° ±1°	VIEW	⊕	PART. NO.	UL10064#32/红/黑/蓝/白/绿/金	SCALE	
				.XXX ±0.03 .XXX° ±0.5°			07.0026	DWG NO.		
AO	MODIFICATION			DRAW	DATE					
AVR										