
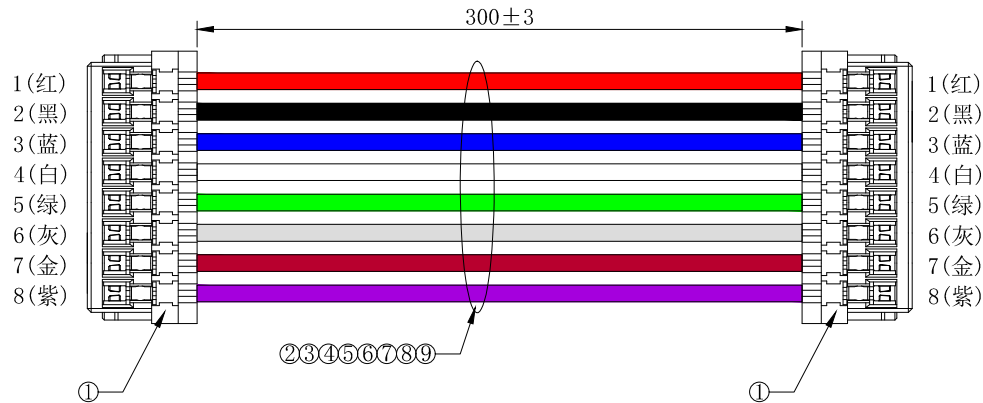


环保物料

TEL:0769-82001899

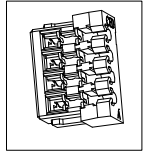

| 序号 | 名称 | 规格描述 | 数量 |
|----|----|---------------------------------|----|
| 1 | 胶壳 | M0800HI-8-GN XFCN 兴飞 | 2 |
| 2 | 电线 | UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 红 | 1 |
| 3 | 电线 | UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 黑 | 1 |
| 4 | 电线 | UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 蓝 | 1 |
| 5 | 电线 | UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 白 | 1 |
| 6 | 电线 | UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 绿 | 1 |
| 7 | 电线 | UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 灰 | 1 |
| 8 | 电线 | UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 金 | 1 |
| 9 | 电线 | UL0064 32# ODO. 38mm 7*0.08mm 紫 | 1 |

技术要求:

1. 端子铆接牢固，无松动，脱落现象；
2. 线材印字清晰，无破损划伤；
3. 外观要求按品质管理部检验标准执行
4. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------------|------|-------|--------|--|--|------------|
| | | TOLERANCE UNLESS OTHERWISE | | DRAWN | CK tan | XFCN 兴飞连接器有限公司 XFCN CONNECTORS CO., LTD. | SHEET | 1/1 |
| | | X. ±0.3 X° ±5° | | CHKD | | | DATE | 2023. 7. 7 |
| | | .X ±0.20 .X° ±2° | | APPD | | PRODUCT NAME | 0.8剥破-8Pin双头 200mm长 (同向) 10064/32#/ODO. 38mm/7*0.08mm黑色 | |
| | | .XX ±0.08 .XX° ±1° | | VIEW | ⊕ ⊖ | PART. NO. | 07.0024 | |
| AO AVR | | MODIFICATION | DRAW | DATE | | | SCALE | |
| | | | | | | DWG NO. | | |