
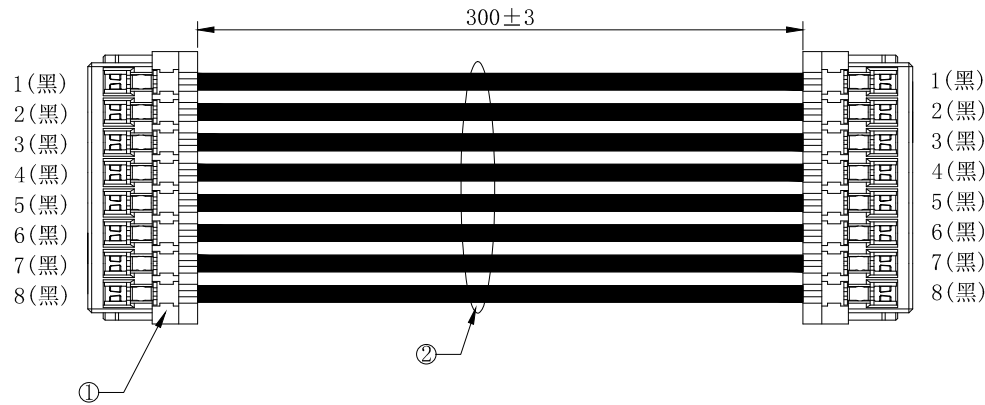


环保物料

TEL:0769-82001899

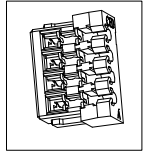

技术要求:

1. 1. 端子铆接牢固，无松动，脱落现象；
1. 2. 线材印字清晰，无破损划伤；
2. 外观要求按品质管理部检验标准执行
3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

序号	名称	规格描述	数量
1	胶壳	M0800HI-8-GN XFCN 兴飞	2
2	电线	UL0064 32# OD0.38mm 7*0.08mm 黑	8

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.3	X°	±5°
.X	±0.20	.X°	±2°
.XX	±0.08	.XX°	±1°
.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°

DRAWN	CK tan
CHKD	
APPD	
VIEW	

<b>XFCN</b> 兴飞连接器有限公司	
XFCN CONNECTORS CO., LTD.	
PRODUCT NAME	0.8刺破-8P同向双头线长300mm 10064/32#/OD0.38mm/7*0.08mm黑色
PART. NO.	07.0020

SHEET	1/1
DATE	2023.7.7
UNITS	mm
SCALE	
DWG NO.	

AO	MODIFICATION	DRAW	DATE
AVR			