
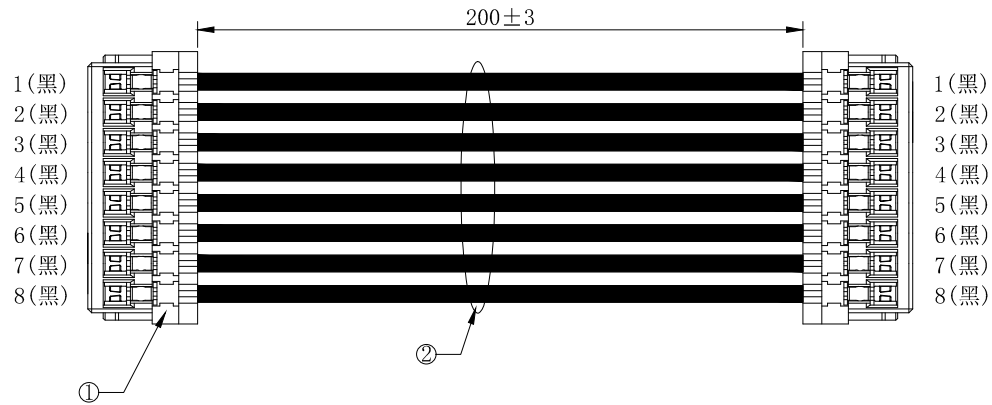


环保物料

TEL:0769-82001899

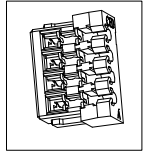

技术要求:

1. 1. 端子铆接牢固，无松动，脱落现象；
1. 2. 线材印字清晰，无破损划伤；
2. 外观要求按品质管理部检验标准执行
3. 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

序号	名称	规格描述	数量
1	胶壳	M0800HI-8-GN XFCN 兴飞	2
2	电线	UL0064 32# ODO.38mm 7*0.08mm 黑	8

		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		DRAWN	CK tan
		X.	±0.3 X° ±5°	CHKD	
		.X	±0.20 .X° ±2°	APPD	
		.XX	±0.08 .XX° ±1°	VIEW	⊕
AO		.XXX	±0.03 .XXX° ±0.5°		
AVR	MODIFICATION	DRAW	DATE		

XFCN 兴飞连接器有限公司
XFCN CONNECTORS CO., LTD.

PRODUCT NAME	0.8刺破-8Pin双头 200mm长 (同向) 10064/32#/ODO.38mm/7*0.08mm黑色
PART. NO.	07.0022

SHEET	1/1
DATE	2023.7.7
UNITS	mm
SCALE	
DWG NO.	